


Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm zylindrisch, V-Top, klar

- Anschluss THR
- Ausführung V-Top
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

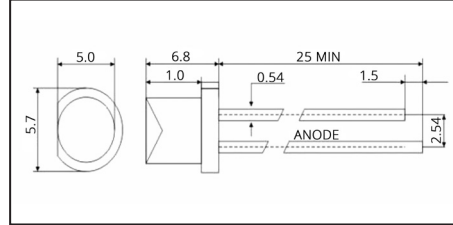

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577491	● rot	620 - 635 nm	250 - 350 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577360	● gelb	580 - 595 nm	250 - 350 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577344	● grün	520 - 535 nm	1500 - 2000 mcd		120 °	2,9 V - 3,5 V
1577492	● blau	460 - 470 nm	300 - 400 mcd		120 °	2,9 V - 3,5 V
1577361	○ weiß		800 - 1000 mcd	5500 - 6500 K	120 °	2,9 V - 3,3 V

*Betriebsstrom 20 mA