


Datasheet

Item no.

Bedrahtete-Leuchtdioden

5,1 mm oval, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung oval
- Bauform 5,1 mm
- Linse farbige diffus

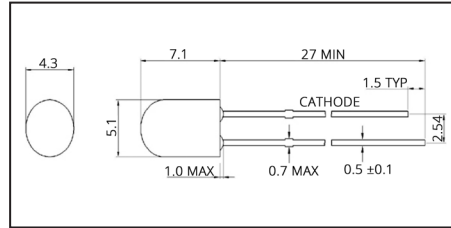

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577318	● rot	620 - 635 nm	500 - 600 mcd		110 ° / 50 °	1,9 V - 2,3 V
1577399	● rot	620 - 635 nm	1000 - 2000 mcd		110 ° / 50 °	1,9 V - 2,3 V
1577493	● gelb	580 - 595 nm	400 - 500 mcd		110 ° / 50 °	1,9 V - 2,3 V
1577494	● gelb	580 - 595 nm	1500 - 2000 mcd		110 ° / 50 °	1,9 V - 2,3 V
1577362	● grün	520 - 530 nm	1000 - 1500 mcd		110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V
1577495	● grün	520 - 530 nm	1500 - 2000 mcd		110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V
1577496	● blau	460 - 470 nm	600 - 700 mcd		110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V
1577497	● blau	460 - 470 nm	1000 - 1500 mcd		110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V
1577400	○ weiß		1000 - 1500 mcd	5500 - 6500 K	110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V
1577498	○ weiß		1500 - 2000 mcd	5500 - 6500 K	110 ° / 50 °	2,9 V - 3,3 V

*Betriebsstrom 20 mA