


Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm blinkend, klar

- Anschluss THR
- Ausführung blinkend
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

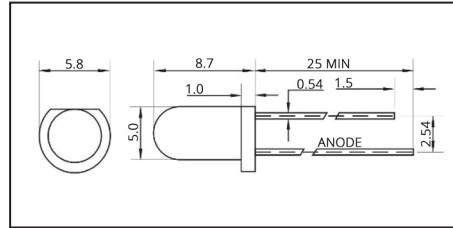

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Blinkfrequenz*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577401	● rot	620 - 635 nm	3000 - 4000 mcd	1,8 - 2 Hz	20 - 25 °	3 V - 5 V
1577327	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 4000 mcd	1,8 - 2 Hz	20 - 25 °	3 V - 5 V
1577499	● grün	520 - 535 nm	3300 - 4800 mcd	1,8 - 2 Hz	20 - 25 °	3 V - 5 V
1577402	● blau	460 - 470 nm	3000 - 4000 mcd	1,8 - 2 Hz	20 - 25 °	3 V - 5 V

*Betriebsstrom 20 mA