


# Datasheet

Item no. 1577523

## Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm Infrarot

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 3 mm

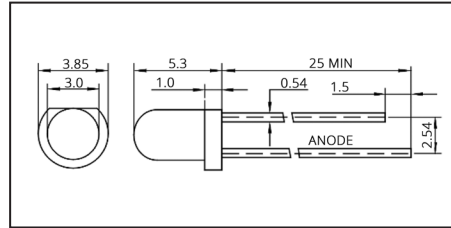

Artkbez:	Linse:	Wellenlänge*:	Strahlstärke*:	Helligkeit*:	Betriebsspannung*:
1577522	wasserklar	940 nm	7 - 12 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577418	blau transparent	940 nm	4 - 12 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577523	wasserklar	940 nm	4 - 15 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577419	blau transparent	940 nm	4 - 15 mW/Sr	30 °	1 V - 1,5 V
1577524	wasserklar	940 nm	7 - 20 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577420	blau transparent	940 nm	4 - 20 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577525	wasserklar	940 nm	4 - 20 mW/Sr	30 °	1 V - 1,5 V
1577421	blau transparent	850 nm	10 - 40 mW/Sr	30 °	1 V - 1,5 V

\*Betriebsstrom 20 mA