


Datasheet

Item no. 1577525

Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm Infrarot

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 3 mm

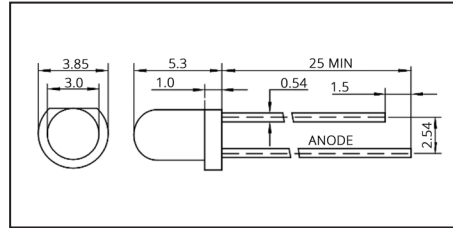

| Artkbez: | Linse: | Wellenlänge*: | Strahlstärke*: | Helligkeit*: | Betriebsspannung*: |
|----------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1577522 | wasserklar | 940 nm | 7 - 12 mW/Sr | 30 ° | 1,2 V - 1,5 V |
| 1577418 | blau transparent | 940 nm | 4 - 12 mW/Sr | 30 ° | 1,2 V - 1,5 V |
| 1577523 | wasserklar | 940 nm | 4 - 15 mW/Sr | 30 ° | 1,2 V - 1,5 V |
| 1577419 | blau transparent | 940 nm | 4 - 15 mW/Sr | 30 ° | 1 V - 1,5 V |
| 1577524 | wasserklar | 940 nm | 7 - 20 mW/Sr | 30 ° | 1,2 V - 1,5 V |
| 1577420 | blau transparent | 940 nm | 4 - 20 mW/Sr | 30 ° | 1,2 V - 1,5 V |
| 1577525 | wasserklar | 940 nm | 4 - 20 mW/Sr | 30 ° | 1 V - 1,5 V |
| 1577421 | blau transparent | 850 nm | 10 - 40 mW/Sr | 30 ° | 1 V - 1,5 V |

*Betriebsstrom 20 mA