


## Bedrahtete-Leuchtdioden

Fotodiode

- Anschluss THR
- Ausführung rund

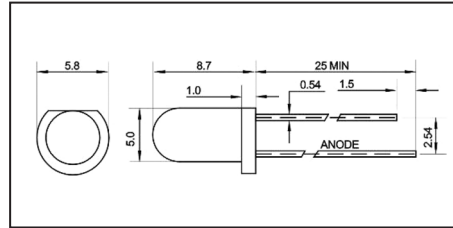

| Artkbez: | Linse:     | Bauform: | Wellenlänge*: | Reaktionszeit*: | Winkel*: |
|----------|------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 1577422  | wasserklar | 5 mm     | 940 nm        | 10 / 10 us      | 45 °     |
| 1577319  | schwarz    | 5 mm     | 940 nm        | 15 / 15 us      | 45 °     |
| 1577526  | wasserklar | 3 mm     | 940 nm        | 10 / 10 us      | 45 °     |
| 1577527  | schwarz    | 3 mm     | 940 nm        | 15 / 15 us      | 45 °     |

\*Betriebsstrom 20 mA