


Datasheet

Item no. 1577530

SMD-Leuchtdioden

3528, klar

- Abstrahlwinkel 120 °
- Anschluss SMT
- Bauform 3528
- Linse wasserklar

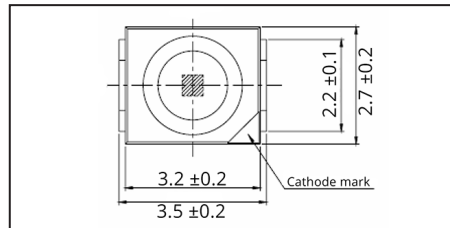

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Betriebsspannung*:
1573662	● rot	620 - 635 nm	300 - 450 mcd		1,9 V - 2,4 V
1573663	● gelb	580 - 595 nm	300 - 450 mcd		1,9 V - 2,4 V
1573664	● grün	520 - 530 nm	560 - 1000 mcd		3 V - 3,6 V
1573665	● blau	565 - 575 nm	300 - 450 mcd		3 V - 3,6 V
1573666	○ weiß		1400 - 1600 mcd	5500 - 6500 K	3 V - 3,6 V
1573667	○ weiß		2000 - 2200 mcd	5500 - 6500 K	3 V - 3,6 V
1573668	● warmweiß		1000 - 1600 mcd	2700 - 3500 K	3 V - 3,6 V
1577530	● warmweiß		1800 - 2500 mcd	3000 - 4500 K	3 V - 3,6 V

*Betriebsstrom 25 mA