


Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Material:	Kupfer, galv.verzinkt
Isolationsmaterial:	Nylon mit Kleberbeschichtung
Schrumpftemperatur:	+60 °C bis +100 °C
Betriebstemperatur:	-55 °C bis +125 °C
Max. elektrische Belastung:	600 Volt
Durchschlagsfestigkeit:	2500V (AC)

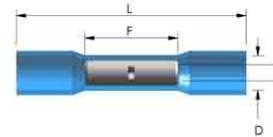

WKK Bezeichnung	AWG	mm ²	Farbe	F	L	D	D1
T VER 1.25 rot SCHRUMPF	22~16	0,5 - 1,5	Rot	15	35	4,8	1,6
T VER 2.00 blau SCHRUMPF	16~14	1,5 - 2,5	Blau	15	35	5,8	2,2
T VER 5.50 gelb SCHRUMPF	12~10	4,0 - 6,0	Gelb	15	41	6,8	3,4