

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 01. Okt 2020 09:19
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **20800200**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/150 gray Gen. 7**



Technik

Produkt Daten

Sockel	G13
Länge [mm]	1572
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	55
Gewicht [g]	1940,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	230
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	24,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	24,00
	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	30000
Lebensdauer Bemesswert [h]	30000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	185
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	24
Ausfallrate 1000h [%] [< =]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	2200
Lichtstrom Bemesswert [lm]	2200
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	110
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	92

Kelvin [K]	4000
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [> =]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [< =]	10,00

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [> =]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [> =]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

Kabelende **Direktanschluß**

Schutzart **II**

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	82,70
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412335388
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	1822,00
Stück	10

Barcode1	4018412335791
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412335794300010

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **luminaire, led glass tube with pearl wool pile for protection, 2 mounting plates stainless steel, 14 stainless steel clips, 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4pcs dowels Double End Wire**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 01. Okt 2020 09:19
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800200**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/150 gray Gen. 7**



EEK-Label

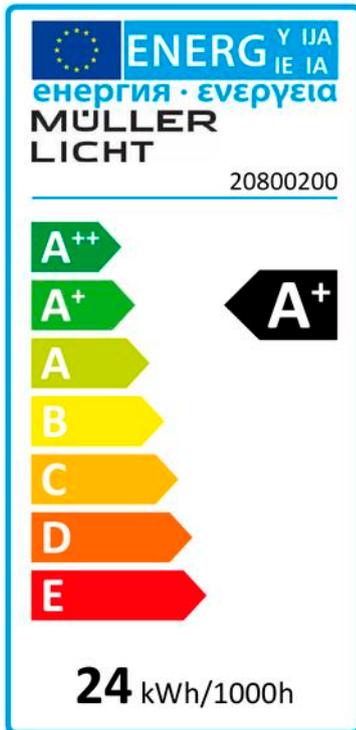

Spektrum

