

## Rocker Switch (Green colour) 3V LED


# Kipphebel-Schalter

- Runde Bauform
- Funktion EIN-AUS mit unabhängig ansteuerbarer LED
- Approbationen VDE UL CSA SEMKO DEMKO NEMKO

### Allgemeine technische Daten

Schaltleistung	6 A 250 V <sub>AC</sub> 10 A 125 V <sub>AC</sub>
Elektrische Lebensdauer (6A 250V <sub>AC</sub> )	10.000
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm Fast-On (LED - Lötflächen)
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mΩ
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 M Ω (500V)
Hochspannungsfestigkeit	1.500 V <sub>AC</sub> / 1 min.
Kontaktöffnung	< 3 mm
Isolationsabstand	> 8 mm
Material Korpus und Wippe	Nylon 66
Entflammbarkeit	UL 94 V2
Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2	

### Abmessungen

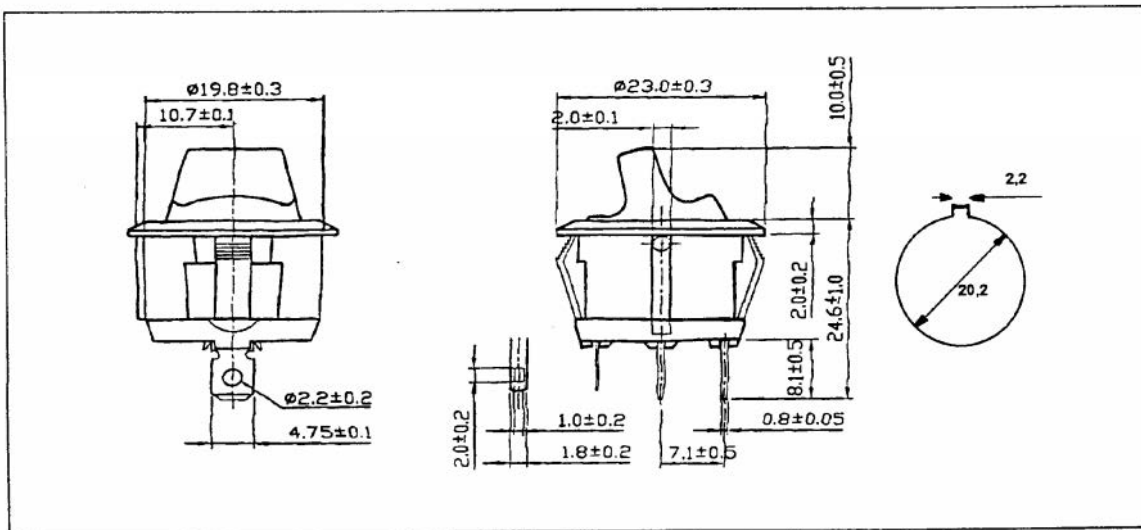

Unit: mm