


## DAS MEISTKOPIERTE MUNDHARMONIKA-DESIGN DER WELT

Ein revolutionäres Konzept für einen einzigartigen, wunderschön sanften Sound: Die Special 20 ist die weltweit erste diatonische Mundharmonika mit in den Kanzellenkörper eingelassenen Stimmplatten. Dadurch entsteht ein erhabenes Mundstück, das einen nie dagewesenen Spielkomfort verspricht und die Special 20 zu einem der meistkopierten Mundharmonika-Designs der Welt macht. Ihr charakteristischer Sound ist perfekt für alles von Folk und Country zu Rock und Pop.

Die Special 20 bietet alles, was ein professioneller Harp-Spieler braucht, ist dabei aber dank ihrer Geschmeidigkeit und dem recht niedrigen Preis auch ein ideales Einsteigerinstrument. Wer eine Harp sucht, die nicht nur für den Anfang geeignet ist, sondern auch in Zukunft ein treuer Begleiter bleibt, liegt mit der Special 20 goldrichtig.


### FEATURES

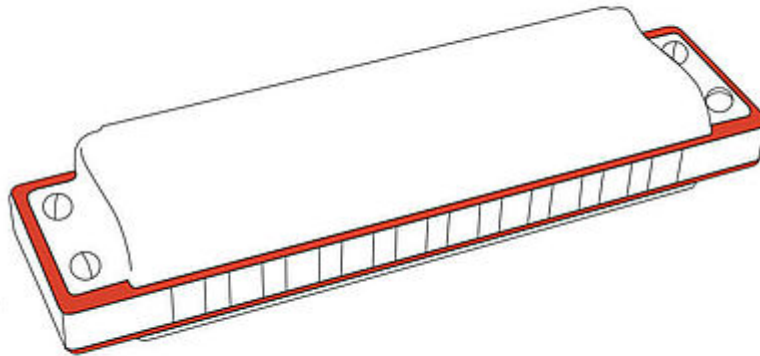

- 

Eingelassene Stimmplatten


Für ein besseres Spielgefühl sind die Stimmplatten in den Kanzellenkörper eingelassen

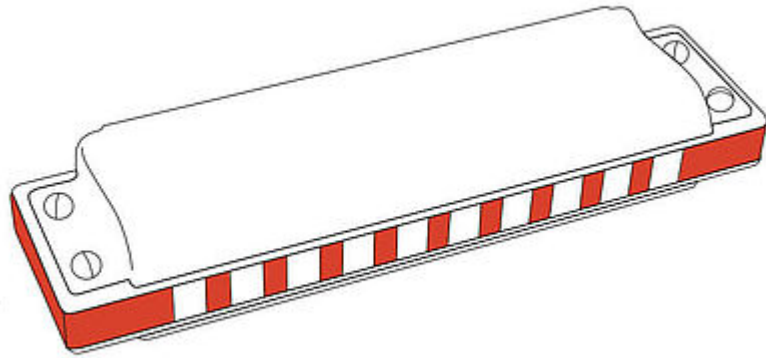

- 

### Robuster Kunststoff-Kanzellenkörper

Zuverlässige Performance unter allen klimatischen Bedingungen dank belastbarem Kanzellenkörper aus Kunststoff

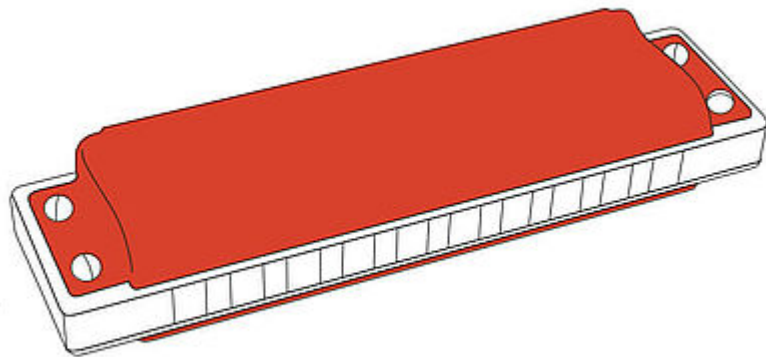

- 

### Spezielles Deckeldesign

Der warme Sound wird betont durch kleine Deckelöffnungen an der Hinterseite





•

## SPEZIFIKATIONEN

Stimmplatten:	Messing, 0,9 mm
Stimmplatten Oberfläche:	Messing
Stimmzungen:	20, Messing
Kanzellenkörper:	ABS, schwarz
Kanzellenkörper Oberfläche:	ABS
Mundstück Oberfläche:	ABS
Deckel Oberfläche:	Edelstahl
Tonart:	HG, F#, F, E, Eb, D, Db, C, B(H), Bb, A, Ab, G
Typ:	diatonisch
Stimmung:	Richter/Country (Country just in F#, F, E, Eb, D, Db, C, B(H), Bb, A, Ab, G
Anzahl Löcher:	10
Tonumfang:	3 Oktaven
Länge:	10,2 cm