

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de




Kaltwasser Hochdruckreiniger – Tragbar/Stationär

SC UNO 4M-160/720 PS

Art. Nr. 107340501
EAN: 57 11145 27021 4

Der SC UNO 4M PS ist sowohl ein stationäres als auch ein tragbares Gerät. Einfach und intuitiv zu verwenden und außerdem äußerst vielseitig – als ortsfeste Anlage an der Wand oder als tragbares Modell, das sich an verschiedene Einsatzorte transportieren lässt. Im Lieferumfang ist alles Zubehör enthalten, das für den sofortigen Einsatz erforderlich ist.

Die Modellreihe SC UNO 4M PS eignet sich für mittlere Reinigungsarbeiten und ist ein zuverlässiger Partner für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Automobilbereich usw. Das Gerät kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position betrieben werden.

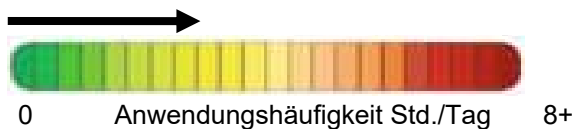

Technische Daten		
Druck	bar/MPa	160/16
Reinigungswirkung	Impact	3,4
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	720/660
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	480 × 240 × 340
Gewicht	kg	34
Elektrischer Anschlusswert	kW	3,5
Netzanschluss	V/~/Hz/A	400/3/50/6,5
Netzkabel	m	5
Düsengröße		.0400

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min (50 Hz)
- Pumpenkopf aus Messing
- 3 Keramikkolben
- Schaumprüher mit Reinigungsmittelflasche 1l
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Robuster Tragegriff aus Stahl
- Universell einsetzbar – als tragbarer Hochdruckreiniger oder mit einer Montageplatte als stationäres Gerät

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6)-10m	•
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse	101119738



Produktvorteile	
Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer.
Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit.
Schaumprüher	Einfache und effiziente Anwendung von Reinigungsmittel ohne Injektor.

Bauseitige Leistungen

Bauseitig sind für die Hochdruckstation folgende Energieanschlüsse zur Verfügung zu stellen:

Stromversorgung	Gemäß den örtlichen Vorschriften: 400 V / 50 Hz / 3 ~ / PE, 3,5 kW max. Leistungsaufnahme 6,5 A CEE – Steckdose 16 A
Wasserversorgung	Kaltwasseranschluss, Rohrdurchmesser ¾", Druck 2-9 bar (max. 10), Min. 1,5 bar Fließdruck. Mit Absperrvorrichtung und GEKA-Kupplung

Eventualpositionen

Erschwernisse und Änderungen, die vom Aufmaß abweichen, wie z.B. Wand- und Deckendurchbrüche die vorab nicht kalkulierbar sind, werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Sollte eine Montageunterbrechung zwischen Montagebeginn, Montage, Fertigstellung und Übergabe entstehen die nicht von zu vertreten ist, so wird diese Unterbrechung (Baustellenräumung, Abreise und erneute Anreise) nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt normalerweise im direkten Anschluss an die Montage und ist daher für Sie kostenlos. Kann dies nicht unmittelbar nach Montageende erfolgen, so müssen die Mehrkosten für nochmalige Anreise berechnet werden.

Dokumentation

Sie erhalten eine Standard-Dokumentation mit:

- Bedienungsanleitung
- Gerätebeschreibung
- Ersatzteilliste/ Schaltpläne

Modifikationen die von dieser Standard-Dokumentation abweichen, werden entweder separat angeboten oder nach Aufwand in Rechnung gestellt.

