



Philips myLiving
Spot

STAR

Weiß
LED

myLiving



56243/31/16

Setzen Sie in Ihrem Zuhause Akzente mit Licht

Dieser Philips myLiving Star LED-Deckenspot zeugt mit seinem Chromfuß und weißen Gehäuse von zeitloser Eleganz. Dieser energiesparende Spot mit modernster LED-Technologie schenkt ausreichend warmweißes Licht für die elegante Beleuchtung Ihres Raums.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Hochwertiges LED-Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber
- Energiesparend
- Warmweißes Licht
- Der perfekte Lichtstrahl für Akzentbeleuchtung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

Besondere Eigenschaften

- Schwenkbarer Spotkopf



product
design award

2013

PHILIPS

Besonderheiten

Hochwertiges LED-Licht




Bei der LED Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt lebendige Farben in Ihr Zuhause.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Warmweißes Licht

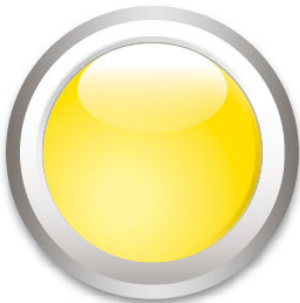

Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K)

angegeben werden. Leuchten mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, gemütlicheres Licht, wohingegen Leuchten mit einem höheren Kelvin-Wert ein kühles, belebenderes Licht erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre.

Akzentuierte Beleuchtung



Diese Philips Spots bieten das perfekte Licht für die akzentuierte Beleuchtung. Mit gebündeltem Licht können Sie besondere Details oder Merkmale in Ihrem Zuhause hervorheben.

Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Austausch der Lampe machen und können in Ihrem Zuhause immer eine perfekt beleuchtete Atmosphäre genießen.

Daten

Design und Materialausführung

- Material: Aluminium
- Farbe: Weiß

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Kompatibel mit den meisten Dimmern
- LED integriert
- Akzentuierter Lichtstrahl
- Schwenkbarer Spotkopf
- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 8,2 cm
- Länge: 19,8 cm
- Breite: 19,8 cm
- Nettogewicht: 0,795 kg

Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50-60 Hz
- Lichttechnologie: LED, Schutzkleinspannung
- Anzahl Lichtquellen: 3
- Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Leuchte: 4,5 W

- Lichtfarbe: Warmweiß
- Gesamtleistung in Lumen: 1500 lm
- Leuchte dimmbar
- LED
- Lebensdauer von bis zu: 30.000 Std.
- IP-Code: IP20, Schutz gegen Objekte, die größer als 12,5 mm sind, Kein Schutz vor Wasser
- Schutzklasse: I – Erdung
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 35 W

Service

- Gewährleistung: 5 Jahr(e)

Verpackungsmaße und -gewicht

- Höhe: 21,8 cm
- Länge: 21,3 cm
- Breite: 9,3 cm
- Gewicht: 0,925 kg

Verschiedenes

- Speziell geeignet für: Wohn- und Schlafzimmer
- Style: Zeitgenössisch
- Typ: Spot



Ausstellungsdatum
2017-04-11

Version: 2.1.1

12 NC: 9150 041 46301
EAN: 87 18291 44488 6

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com