

EVoline® BackFlip



reddot design award
winner 2015

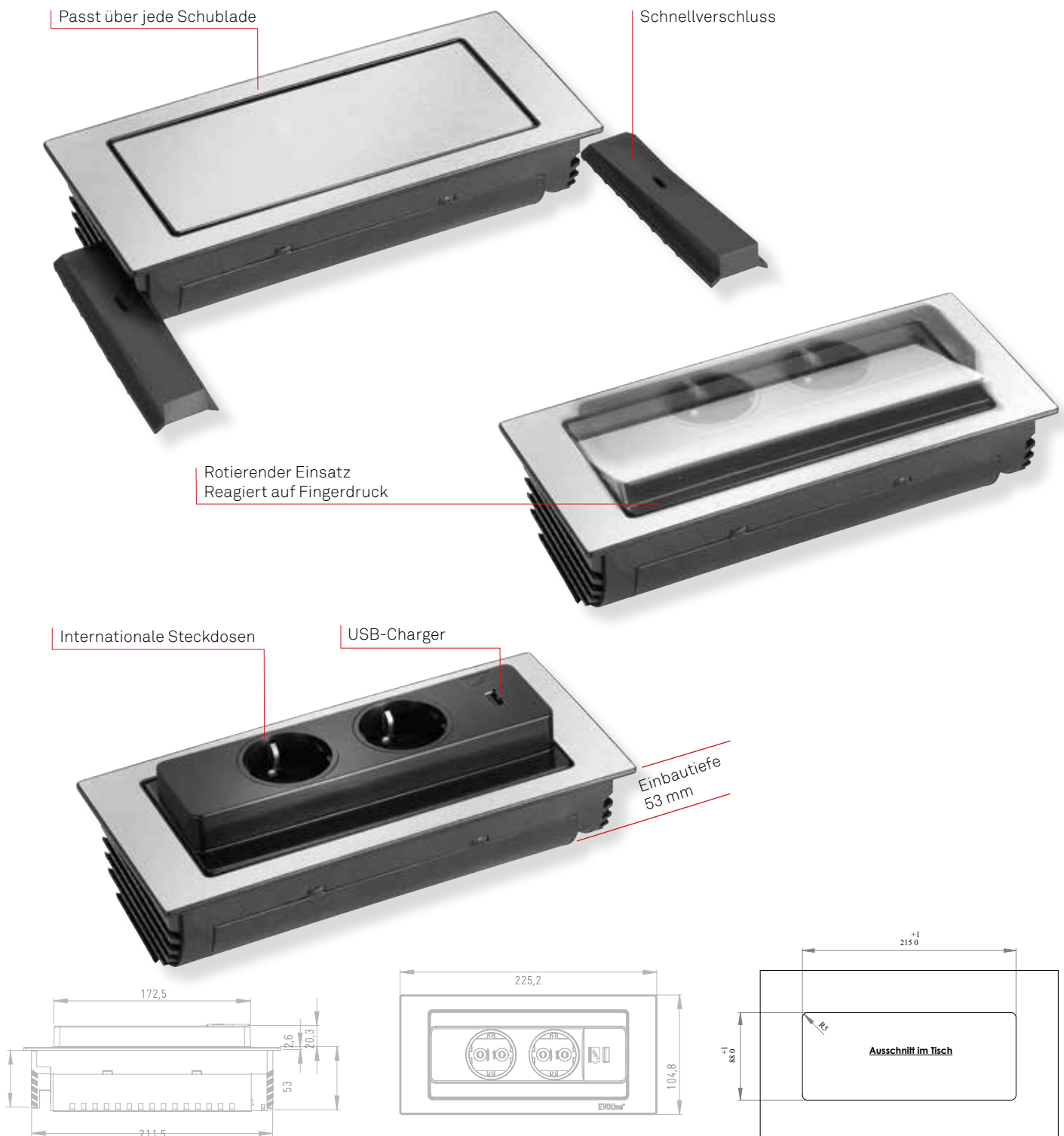





GOOD
DESIGN



EVoline® BackFlip

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVoline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichen Einlaufen von Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p>EVoline BackFlip</p> <p>zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke. Dreheinsatz Kunststoff, schwarz Gesamteinbautiefe: 53 mm</p> <p>Bestückung: 1× USB Charger Typ A*, Ausgangsspannung 5 V DC Nennausgangsstrom 1 A Festes Netzanschlusskabel 3 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker</p>		<p>Dekor: Edelstahl gebürstet,</p>	1592 7100 0200
		<p>Dekor: Glas, matt weiß</p>	1592 7100 2000
		<p>Dekor: Glas, glänzend schwarz</p>	1592 7100 2100
		<p>Dekor: matt weiss lackiert</p>	1592 7100 5000
		<p>Dekor: matt schwarz lackiert</p>	1592 7100 5100
<p>EVoline BackFlip mit EVoline PlugFix</p> <p>zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke. Dreheinsatz Kunststoff, schwarz Gesamteinbautiefe: 53 mm</p> <p>Bestückung: 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 1× USB Charger Typ A*, Ausgangsspannung 5 V DC Nennausgangsstrom 1 A Festes Netzanschlusskabel 3 m, mit EVoline PlugFix.</p>		<p>Dekor: Edelstahl gebürstet,</p>	1592 7100 0900
		<p>Dekor: Glas, matt weiß</p>	1592 7100 2200
		<p>Dekor: Glas, glänzend schwarz</p>	1592 7100 2300
<p>EVoline BackFlip CUISINE mit Schutzkontaktstecker</p> <p>zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke. Dreheinsatz Kunststoff, schwarz Gesamteinbautiefe: 53 mm</p> <p>Bestückung: 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 1× USB Charger Typ A*, Ausgangsspannung 5 V DC Nennausgangsstrom 1 A Festes Netzanschlusskabel 2,5m, mit Schutzkontaktstecker lose beigelegt.</p>		<p>Dekor: Edelstahl gebürstet,</p>	1592 7100 0100
		<p>Dekor: Glas, matt weiß</p>	1592 7100 1800
		<p>Dekor: Glas, glänzend schwarz</p>	1592 7100 1700
		<p>Dekor: matt weiss lackiert</p>	1592 7100 5200
		<p>Dekor: matt schwarz lackiert</p>	1592 7100 5300

Oberflächenvarianten



Edelstahl: gebürstet



Stahl: matt schwarz lackiert



Glas: glänzend schwarz



Stahl: matt weiß lackiert



Glas: matt weiß