



# No. 90 Gewebeband

zur Beschriftung und Kennzeichnung

Hochwertiges, wasserdicht versiegeltes Gewebeband mit Kautschukkleber.

### Eigenschaften


- Kleber aus synthetischem Kautschuk
- Strapazierfähig
- Dauerhaft beschriftbar
- Leicht abreißbar
- Leicht abrollbar
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Formanpassungsfähig
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Einfache Verarbeitung

### Anwendung/Eignung

- Beschriften
- Kennzeichnen
- Befestigen
- Bündeln


### Material

- Beschichtete Baumwolle

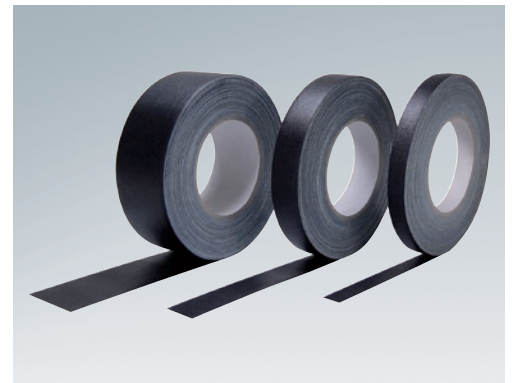

Lieferumfang  
Gewebeband

### Farben

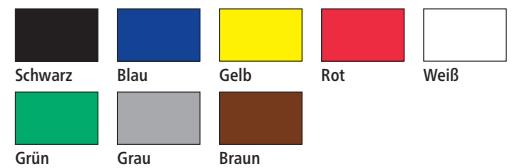

Typ	Farben	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Art.-Nr.
No. 90	Schwarz	50	12	0,31	146012
	Gelb	50	12	0,31	146016
	Rot	50	12	0,31	146018
	Weiß	50	12	0,31	146020
	Grau	50	12	0,31	146024
	Schwarz	25	15	0,31	145938
	Gelb	25	15	0,31	145941
	Weiß	25	15	0,31	145945
	Grau	25	15	0,31	145948
	Schwarz	50	15	0,31	146028
	Blau	50	15	0,31	146030
	Gelb	50	15	0,31	146032
	Rot	50	15	0,31	146034
	Weiß	50	15	0,31	146036
	Grün	50	15	0,31	146038
	Grau	50	15	0,31	146040
	Schwarz	25	19	0,31	145951
	Gelb	25	19	0,31	145954
	Weiß	25	19	0,31	145957
	Grau	25	19	0,31	145961
	Schwarz	50	19	0,31	146044
	Blau	50	19	0,31	146046
	Gelb	50	19	0,31	146048
	Rot	50	19	0,31	146050
	Weiß	50	19	0,31	146052
	Grün	50	19	0,31	146054
	Grau	50	19	0,31	146056
	Braun	50	19	0,31	146058
	Schwarz	25	25	0,31	145964
	Gelb	25	25	0,31	145967
	Weiß	25	25	0,31	145970
	Grau	25	25	0,31	145973

→ Fortsetzung auf Folgeseite



→ Fortsetzung

**No. 90 Gewebband**

Typ	Farben	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Art.-Nr.
No. 90	Schwarz	50	25	0,31	146060
	Gelb	50	25	0,31	146064
	Rot	50	25	0,31	146066
	Weiß	50	25	0,31	146068
	Grau	50	25	0,31	146072
	Schwarz	25	50	0,31	145988
	Gelb	25	50	0,31	145991
	Weiß	25	50	0,31	145994
	Grau	25	50	0,31	145997
	Schwarz	50	50	0,31	146107
	Blau	50	50	0,31	146109
	Gelb	50	50	0,31	146111
	Rot	50	50	0,31	146113
	Weiß	50	50	0,31	146115
	Grau	50	50	0,31	146119

Technische Daten	Wert
min. Reißdehnung	5 %
Klebekraft auf Stahl	6,7 N/cm
Abwickelkraft	2,8 N/cm