



Flex'ONE

Flexible Audio- und Video-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser





FLEX'ONE & Pro'CLASSIC

NEUE und BEWÄHRTE Sprechanlagen-Sets



Individuelle Lösungen für
das Ein- & Zweifamilienhaus
2-Draht-Technik
Jederzeit erweiterbar
Smartphone-Anbindung
Zutrittssysteme
Internes Sprechen u.v.m.



INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Informationen	04–05
FLEX'ONE Sets – Audio- & Video-Auswahltablelle	06–10
Pro'CLASSIC Sets – Audio- & Video-Auswahltablelle	11–13
FLEX'ONE Video-Sets – Detailinformationen	14–17
FLEX'ONE Audio-Sets – Detailinformationen	18–20
Erweiterungszubehör & Innenstellen für FLEX'ONE Sets	21–22
FLEX'ONE – Installation & Konfiguration	23–31

ALLES IN EINEM SET

Nutzen Sie die Vorteile der Bticino-Produkte für die perfekte Systemlösung. Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, ob Audio- oder Videotürsprechanlagen, ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, Bticino liefert Ihnen immer das passende Set für Ihr Projekt.

Und das Set bietet Ihnen alle notwendigen Sprechanlagen-Bestandteile: Außen- und Innenstelle, Spannungsversorgung und Zubehör für die Inbetriebnahme.



Video-Set
SFERA Allmetal und CLASSE 300 X13E



Audio-Set
LINEA 3000 und CLASSE 100 A12B

So ist eine Installation im Handumdrehen möglich und Sie bleiben immer flexibel. Ein nachträgliches Erweitern mit zusätzlichen Hausstationen für die hausinterne Kommunikation ist kein Problem. Ebenso wie zusätzliche Türstationen für weitere Zugänge. Auch interne und externe Kameras für die Überwachung können Sie jederzeit integrieren. Das Bticino Setprogramm bietet Ihnen außerdem auch Code-lock oder Fingerprintsystem an.

Ab sofort können Sie zwischen den bewährten Pro'CLASSIC und den neuen Flex'ONE Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser wählen.



Pro'CLASSIC Sets

Diese Sets beinhalten die Komponenten für ein Ein- oder Zweifamilienhaus und haben separate Artikelnummern. Die Anzahl der Ruftasten ist festgelegt. Eine nachträgliche Erweiterung mit zusätzlichen Tür- oder Hausstationen ist dabei jederzeit möglich.

Flex'ONE Sets

Diese Sets beinhalten eine komplette Einfamilienhaus-Sprechanlage inkl. Türstation, Hausstation und allen benötigten Systemgeräten. Im Unterschied zu den Pro'CLASSIC Sets, besitzen die Türstationen bei Flex'ONE bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl, einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.



Flex'ONE 2-Draht-Sets

IDEAL FÜR NEUBAU UND MODERNISIERUNG

Die Flex'ONE 2-Draht-Sets bieten Ihnen unendlich viele Möglichkeiten und ein Maximum an Flexibilität bei der perfekten Installation. Einfach die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung.

Mit der 2-Draht-Technik von Bticino fällt es leicht, eine Neuanlage zu installieren oder eine veraltete Türsprechanlage zu erneuern. Denn diese Technik ist einfach, zuverlässig, schnell umgesetzt und preiswert.

Die 2-Drahttechnik überzeugt durch ihre Montagefreundlichkeit und Wartungsfreiheit. Sparen Sie Zeit und Kosten bei der Planung und Umrüstung.

Nutzung vorhandener Kabel



Durch das Wiederverwenden vorhandener Kabeln entfallen Entsorgung und Neuverlegung.

Kein Schlitz erforderlich




Vorhandene Einbau-/Unterputzdosens werden wiederverwendet.

Einfaches Umrüsten von Audio- zu Videoanlagen



Alte, analoge Audiosysteme lassen sich mit der 2-Draht-Technik einfach auf neue Farbvideosysteme aufrüsten.




Modernisieren lohnt sich

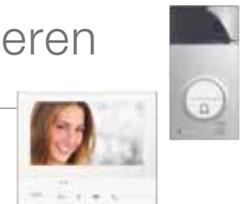

Zeitgemäßes Aussehen, scharfe Farbbilder und neue Funktionen. Video-Freisprechanlage mit Touchscreen, Weitwinkel-Kamera für die Zutrittskontrolle.

Übersicht und Eigenschaften

VIDEO-SETS

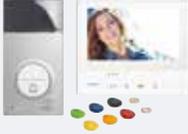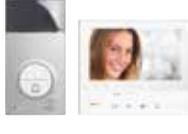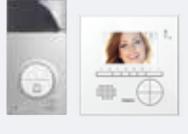	LINEA 3000 CLASSE 300 X13E	LINEA 3000 CLASSE 300 V13E	LINEA 3000 CLASSE 100 V12E	SFERA Allmetal CLASSE 300 X13E	SFERA Allmetal Night & Day CLASSE 300 X13E	SFERA Allmetal + Codelock CLASSE 300 X13E	SFERA Allmetal + Fingerprint CLASSE 300 X13E
							
	Best.Nr. 363911	Best.Nr. 363511	Best.Nr. 363411	Best.Nr. 365011	Best.Nr. 365811	Best.Nr. 365911	Best.Nr. 905282/905284
Audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farbvideo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Material/Farbe Türstation	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Aluminium	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal
Aufputzmontage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Unterputzmontage	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/> ⁽⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitwinkelkamera ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Night & Day-Kamera ⁽²⁾	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Tür öffnen mit Tastatur	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Tür öffnen mit Transponder	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Tür öffnen mit Fingerprint	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 10	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Hörerlos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farbe Hausstation	Light (Weiß)	Light (Weiß)	Weiß	Light (Weiß)	Light (Weiß)	Light (Weiß)	Light (Weiß)
Bildschirm	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD 4,3" (10,9 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)
Memoryfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smartphone-Anbindung	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Induktionsschleife ⁽³⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arztschaltung/Türomat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachrichtenfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Übersicht und Eigenschaften

AUDIO-SETS

	LINEA 3000 CLASSE 100 A12B	LINEA 3000 CLASSE 100 A12M	SFERA Allwhite CLASSE 100 A12B	SFERA Allmetal + Codelock CLASSE 100 A12B	SFERA Allmetal + Fingerprint 2-Kanal CLASSE 100 A12B
					
	Best.Nr. 361511	Best.Nr. 361311	Best.Nr. 905180	Best.Nr. 364911	Best.Nr. 905182
Audio	■	■	■	■	■
Farbvideo	-	-	-	-	-
Material/Farbe Türstation	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Aluminium	Aluminium/ Allwhite	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal
Aufputzmontage	■	■	-	-	-
Unterputzmontage	■ (4)	■ (4)	■	■	■
Weitwinkelkamera (1)	-	-	-	-	-
Night & Day-Kamera (2)	-	-	-	-	-
Tür öffnen mit Tastatur	-	-	-	■	-
Tür öffnen mit Transponder	-	-	-	-	-
Tür öffnen mit Fingerprint	-	-	-	-	■
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 08	IK 08	IK 08
Hörerlos	■	-	■	■	■
Farbe Hausstation	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

(1) Der größere Aufnahmewinkel ermöglicht z. B. das Erfassen von Kindern oder Personen im Rollstuhl.

(2) Die IR-LED mit automatischem IR-Filter ermöglicht eine perfekte Sicht bei Nacht oder eingeschränkten Lichtverhältnissen.

(3) Zur direkten Übertragung des Gesprächs in das Hörgerät mittels Induktion.


 
(4) Unterputz-Montage mittels Zubehör Best.Nr. 905199.

Übersicht

VIDEO-SETS

Flex'ONE Sets können jederzeit ohne großen Aufwand durch Sie erweitert werden. Überzeugen Sie sich selbst mit Unterstützung der nachfolgenden Tabellen-Übersichten, wie einfach und flexibel die Erweiterungen vorgenommen werden können. Wählen Sie das gewünschte Set aus und ergänzen Sie dieses ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die farblich unterlegten Zeilen in Hellblau (■) für Einfamilienhaus- bzw. in Hellorange (■) für Zweifamilienhausanlagen geben Ihnen hier eine weitere Hilfestellung.

ZUM BEISPIEL: Für ein Zweifamilienhaus mit Unterputz-Türstation (LINEA 3000) und hörerloser Hausstation (CLASSE 300 X13E) benötigen Sie das Set 363911, die Hausstation 344642¹⁾ und das Zubehör 905199.

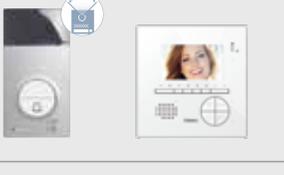

Flex'ONE Video-Sets										
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Hausstation ¹⁾ Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.	Bruttopreis ²⁾ (€)	Anteil RG 51	Anteil RG 52
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363911	-	-	945,00	-	945,00
				2 Familien	363911	344642 ¹⁾	-	1.484,00	-	1.484,00
			Unterputz	1 Familie	363911	-	905199	1.018,50	73,50	945,00
				2 Familien	363911	344642 ¹⁾	905199	1.557,50	73,50	1.484,00
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 300 V13E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 V13E mit Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363511	-	-	880,00	-	880,00
				2 Familien	363511	344612 ¹⁾	-	1.345,00	-	1.345,00
			Unterputz	1 Familie	363511	-	905199	953,50	73,50	880,00
				2 Familien	363511	344612 ¹⁾	905199	1.418,50	73,50	1.345,00
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 V12E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 100 V12E mit Ruftaststärkereger, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner-, Licht- und Kameraeinschalttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363411	-	-	645,00	-	645,00
				2 Familien	363411	344522 ¹⁾	-	1.004,00	-	1.004,00
			Unterputz	1 Familie	363411	-	905199	718,50	73,50	645,00
				2 Familien	363411	344522 ¹⁾	905199	1.077,50	73,50	1.004,00
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	365011	-	-	1.298,00	-	1.298,00
				2 Familien	365011	344642 ¹⁾	-	1.837,00	-	1.837,00

1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Hausstationen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Hausstation verwendet werden (siehe Seite 22).

2) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt.

Übersicht

VIDEO-SETS

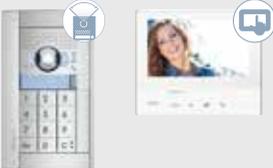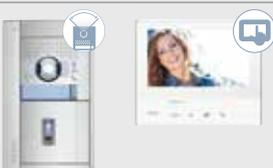Flex'ONE Video-Sets									
	Beschreibung	Farbe/ Material	Unterputz/ Einbau	Ruftasten	Set Best.Nr.	Hausstation ¹⁾ Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.	Bruttopreis ²⁾ (€)	Rabattgruppe
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + CodeLock und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit CodeLock und Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	365911	-	-	1.578,00	52
				2 Familien	365911	344642 ¹⁾	-	2.117,00	52
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + N & D-Kamera und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Night & Day-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	365811	-	-	1.429,00	52
				2 Familien	365811	344642 ¹⁾	-	1.968,00	52
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905282	-	-	2.139,00	52
				2 Familien	905282	344642 ¹⁾	-	2.678,00	52
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 4-Kanal und Hausstation CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 4 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905284	-	-	2.349,00	52
				2 Familien	905284	344642 ¹⁾	-	2.888,00	52
	Videofähiges Universal-Einbaulautsprecher-Kit für Briefkastenanlagen zur Komplettierung mit Hausstationen nach Wahl Das Set enthält: Einen Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 für den Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten, ein Video-Netzgerät, ein REG-Türöffnerrelais und ein Kamera-Interface zur Einbindung einer externen Kamera mit dem Standard-Video-Signal FBAS 1Vss an 75 Ohm. Externe Kamera und Hausstationen sind nicht enthalten und können je nach Anforderung gewählt werden (siehe Zubehör).	-	Einbau	Bis zu 8 Ruftasten	367911	nach Wahl ¹⁾	-	291,00	52

1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Hausstationen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Hausstation verwendet werden (siehe Seite 22).

2) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt.

Übersicht

AUDIO-SETS

Flex'ONE Audio-Sets									
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Hausstation ¹⁾ Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.	Bruttopreis ²⁾ (€)	Rabattgruppe
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 A12M Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Audio-Netzgerät, eine AP-Hausstation CLASSE 100 A12M mit Handhörer, Ruflautstärkereger, 4 programmierbare Zusatztasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	361311	-	-	315,00	51
				2 Familien	361311	344272 ¹⁾	-	375,50	51
			Unterputz	1 Familie	361311	-	905199	388,50	51
				2 Familien	361311	344272 ¹⁾	905199	449,00	51
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 A12B Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Audio-Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 100 A12B mit Ruflautstärkereger, Türöffner- und Lichttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	361511	-	-	335,00	51
				2 Familien	361511	344252 ¹⁾	-	401,80	51
			Unterputz	1 Familie	361511	-	905199	408,50	51
				2 Familien	361511	344252 ¹⁾	905199	475,30	51
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A12B Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 100 A12B mit Ruflautstärkereger, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	364911	-	-	858,00	51
				2 Familien	364911	344252 ¹⁾	-	924,80	51
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Hausstation CLASSE 100 A12B Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 100 A12B mit Ruflautstärkereger, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905182	-	-	1.669,00	51
				2 Familien	905182	344252 ¹⁾	-	1.735,80	51
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA in der Farbe Allwhite und Hausstation CLASSE 100 A12B Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allwhite, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Hausstation CLASSE 100 A12B mit Ruflautstärkereger, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allwhite/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905180	-	-	410,00	51
				2 Familien	905180	344252 ¹⁾	-	476,80	51

1) Die in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Hausstationen sind nur Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio-Hausstation verwendet werden (siehe Seite 22).

2) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt.

Übersicht


VIDEO-SETS

Pro'CLASSIC Video-Sets							
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Bruttopreis ¹⁾ (€)	Rabatt- gruppe
 	Pro'CLASSIC Video-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 Metall und Hausstation CLASSE 100 V12E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 2000 Metall mit Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät mit Videoadapter, eine/zwei AP-Hausstation(en) CLASSE 100 V12E mit Ruf lautstärkeregl. 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner-, Licht- und Kameraeinschalttaste. Vergleichbares Flex'ONE-Set: Best.Nr. 363411 (siehe Seite 8)	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	366711	877,00	52
				2 Familien	366721	1.186,00	52
 	Pro'CLASSIC Video-Set mit UP-Türstation SFERA und Hausstation CLASSE 100 V12E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät mit Videoadapter, eine/zwei AP-Hausstation(en) CLASSE 100 V12E mit Ruf lautstärkeregl. 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner-, Licht- und Kameraeinschalttaste. Vergleichbares Flex'ONE-Set: Best.Nr. 363411 (siehe Seite 8)	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	362111	1.219,00	52
				2 Familien	362121	1.541,00	52
 	Pro'CLASSIC Video-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 Metall und Hausstation CLASSE 300 V13E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 2000 Metall mit Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät mit Videoadapter, eine/zwei AP-Hausstation(en) CLASSE 300 V13E mit Menüführung über den 7" Touchscreen. Vergleichbares Flex'ONE-Set: Best.Nr. 363511 (siehe Seite 8)	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	365611	959,00	52
				2 Familien	365621	1.285,00	52

1) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt

Übersicht

AUDIO-SETS

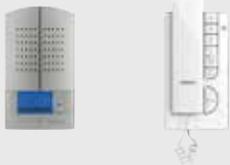Pro'CLASSIC Audio-Sets							
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Bruttopreis ¹⁾ (€)	Rabatt- gruppe
	Pro'CLASSIC Audio-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 Metall und Hausstation CLASSE 100 A12M Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA Metall mit LED-beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei AP-Hausstation(en) CLASSE 100 A12M mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Vergleichbares Flex ONE-Set: Best.Nr. 361311 (siehe Seite 10)	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	361011	368,00	51
				2 Familien	361021	416,00	51
	Pro'CLASSIC Audio-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 Metall und Hausstation POLYX Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA Metall mit LED-beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei AP-Hausstation(en) POLYX Audio mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Vergleichbares Flex ONE-Set: Best.Nr. 361511 (siehe Seite 10)	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	369211	400,00	51
				2 Familien	369221	470,00	51
	Pro'CLASSIC Audio-Set mit UP-Türstation SFERA und Hausstation CLASSE 100 A12M Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit LED-beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei AP-Hausstation(en) CLASSE 100 A12M mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Vergleichbares Flex ONE-Set: Best.Nr. 361311 (siehe Seite 10)	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	361111	378,00	51
				2 Familien	361121	430,00	51
	Pro'CLASSIC Audio-Set mit UP-Türstation SFERA und Hausstation POLYX Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit LED-beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei AP-Hausstation(en) POLYX Audio mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Vergleichbares Flex ONE-Set: Best.Nr. 361511 (siehe Seite 10)	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	361211	421,00	51
				2 Familien	361221	489,00	51

1) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt.

Übersicht

AUDIO-SETS

MEHRDRAHT Audio-Sets							
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Bruttopreis ¹⁾ (€)	Rabatt- gruppe
	Analoges Audio-Set mit UP-Türstation SFERA CLASSIC und Hausstation SPRINT Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA CLASSIC Modular mit beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei SPRINT-Hausstation(en) mit Ruflautstärkereglern und Türöffnertaste.	Aluminium	Unterputz	1 Familie	313311	190,00	51
				2 Familien	313321	239,00	51
	Analoges Audio-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 und Hausstation SWING Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 2000 mit beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei SWING-Hausstation(en) mit Ruflautstärkereglern und Türöffnertaste.	Aluminium	Aufputz	1 Familie	368011	140,00	51
				2 Familien	368021	192,00	51

1) Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich in € pro Stück und exkl. MwSt.

LINEA 3000 | VIDEO-SETS



363911

Best.Nr. **FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 300 X13E**

363911 **Video-Set mit Türstation LINEA 3000 inkl. Transponderleser und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best. Nr. 344642) mit 7" (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anruferantwortfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App **DOOR ENTRY** kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden.
- Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343091) mit Frontblende aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent). Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels – separat erhältlichem – Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das – separat erhältliche – Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden.
- Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.¹⁾

ERWEITERUNGEN: Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), kann dieses Set schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. UP-Türstation: Mittels Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose Best.Nr. 350020 und UP-Montagerahmen Best.Nr. 343061) kann die Türstation LINEA 3000 Unterputz installiert werden. Zusätzlicher Eingang: Durch Hinzufügen von Türstationen nach Wahl (siehe Seite 22), kann dieses Set auf mehrere Eingänge erweitert werden. Zusätzliche Konfiguratoren (z.B. Best.Nr. 306064) sind zur Inbetriebnahme erforderlich.

1) Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden.



343051

343061

350020

905199

Best.Nr. **ZUBEHÖR**

343051 **Regendach für LINEA 3000**

Dient als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Die Schutzart der LINEA 3000 erhöht sich dadurch nicht. Ausschließlich für Aufputzmontage geeignet.

343061 **UP-Zubehör für LINEA 3000**

Bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem UP-Kasten (Best.Nr. 350020) von SFERA. Zubehör geeignet für Audio- und Video-Türstationen.

350020 **UP-Kasten, 2 Module**

Zum Einbau des UP-Zubehörs (Best.Nr. 343061), Material: Kunststoff

905199 **UP-Set**

Bestehend aus UP-Zubehör (Best.Nr. 343061) und UP-Kasten (Best.Nr. 350020)

344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

DOOR ENTRY so heißt die App für Ihr Smartphone, mit der Sie die Video-Sprechanlage bedienen – vor Ort oder unterwegs. Öffnen Sie mit einem Fingerdruck die Tor-Einfahrt, aktivieren Sie die Kameras und stellen Sie die Beleuchtung im Garten an. Die Konfiguration der App ist denkbar einfach. Dank der Bticino Cloud ist die Verbindung komplett automatisiert und arbeitet mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen Online-Stores.



LINEA 3000 | VIDEO-SETS




363511

Best.Nr. FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 300 V13E

363511 Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 300 V13E

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 V13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344612) mit 7" (178 mm) Touchscreen und Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Für die Grundfunktionen (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Bild der Türstation holen und eine Funktion nach Wahl) stehen 4 kapazitive Tasten zur Verfügung. Diese Grundfunktionen und alle erweiterten Funktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) können auch über den Touchscreen abgerufen bzw. gesteuert werden.
- Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343081) mit Frontblende aus ZAMAK und Weitwinkel-Farbkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels separat erhältlichem Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das separat erhältliche Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden.
- Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.⁽¹⁾

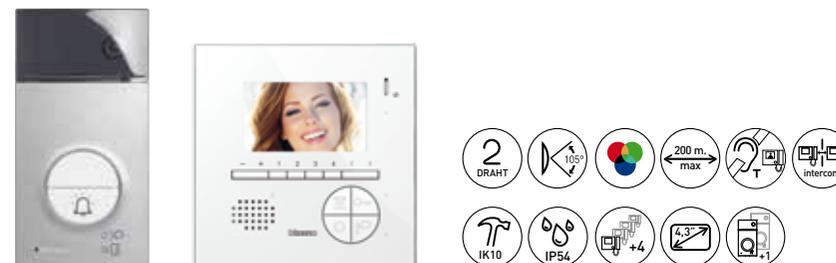

363411

Best.Nr. FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 100 V12E

363411 Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 100 V12E

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 100 V12E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344522) mit 4,3" (109 mm) Farbbildschirm und Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Für die Grundfunktionen (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Bild der Türstation holen und Licht schalten) stehen die 4 Standardtasten zur Verfügung. Auf den 4 Zusatztasten können weitere Funktionen, wie z. B. zusätzliche Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, usw. hinterlegt werden.
- Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343081) mit Frontblende aus ZAMAK und Weitwinkel-Farbkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels separat erhältlichem Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das separat erhältliche Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden.
- Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.⁽¹⁾

ZUBEHÖR

344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:

Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **UP-Türstation:** Mittels Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose Best.Nr. 350020 und UP-Montagerahmen Best.Nr. 343061) kann die Türstation LINEA 3000 Unterputz installiert werden. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen von Türstationen nach Wahl (siehe Seite 21), können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden. Zusätzliche Konfiguratoren (z.B. Best.Nr. 306064) sind zur Inbetriebnahme erforderlich.

1) Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden.

SFERA | VIDEO-SETS



365011

Best.Nr. FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL MIT CLASSE 300 X13E

365011 Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7" (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App **DOOR ENTRY**⁽¹⁾ kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden.
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit Weitwinkelkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Rüftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).



365811

Best.Nr. FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL NIGHT & DAY MIT CLASSE 300 X13E

365811 Video-Set mit Türstation SFERA + Night & Day-Kamera und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit Smartphone-Anbindung

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7" (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App **DOOR ENTRY**⁽¹⁾ kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden.
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit spezieller Night & Day-Weitwinkelkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Rüftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).

ZUBEHÖR



344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:

Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstationen LINEA 3000 (siehe Seite 21) oder SFERA (siehe Gesamtkatalog) können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden.

1) Informationen zur DOOR ENTRY finden Sie auf Seite 14.

SFERA | VIDEO-SETS

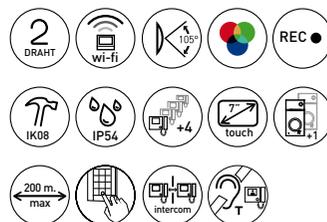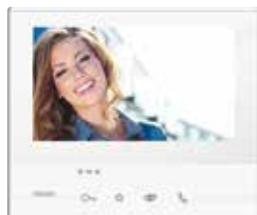

365911

Best.Nr. FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL + CODELOCK MIT CLASSE 300 X13E

365911 Video-Set mit Türstation SFERA + Codelockmodul und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7" (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App **DOOR ENTRY**¹⁾ kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden.
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit Weitwinkelkamera inkl. Codelockmodul zum Öffnen der Tür mittels Zugangscode. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050, Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 und Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).

ZUBEHÖR

344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:

Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstationen LINEA 3000 (siehe Seite 21) oder SFERA (siehe Gesamtkatalog) können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden.

1) Informationen zur DOOR ENTRY finden Sie auf Seite 14.



905282

905284

Best.Nr. FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL + FINGERPRINT MIT CLASSE 300 X13E

Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E und Smartphone-Anbindung

905282 **inkl. ekey-Fingerprint mit 2-Kanal Auswerteeinheit**
905284 **inkl. ekey-Fingerprint mit 4-Kanal Auswerteeinheit**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7" (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App **DOOR ENTRY**¹⁾ kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden.
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium inkl. Fingerprintmodul + Auswerteeinheit mit 2 oder 4 Kanälen zum Öffnen von Tür oder Tor mittels Fingerabdruck. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050, Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 und Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).

LINEA 3000 | AUDIO-SETS




361511

Best.Nr. **FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 100 A12B**361511 **Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 100 A12B**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A12B in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344252) mit 4 Funktionstasten (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten)
- Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343071) mit Frontblende aus ZAMAK. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels separat erhältlichem Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das separat erhältliche Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden.
- Audio-Spannungsversorgung Best.Nr. 346040 inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.⁽¹⁾

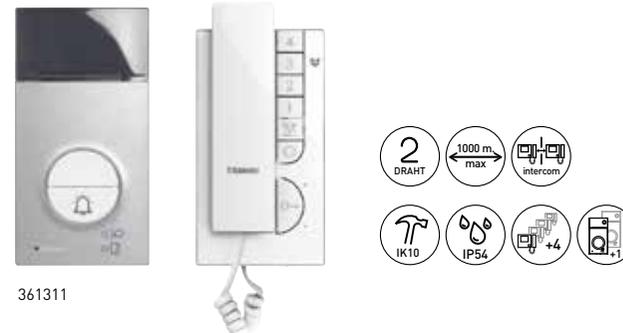

361311

Best.Nr. **FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 100 A12M**361311 **Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation mit Hörer CLASSE 100 A12M**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:


- Eine Audiohausstation mit Handhörer Classe 100 A12M in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344272) mit 3 Tasten für Standardfunktionen (Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten). Auf den 4 Zusatzstasten können weitere Funktionen, wie z. B. zusätzliche Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, usw. hinterlegt werden.
- Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343071) mit Frontblende aus ZAMAK. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels separat erhältlichem Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das separat erhältliche Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden.
- Audio-Spannungsversorgung Best.Nr. 346040 inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.⁽¹⁾

ZUBEHÖR344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.****ERWEITERUNGEN:**

Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Audio-Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **UP-Türstation:** Mittels Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose Best.Nr. 350010 und UP-Montagerahmen Best.Nr. 343061) kann die Türstation LINEA 3000 Unterputz installiert werden. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstation Best.Nr. 343071 (siehe Seite 21), können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden. Zusätzliche Konfiguratoren (z. B. Best.Nr. 306064) sind zur Inbetriebnahme erforderlich.

1) Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden.

SFERA | AUDIO-SETS

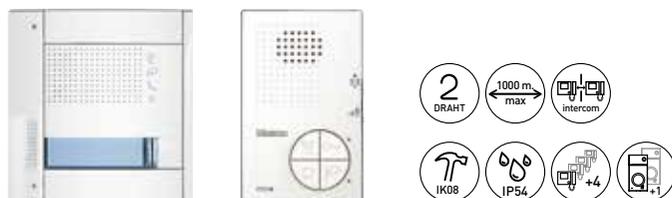

905180

Best.Nr. **FLEX'ONE – SFERA ALLWHITE MIT CLASSE 100 A12B**905180 **Audio-Set mit Türstation Weiß und hörerloser Hausstation CLASSE 100 A12B**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A12B in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344252) mit 4 Funktionstasten (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten).
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allwhite aus Aluminium mit der Schutzart IP 54 und einer Schlagfestigkeit von IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Spannungsversorgung Best.Nr. 346000 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.¹⁾



364911

Best.Nr. **FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL + CODELOCK MIT CLASSE 100 A12B**364911 **Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelockmodul und hörerloser Hausstation CLASSE 100 A12B**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A12B in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344252) mit 4 Funktionstasten (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten).
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium inkl. Codelockmodul zum Öffnen der Tür mittels Zugangscode. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050, Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 und Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.¹⁾

ZUBEHÖR

344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:


Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Audio-Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **UP-Türstation:** Mittels Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose Best.Nr. 350010 und UP-Montagerahmen Best.Nr. 343061) kann die Türstation LINEA 3000 Unterputz installiert werden. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstationen LINEA 3000 (siehe Seite 21) oder SFERA (siehe Gesamtkatalog) können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden. Zusätzliche Konfiguratoren (z. B. Best.Nr. 306064) sind zur Inbetriebnahme erforderlich.

1) Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden.

SFERA | AUDIO-SETS



905182

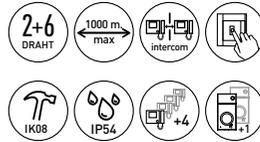

367911



Best.Nr. **FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL + FINGERPRINT 2-KANAL MIT CLASSE 100 A12B**

905182 **Audio-Set mit Türstation SFERA + Fingerprint ekey mit 2-Kanal Auswerteeinheit und hörerloser Hausstation CLASSE 100 A12B**

Das Flex'ONE-Set beinhaltet:

- Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A12B in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344252) mit 4 Funktionstasten (Gespräch annehmen, Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten).
- Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium inkl. Fingerprintmodul + Auswerteeinheit mit 2 Kanälen zum Öffnen von Tür oder Tor mittels Fingerabdruck. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050, Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 und Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus.¹⁾

ZUBEHÖR

344xxx **Zusätzliche Hausstation für Zweifamilienhaus siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:

Zweifamilienhaus: Durch Hinzufügen einer Audio-Hausstation nach Wahl (siehe Seite 22), können diese Sets schnell und einfach auf ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstationen LINEA 3000 (siehe Seite 21) oder SFERA (siehe Gesamtkatalog) können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden.

Best.Nr. **UNIVERSAL-EINBAULAUTSPRECHER-SET**

367911 **Einbaulautsprecher-Set für Audio- und Videosysteme**

Da dieses Set für Audio- und Videoanlagen gleichermaßen verwendet werden kann, sind keine Hausstationen enthalten. Das Set beinhaltet:

- Einen Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 für bestehende Briefkastenanlagen oder Sondertableaus für den Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten.
- REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 für den Anschluss des Türöffners
- Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050
- Kamera-Interface Best.Nr. 347400 zur Einbindung einer externen Kamera mit dem Standard-Videosignal FBAS 1Vss an 75 Ohm (Kameraauswahl siehe Seite 21)
- Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung

ZUBEHÖR

344xxx **Hausstationen siehe Seite 22.**

ERWEITERUNGEN:

Hausstationen: Diese können je nach Anforderung ausgewählt werden (siehe Seite 22). Ansonsten ist keinerlei Zubehör notwendig. **Zusätzlicher Eingang:** Durch Hinzufügen der Türstationen LINEA 3000 (siehe Seite 21), SFERA oder eines Einbaulautsprechers (siehe Gesamtkatalog) können diese Sets auf mehrere Eingänge erweitert werden.

1) Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden.

ZUBEHÖR | LINEA 3000 – TÜRSTATIONEN UND ZUBEHÖR



343071
343081
343091 [mit Transponder]



343051



343061



905199



346230



346250



347400



346210



TC77



391372
391373



391375
391376

Best.Nr. LINEA 3000-AUFPUTZ-TÜRSTATION 2-DRAHT

- 343071 LINEA 3000 Aufputz-Türstation Audio**
Frontblende aus ZAMAK. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzbar. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
- 343081 LINEA 3000 Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-Farbkamera**
Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzbar. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
- 343091 LINEA 3000 Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser**
Wie Best.Nr. 343081 aber inkl. Transponderleser + 8 Transponder für die Türöffnersteuerung (6x farbig und 2x flach transparent)

Best.Nr. ZUBEHÖR LINEA 3000

- 343051 Regendach für LINEA 3000**
Als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Für Aufputzmontage.
- 343061 UP-Zubehör für LINEA 3000**
Bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem UP-Kasten (Best.Nr. 350020).
- 350020 UP-Kasten, 2 Module**
Zum Einbau des UP-Zubehörs (Best.Nr. 343061), Material: Kunststoff
- 905199 UP-Set**
Bestehend aus UP-Zubehör (Best.Nr. 343061) und UP-Kasten (Best.Nr. 350020)

Best.Nr. TÜRÖFFNERRELAIS UND SCHALTAKTOR (AKTIVATOR)

- 346210 Aktivator** für Licht und Zeitsteuerung, Wechselkontakt 230 V, 6 A, 2 TE DIN.
- 346230 Türöffner-Relais** für 2-Draht-Anlagen, z. B. in Verbindung mit Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 oder zur Realisierung zusätzlicher Tür-/Torsteuerungen, 2 TE DIN.
- 346250 Relais** zur Realisierung eines potentialfreien Kontakts zum Anschluss an einen Türlautsprecher.


ZUBEHÖR VIDEOVERTEILUNG

- 347400 Kamera-Interface Koax/2-Draht**
Für externe Standard-Kameras mit Videosignal FBAS 1 Vss/75 Ohm inkl. Ausgang für die Kamera-Versorgung (12 V DC/150 mA).
- TC77 Minidome-Farbkamera für Fronteinbau,** Stromversorgung: 12 V DC/130 mA
- 391372 Night & Day-Kamera 3,6 mm,** Stromversorgung: 12 V DC/320 mA (max.)
- 391373 Night & Day-Kamera 2,8 – 12 mm,** Stromversorgung: 12 V DC/360 mA (max.)
- 391375 Night & Day-DOME-Kamera 3,6 mm,** Stromversorgung: 12 V DC/320 mA (max.)
- 391376 Night & Day-DOME-Kamera 2,8 – 12 mm,** Stromversorgung: 12 V DC/370 mA (max.)
- 392100 Netzgerät 12 V DC/1,2 A** zur Versorgung der externen Kameras, 6 TE DIN
Details und weitere Kameras siehe Gesamtkatalog.

KONFIGURATION UND VERKABELUNG

- 306064 Konfiguratoren-Set, 10 Teilnehmer**
Bestehend aus: 3 Stück Konfigurator Nr. 1, je 1 Stück Konfigurator Nr. 0 und 2–9
- 336904 SCS-Leitung, 2-polig,** zum Erreichen der maximalen Leitungslängen und Übertragungsqualität (Details siehe Gesamtkatalog), 200 m Ring

ZUBEHÖR | HAUSSTATIONEN

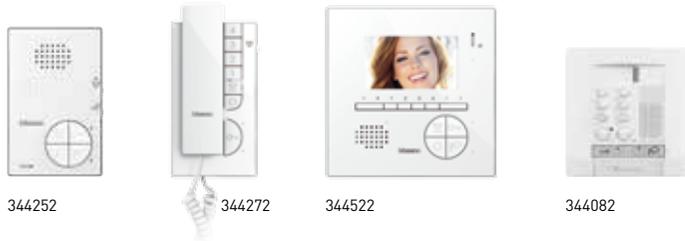Best.Nr. **CLASSE 100 A12B AUDIO-HAUSSTATION****344252 Hörerlose Audio-Hausstation**

Wand- oder Tischmontage (Tischzubehör separat erhältlich). Verfügt über 4 Bedientasten und Drehregler für Lautstärke von Rufton und Gespräch. Anschluss für BUS und Etagenruf.

Best.Nr. **CLASSE 100 A12M AUDIO-HAUSSTATION****344272 Audio-Hausstation mit Handhörer**

Wand- oder Tischmontage (Tischzubehör separat erhältlich). Verfügt über 3 Standard- und 4 Zusatz Tasten sowie LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.

Best.Nr. **CLASSE 100 V12E VIDEO-HAUSSTATION****344522 Hörerlose AP-Hausstation mit Induktionsschleife für Höreräteträger**

Farb-LCD-Display 4,3" (10,9 mm, 16:9), verfügt über 4 Bedientasten für die 4 Hauptfunktionen sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatz Tasten. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Durch separat erhältliches Zubehör sind folgende Montagearten möglich: Unterputz, Tischmontage, die Integration eines zusätzlichen Handhörers, Bildschirmneigung (Auf- oder Unterputz). Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.

Best.Nr. **POLYX AUDIO****344082 Hörerlose Audio-Hausstation**

Wandmontage. Verfügt über 4 Standard- und 4 Zusatz Tasten sowie Drehregler für Lautstärke von Rufton und Gespräch. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.

Best.Nr. **CLASSE 300 V13E VIDEO-HAUSSTATION****344612 Hörerlose Farbvideo-Hausstation mit 7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen und integrierter Induktionsschleife für Höreräteträger**

Verfügt über insgesamt 4 zusätzliche Sensortasten für die Hauptfunktionen bzw. eine frei konfigurierbare „Favoriten“-Taste zur Hinterlegung einer oft verwendeten Funktion. Der Zugriff zu den Einstellungen und weiterführenden Funktionen erfolgt über den Touchscreen. Nachrichten-Funktion: Informationen/Notizen für Mitbewohner können, über die Tastatur am Touchscreen oder mittels Stimmaufnahme, hinterlassen werden. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Bei der Wandmontage (erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung) wird eine Installationsdose dringend empfohlen.

344612 Farbausführung: Light (Weiß)

344613 Farbausführung: Dark (Anthrazit)

Best.Nr. **CLASSE 300 X13E VIDEO-HAUSSTATION MIT SMARTPHONE-ANBINDUNG****344642 Hörerlose Farbvideo-Hausstation mit 7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen, integrierter Induktionsschleife für Höreräteträger, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones.**

Wie Best.Nr. 344612/13 aber inkl. Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones. Über die App **DOOR ENTRY**¹⁾ kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Anrufbeantworter-Funktion: ist diese bei Abwesenheit aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Audionachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert.

344642 Farbausführung: Light (Weiß)

344643 Farbausführung: Dark (Anthrazit)

1) Informationen zur DOOR ENTRY finden Sie auf Seite 14.



Flex' ONE



Installation und Konfiguration

Flex'ONE mit LINEA 3000

EINE Türstation für ALLE Anforderungen*




EINFAMILIENHAUS

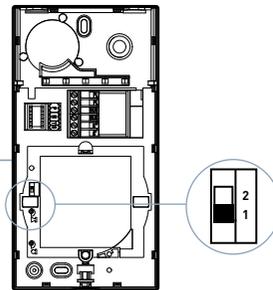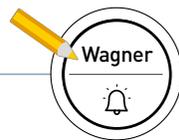

- Beschriften Sie das mitgelieferte Namensschild für das Einfamilienhaus (erkennbar am Glockensymbol).
- Setzen Sie den Schiebeschalter auf Position 1.
- Durch Drücken auf den Namen (oben) oder das Glockensymbol (unten) wird geläutet. Beide Ruftasten rufen dieselbe Adresse.



ZWEIFAMILIENHAUS

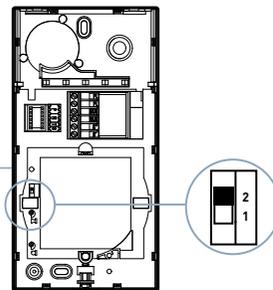

- Beschriften Sie das mitgelieferte Namensschild für das Zweifamilienhaus (kein Glockensymbol).
- Setzen Sie den Schiebeschalter auf Position 2.
- Die Ruftasten rufen verschiedene Adressen.

*Konfigurierbar als Ein- oder Zweifamilienhaus sowie mittels Zubehör als UP-Türstation verwendbar.




LINEA 3000 ist eine Aufputz-Türstation, die mit Verwendung der Installations-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) auch Unterputz montiert werden kann.




Ideal für Renovierungen ... Sollte eine bestehende 2-modulige UP-Dose von SFERA oder TERSYSTEM vorhanden sein, kann diese für LINEA 3000 verwendet werden. Es wird nur noch das Zubehör (Best.Nr. 343061) benötigt. Sollten Sie für die Umrüstung eine Installationsdose und das Zubehör benötigen, dann können Sie auch das komplette UP-Set (Best.Nr. 905199) verwenden.

Bei erschwerten Witterungsbedingungen dient das Regendach (Best.Nr. 343051) als zusätzlicher Schutz. Dieses ist ausschliesslich für die Aufputzmontage geeignet.



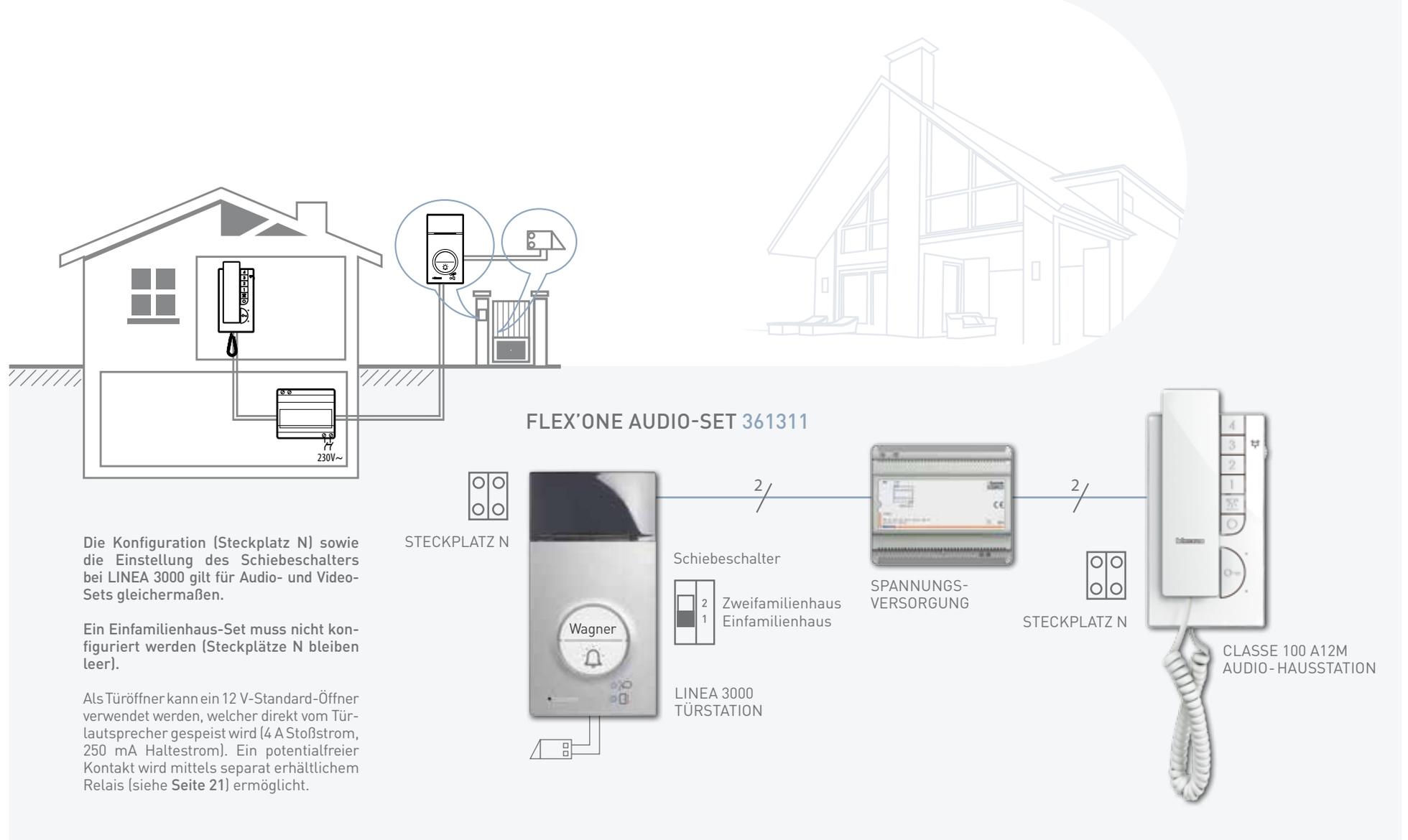

FLEX'ONE MIT LINEA 3000 - INSTALLATIONSBEISPIEL VIDEO (ZWEIFAMILIENHAUS)

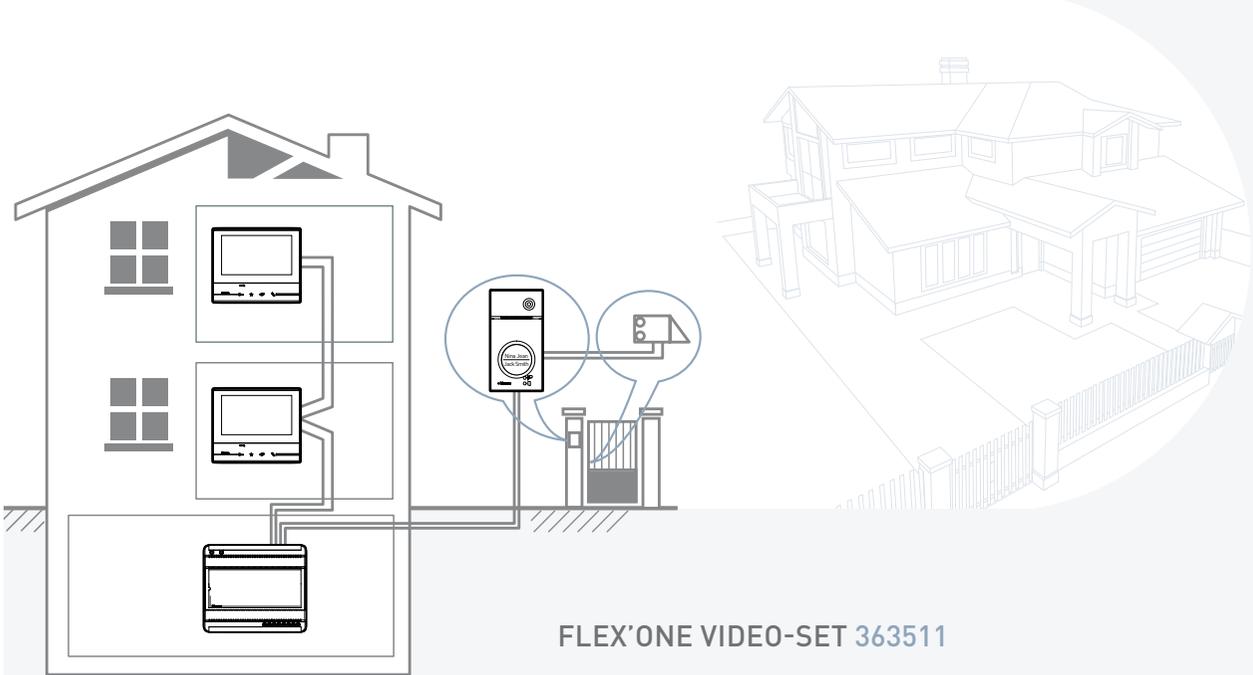


FLEX'ONE VIDEO-SET 363511

Die Konfiguration (Steckplatz N) sowie die Einstellung des Schiebeschalters bei LINEA 3000 gilt für Audio- und Video-Sets gleichermaßen.

Bei einer Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus, muss nur die zusätzliche Hausstation mit N=1 (rechter Steckplatz) konfiguriert werden.

Als Türöffner kann ein 12 V-Standard-Öffner verwendet werden, welcher direkt vom Türlautsprecher gespeist wird (4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom). Ein potentialfreier Kontakt Relais (siehe Seite 21) ermöglicht.

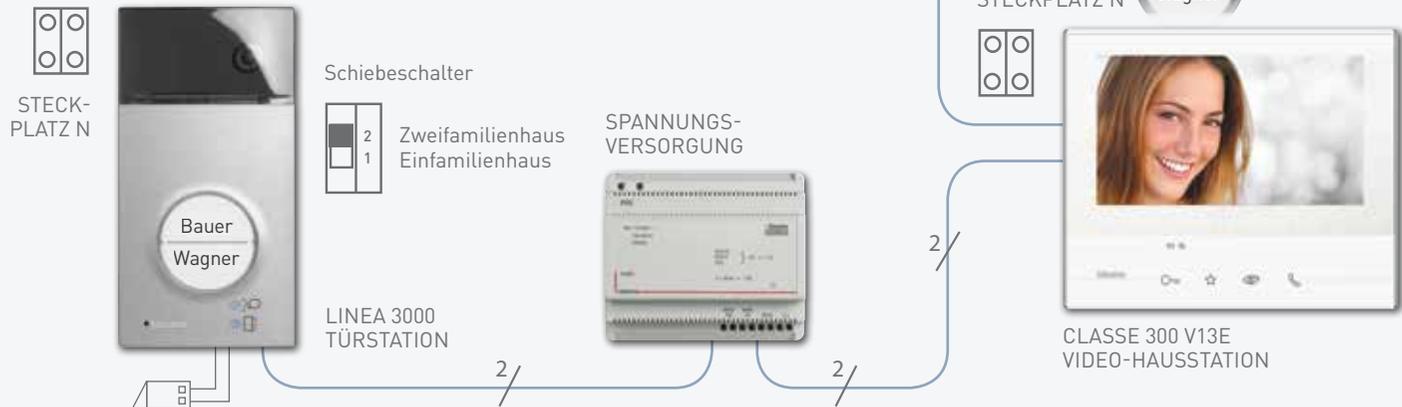

ZUSÄTZLICHE HAUSSTATION

Diese kann frei gewählt werden und ist separat zu bestellen (siehe Seite 22). Der benötigte Konfigurator Nr. 1 ist bereits im Set enthalten.




Flex'ONE mit SFERA

EINE Türstation für JEDE Anwendung*




EINFAMILIENHAUS

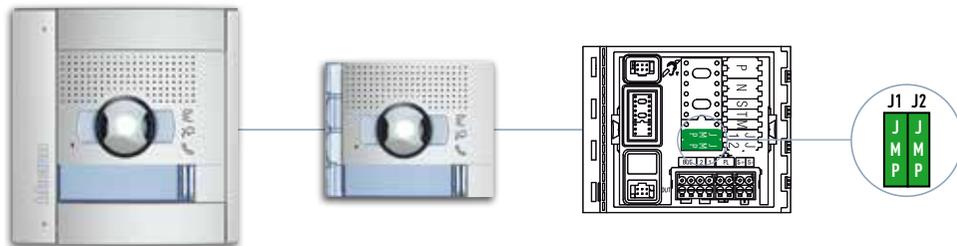

- Wählen Sie die Abdeckung mit 1 Ruftaste (im Set-Umfang enthalten).
- Die Jumper J1/J2 verbleiben in den Steckplätzen.



ZWEIFAMILIENHAUS

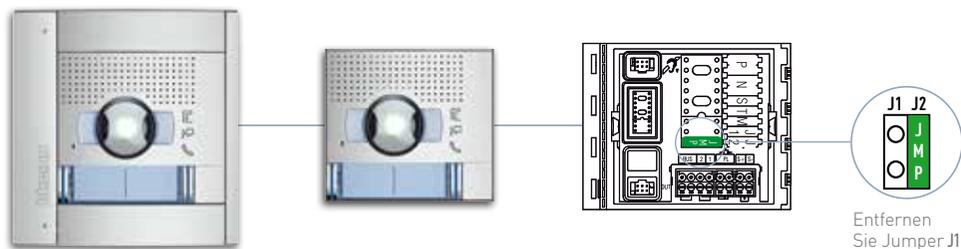


- Wählen Sie die Abdeckung mit 2 Ruftasten (im Set-Umfang enthalten).
- Entfernen Sie Jumper J1 um die linke Ruftaste zu aktivieren. Hinweis: SFERA-Audiosets sind davon nicht betroffen!

* Konfigurierbar als Ein- oder Zweifamilienhaus sowie Sets mit Night & Day-Kamera, Codelock und Fingerprint verfügbar.



Durch den modularen Aufbau der **SFERA** Türstation ist es möglich, individuell auf die besonderen Bedürfnisse des Anwenders einzugehen. Spezielle Sets bieten Ihnen zusätzliche Komfort- oder Sicherheitsfunktionen, wie z.B. einer speziellen Night & Day-Kamera oder Zutrittssystemen.

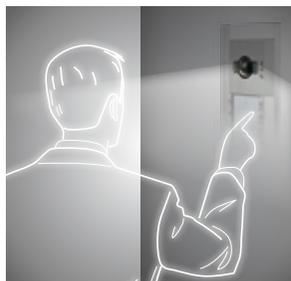


► NIGHT & DAY-KAMERA

Perfekte und scharfe Bilder, auch bei schlechten Sichtverhältnissen dank Infrarot-LEDs und automatischem Infrarot-Filter.



► CODE-TASTATUR


Zum Öffnen von Eingangs- oder Garagentoren mittels Zahlencode – verfügbar als Audio- oder Video-Set.

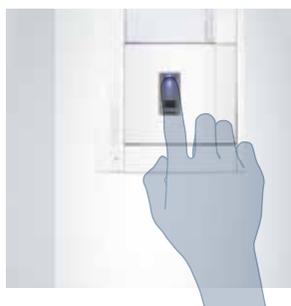

► FINGERPRINT

Zum Öffnen von Eingangs- oder Garagentoren mittels Fingerabdruck-Erkennung – verfügbar als Audio- oder Video-Set mit 2 oder 4 Kontakten (4 Kontakte nur für Video).


FLEX'ONE MIT SFERA – INSTALLATIONSBEISPIEL AUDIO (EINFAMILIENHAUS)

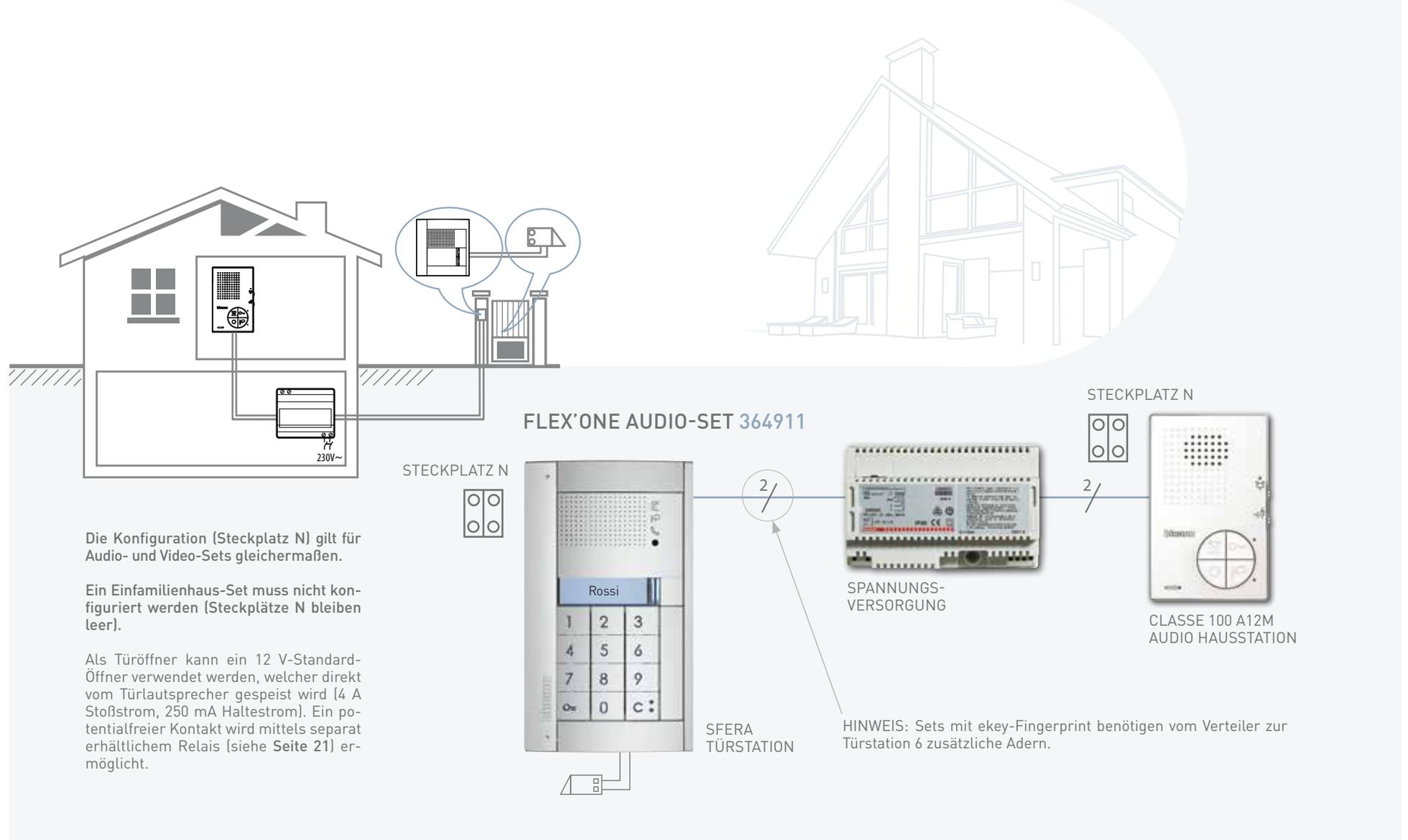

FLEX'ONE MIT SFERA – INSTALLATIONSBEISPIEL VIDEO (ZWEIFAMILIENHAUS)

ZUSÄTZLICHE HAUSSTATION

Diese kann frei gewählt werden und ist separat zu bestellen (siehe Seite 22). Der benötigte Konfigurator Nr. 1 ist bereits im Set enthalten.

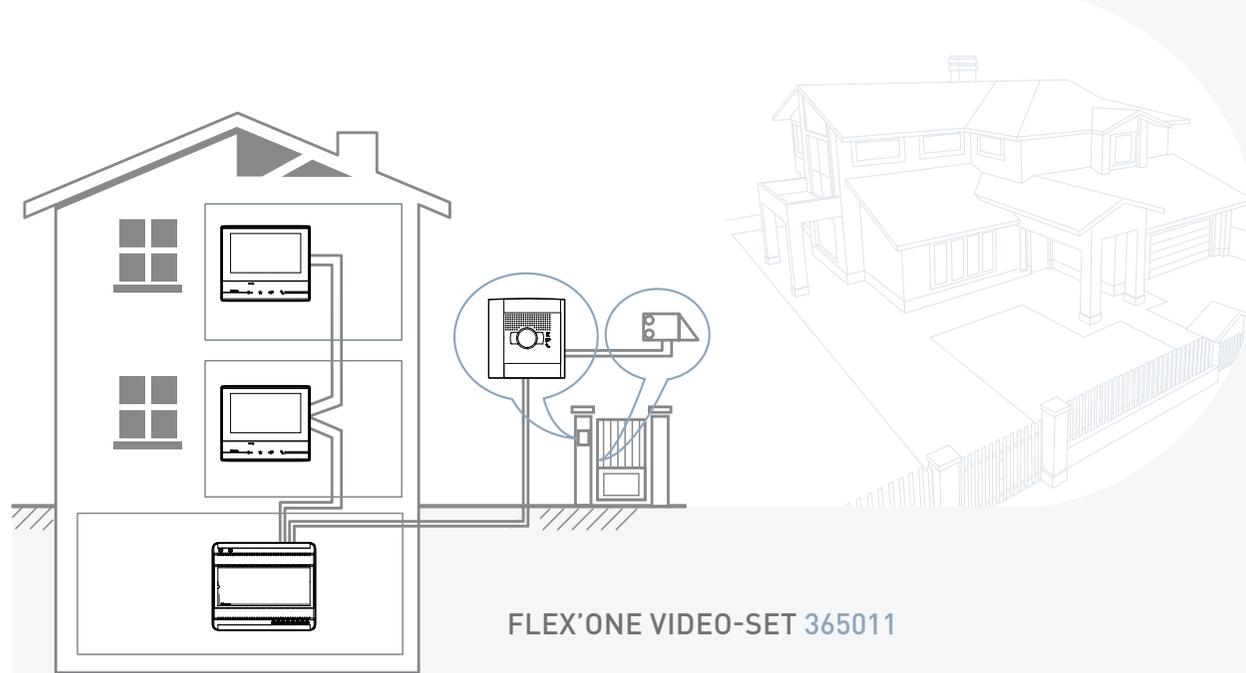

FLEX'ONE VIDEO-SET 365011

Die Konfiguration (Steckplatz N) gilt für Audio- und Video-Sets gleichermaßen.

Bei Verwendung der Abdeckung mit 2 Ruf-tasten muss der Jumper J1 im Lautsprecher-Modul entfernt werden (gilt nicht für Audio-Sets).

Als Türöffner kann ein 12V-Standard-Öffner verwendet werden, welcher direkt vom Tür-lautsprecher gespeist wird (4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom). Ein potentialfreier Kontakt wird mittels separat erhältlichem Relais (siehe Seite 21) ermöglicht.

Bei einer Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus, muss nur die zusätzliche Hausstation mit N=1 (rechter Steckplatz) konfiguriert werden.


SFERA TÜRSTATION



J1 J2
JMP
JMP J1 muss entfernt werden (gilt nur für Video-Sets mit 2 Ruf-tasten).

STECKPLATZ N

SPANNUNGS-VERSÖR-GUNG

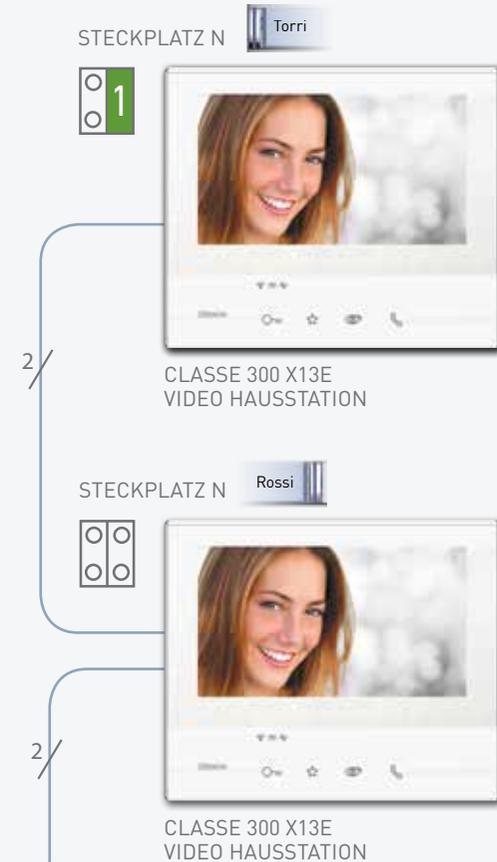

HINWEIS: Sets mit ekey-Fingerprint benötigen vom Verteiler zur Türstation 6 zusätzliche Adern.

bticino

Legrand GmbH

Postfach 17 65
D-59491 Soest
T 0 29 21 / 1 04 - 0
F 0 29 21 / 1 04 - 2 02
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Technischer Service

T 0 29 21 / 1 04 - 1 40
F 0 29 21 / 1 04 - 3 10
info.technik@legrand.de

Legrand behält sich das Recht vor,
die erforderlichen technischen
Änderungen oder Verbesserungen
an den Produkten vorzunehmen und
die erwähnten Maße ohne vorherige
Mitteilung zu ändern.

*9 Ct. pro Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilpreise können abweichen.