



Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser




#ImprovingLives

bticino

A brand of legrand®

Wünschen Sie sich ein
scharfes Bild von jedem,
der sich für Sie interessiert?

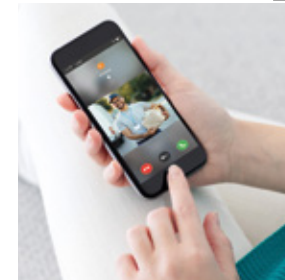

Suchen Sie eine
komfortable Lösung
für den Innen- und
Außenbereich?

Möchten Sie Ihr
Zuhause
sicherer machen?



Benötigen Sie ein
barrierefreies
Umfeld?

Sind Sie auf der Suche
nach einer zeitgemäßen
Lösung, die **Ihr Zuhause**
aufwertet?



Wünschen Sie sich eine
Lösung, die zu Ihren
Modernisierungsplänen
passt?

Wollen Sie Ihre alte Sprechstelle
durch eine **moderne**
Innenstelle ersetzen?





Türstationen und Video-Innenstellen von Bticino sind die Antwort auf Ihre Anforderungen!

Türstationen für den Aussenbereich, Video-Innenstellen für den Innenbereich und alles, was Sie wissen wollen.

Türstationen für Ihren **EINGANGSBEREICH**

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus,
hier finden Sie exakt die Lösung,
die zu Ihren Ansprüchen in punkto
Design, Vielfalt und Funktion passt.

Sfera Allmetal – Türstation






Linea 5000 – Türstation

Linea 5000

Digital. Funktionell.
Leistungsstark.

Finden Sie die Lösung für jeden Bereich.

Mit 5 exklusiven Oberflächen aus 60% recyceltem Aluminium lässt sich die Linea 5000 with Netatmo leicht an die verschiedensten Gebäudetypen anpassen, von modernen Objekten jeder Größe, bis hin zur klassischen Architektur. Die Linea 5000 drückt in jeder Farbausführung Robustheit und hohe Qualität aus.

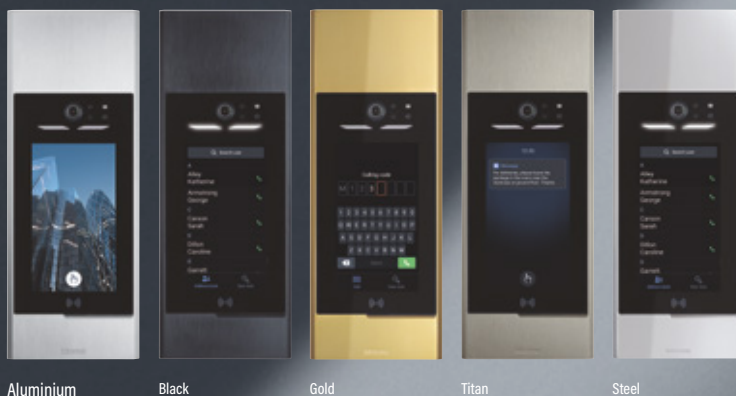

Zutritt zum Gebäude auf vielfältige Weise:



Die Linea 5000 with Netatmo ist ein modernes, sicheres und individuell anpassbares digitales Erlebnis, ideal für die Zutrittskontrolle in Gebäuden und für jede Einbausituation geeignet.

Mehrere Rufvarianten. Smart Call.



ADRESSBUCH

mit den Namen der
Bewohner

RUF MIT CODE

(numerisch oder
alphanumerisch)

In diesem Modus kann man,
zusätzlich zum Code, auch
das Adressbuch auswählen.

LOGISCHER RUF

Eingabe der exakten
Systemadresse
der Wohnung, abhängig von der
Anlagenkonfiguration.

Mehrere Zutrittsvarianten. Smart Access.



NUMERISCHER CODE

Bis zu 5 Zugangscodes pro
Wohnung, auch mit Datum und
Uhrzeit kombinierbar.

RFID-LESER

Transponder als
Schlüsselanhänger
in verschiedenen Farben
erhältlich.



SMARTPHONE

Mit der App Home + Security
durch Bluetooth.



Sfera Türstationen

Sie haben die Wahl:
elegant oder robust



Sfera Allmetal



Sfera Allwhite



Sfera Allstreet



Sfera Robur

Sfera Türstationen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Herausragendes Design, anspruchsvolle Ästhetik, hochwertige Qualität und umfassende Funktionalität sind die Kennzeichen von Sfera.

Ob Mehrfamilienhaus,
Büro oder Eigenheim:
Entscheiden Sie sich
für Sfera, wenn Sie
Funktionalität ganz
nach Ihren Wünschen
suchen.





Sfera Allmetal



Sfera Luna

Sfera Luna

Sfera Luna ist die optimale Türstation für das gehobene Einfamilienhaus und besticht durch moderne Ästhetik.

EINE NOCH BREITERE AUSWAHL

Sie haben die Wahl!

Welche Anforderungen Sie auch stellen:
Sfera bietet Ihnen die Lösung, die zu Ihnen
passt. Und dazu die Sicherheit und Zuverläss-
igkeit, die Sie erwarten.



Stellen Sie Ihre Sfera Türstation zusammen!

Dank des modularen Aufbaus lassen sich Sfera Türstationen exakt auf Ihre Wünsche und Anforderungen anpassen. Dies gilt auch für die Montage: horizontal oder vertikal. Sie haben die Wahl.



UMFANGREICHE FUNKTIONSVIELFALT

ZUTRITTS-KONTROLLSYSTEME



Codetastatur



Transponder-Lesegerät



Fingerprint ekey sLine



WEITWINKEL KAMERA



Grosszügiger Aufnahmebereich
Horizontal: 135°
Vertikal: 96°



Weites Sichtfeld, das auch Kinder und Rollstuhlfahrer erfasst



High Quality-Kamera. Perfekte Aufnahmen selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.



INDUKTIONSSCHLEIFE UND SPRACHAUSGABE



Modul mit Induktionsschleife – der erste Schritt zur Barrierefreiheit – Ideal für Menschen mit Hördefiziten



Leicht von Menschen mit Sehbehinderung zu nutzen, dank der Sprachausgabe



Linea 3000

Widerstandsfähig
und anspruchsvoll



Linea 3000
Audio




Linea 3000
Video




Linea 3000 Video
mit Transponder-
Lesegerät



Speziell konzipiert für Villen, Ein- und Zweifamilienhäuser ist Linea 3000 eine ebenso stilvolle wie robuste Türstation. Diese Lösung ist dank der speziellen Ausführung aus massivem Zinkdruckguss (Zamak) vandalensicher und vereint technologische Innovation mit zeitgemäßem Design.

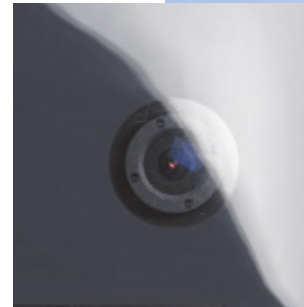

VERBORGENE KAMERA UND
REDUZIERT SICHTBARKEIT
DES LAUTSPRECHERS

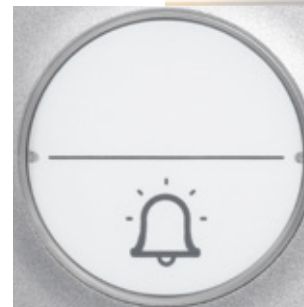

GLEICHMÄSSIG
HINTERLEUCHTETE RUFTASTE*
MIT BESCHRIFTUNGSFELD

*KONFIGURIERBAR ALS
1 ODER 2 RUFTASTE(N)



LED FÜR GESPRÄCHS-
UND TÜRÖFFNERSTATUS



Linea 3000

Ideal für Ein- oder Zweifamilienhäuser, wenn Sie eine ebenso formschöne wie robuste Lösung suchen.

• bticino

IK10


IP54

Linea 300

Vandalensichere Türstationen



Linea 300 aus Edelstahl
mit 8 Ruftasten

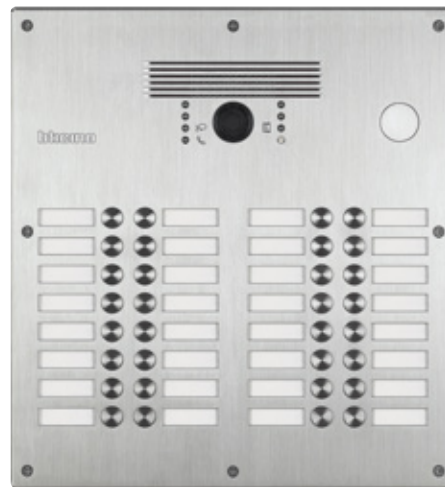

Linea 300 aus Edelstahl
mit 32 Ruftasten



Linea 300 aus Edelstahl
mit Tastatur


Die vandalensichere Linea 300 Türstation wurde konstruiert, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten und ist dadurch hervorragend für Wohnhausanlagen geeignet. Sie ist aus robustem Edelstahl gefertigt und besticht durch das geradlinige Design.



Ideal für Gebäude,
 bei denen Sie einen
 zuverlässigen Schutz
 vor Vandalismus
 wünschen.
 Linea 300 -
 widerstandsfähiges
 und geradliniges
 Edelstahl-Design.



Linea 300 - Türstation aus Edelstahl

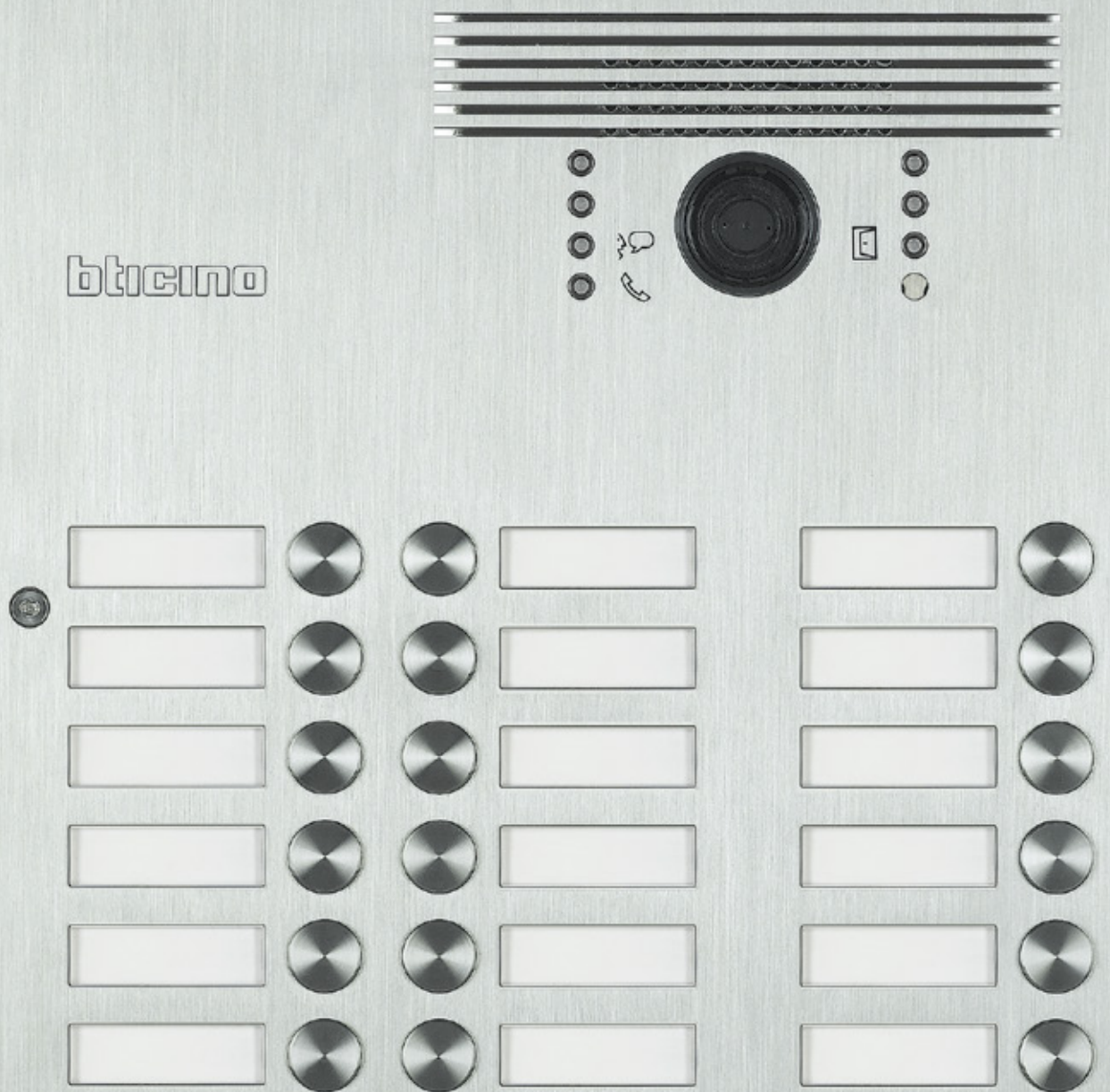

Individuelle Türstationen und Briefkastenanlagen

Für jeden Anspruch – die richtige Lösung

Sie haben die Möglichkeit, speziell angefertigte Türstationen und Briefkastenanlagen nach Maß zu bestellen. Diese werden aus massivem Edelstahl gefertigt, das gebürstet oder in RAL-Farben pulverbeschichtet werden kann. Alternativ sind auch Aluminium bzw. pulverbeschichtetes Stahlblech verfügbar. Zum Einsatz kommen die bewährten Einbaulautsprecher und Kameras, die für die brillante Bticino Bild- und Sprachqualität sorgen.





**Ideal für spezielle
Anforderungen und
Wünsche. Anfertigung
nach Maß.**

Das schlichte, edle Design passt optisch zu allen Eingängen und in Kombination mit Briefkastenanlagen stehen alle Möglichkeiten offen: ob Durchwurfanlage, freistehende Anlage oder auch Sonderformen. Selbst Gravuren vom Firmennamen bis zur Hausnummer werden nach Kundenwunsch angefertigt.

Sogar die Integration von Zugangskontrollen, wie Fingerprint, Bewegungsmelder und Kartenlesegeräte sind möglich.

Zur Planung Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Classe 300EOS

WITH NETATMO

The Evolution of Smart

Die Classe 300EOS with Netatmo ist die 2-Draht/WLAN-Video-Innenstelle mit integriertem Alexa-Sprachassistenten von Amazon. Geeignet für alle Wohnsituationen.



Video-
sprechanlage



Smartphone-
Anbindung




Sprach-
steuerung



Smart
Home



Smart
Security

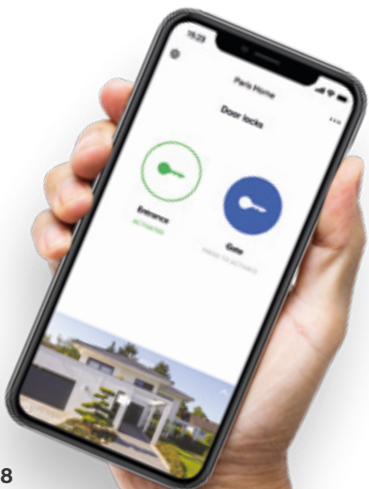

Mit der Home + Security App ist es möglich neben den Funktionen der Videosprechanlage auch die Security-Produkte der Netatmo-Familie einzubinden und so ein einfaches und schnelles Smart Security System zu realisieren.



App HOME + SECURITY
für die Sicherheitsfunktionen in
Ihrem Zuhause.

CLASSE
300EOS | WITH
Netatmo


Werden Sie noch smarter!

ERWEITERN SIE IHRE SPRECHANLAGE AUF EIN SMART HOME.


Für das Upgrade für ein smartes Zuhause sind keine zusätzlichen Gateways erforderlich. Der Server für die Hausautomation MyHOME ist bereits in der Classe 300EOS with Netatmo integriert.

Wählen Sie unter vielen verschiedenen Designs:

MyHOME ist in den Schalterprogrammen Seano™, LivingNow, LivingLight, Valena™ Life und Valena™ Allure verfügbar.

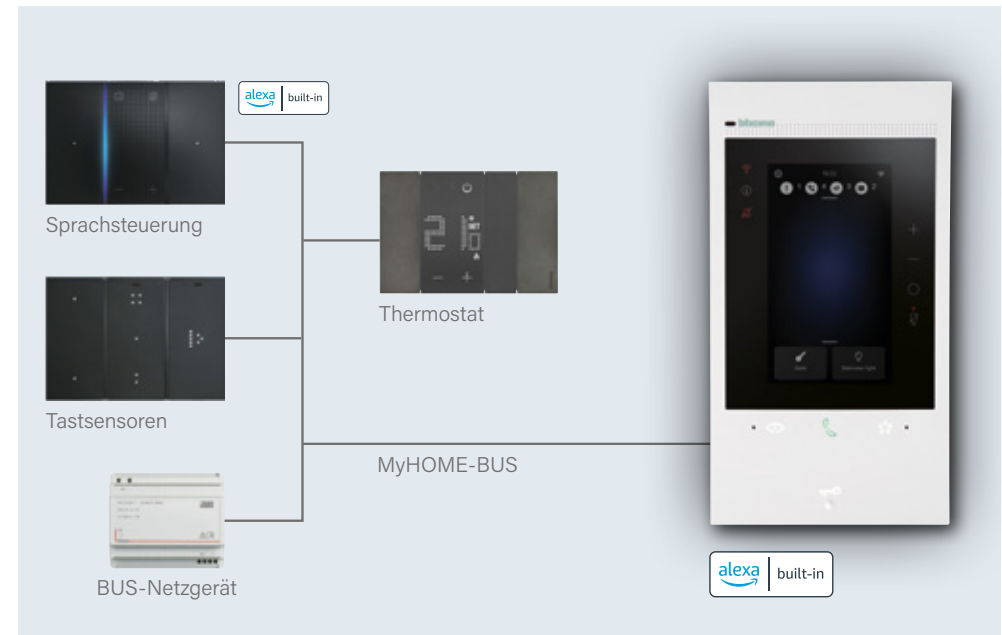


Ein smartes Zuhause
mit zwei intuitiven,
kostenlosen
Apps

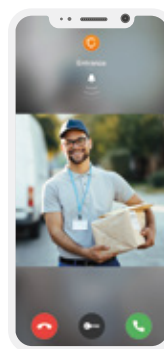

HOME + SECURITY

Zur Verwaltung aller Videosprech- und Sicherheitsfunktionen, innerhalb und außerhalb des Hauses.

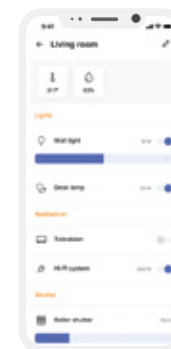

HOME + CONTROL

Um smarte Funktionen (Beleuchtung, Steckdosen, Rollläden, Temperaturregelung u. v. m.) immer dabei zu haben, innerhalb und außerhalb des Hauses.





Erhältlich bei:



WAS IST AN DER CLASSE 300EOS WITH NETATMO SO BESONDERS?

Vertikaler Bildschirm und geschwungene Form

Ein außergewöhnliches und
modernes Design, aber auch
unaufdringlich.

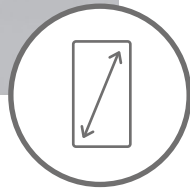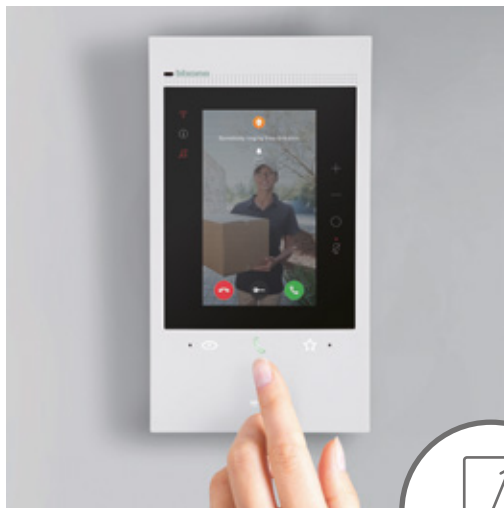

5" Touchscreen

Vertikale Anzeige
für eine bessere Sicht
auf den Besucher



Personenzentrierung

Automatische Zentrierung
des Besuchers auf dem
Bildschirm



Horizontale Anzeige

Durch 2-faches Tippen
auf das Display erscheint
das Bild im Querformat



alexa | built-in




Geschwungene Form

Eine neue Form der Video-Innenstelle erleichtert die Betrachtung des Displays.



CLASSE 300EOS

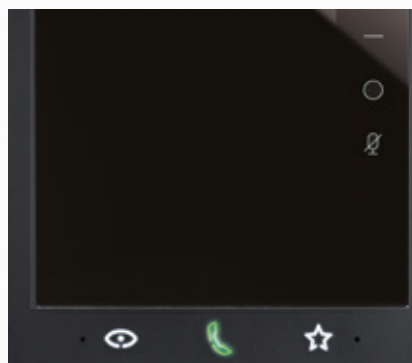WITH
Netatmo


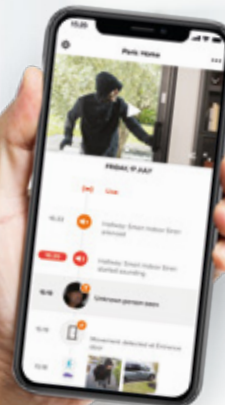
Video-Türsprechanlage und Sicherheit in Kombination mit der App Home + Security



HOME + SECURITY

Eine zentrale App mit einer intuitiven Startseite. Mit ihr können Sie Videotürrufe beantworten, das Türschloss aktivieren und sich Bilder von smarten Außen- und Innenkameras von Netatmo ansehen.

Verwalten Sie bis zu 20 Eigenheime mit einem einzigen Benutzerkonto.



Videosprechanlage ...



Haupteingang

Eingehender Ruf bei Betätigung der Klingeltaste.

Sicherheit ...



Nebeneingang und Innenräume

Außenkamera mit integrierter Alarmsirene und Bewegungserkennung. Innenkamera mit Gesichtserkennung.

... mit Produkten von Netatmo



Smarte Außenkamera



Smarte Außenkamera mit Alarmsirene



Smarte Außenkamera mit Alarmsirene (Weiß)



Smarte Innenkamera



Smarte Innen-Alarmsirene



Smarte Tür- und Fenstersensoren



Smarter Rauchmelder



Smarter Kohlenmonoxidmelder




HOME + SECURITY



HOME + SECURITY

DIE BESTE APP FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE


Lösungen für einen smarten Rundumschutz für Ihr Zuhause: Sicherheitskameras, Öffnungssensoren, Rauchmelder ... Verlassen Sie Ihr Zuhause mit einem guten Gefühl.

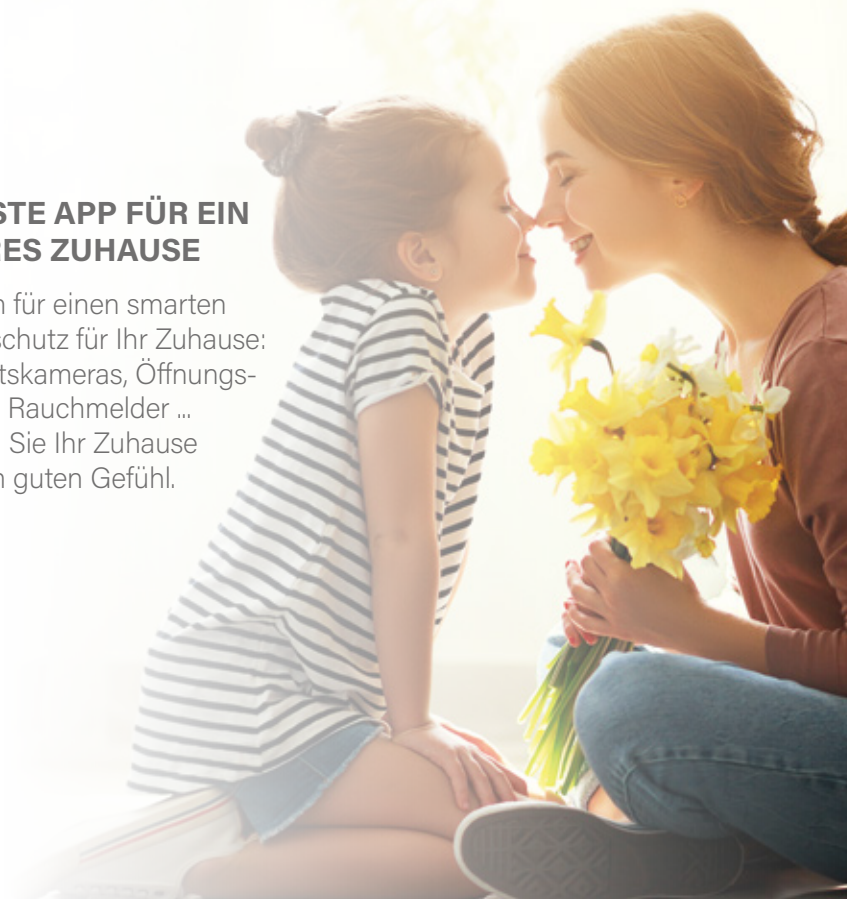

Hometouch

Durch seine elegante
Ästhetik passt sich
der Hometouch jedem
Ambiente an.

Einfache Installation
und benutzerfreundliche
Bedienung.

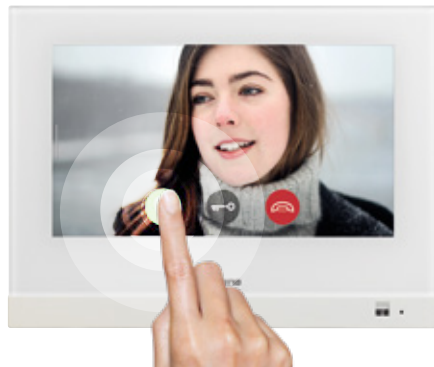

Der Hometouch, in den Ausführungen Schwarz und Weiß erhältlich, besitzt einen 7" Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch Video-Innenstelle mit integrierter Smartphone-Anbindung.

Die Funktionen – ob Hausautomation oder Video-Innenstelle – können mittels Apps und Smartphone-Anbindung, auch von unterwegs, gesteuert und verwaltet werden.



App HOME + CONTROL
für die Funktionen der
Hausautomation.



App DOOR ENTRY for HOMETOUCH
für die Funktionen der
Hauskommunikation.



Die Unterputzinstallation hat nur eine Aufbauhöhe von 7 mm.



Bei der Aufputzvariante beträgt die Aufbauhöhe nur 24 mm. Die Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten.

Dank des Hometouchs – Komplettüberblick über das System

Steuern und verwalten Sie Ihre komplette Hausautomation, wie z. B. Licht und Rollläden betätigen, Heizung regeln, Szenarien abrufen, u. v. m.

Natürlich können auch benutzerdefinierte Profile erstellt und die Hintergrundgrafiken angepasst werden.

Ein einfaches Steuern der Anlage durch die optimale Übersicht und raumspezifische Navigation ist kein Problem.

Der Hometouch weiß immer, wenn Sie vor ihm stehen! Der Bildschirm wird automatisch durch den integrierten Annäherungssensor aktiviert.

Mittels kostenloser App „Door Entry for Hometouch“ (erhältlich für iOS und Android im jeweiligen Online-Store) bekommen Sie die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auch auf Ihr Smartphone.

Gleichzeitig ist der Hometouch eine vollwertige Video-Innenstelle mit integrierter Smartphone-Anbindung. Für die wichtigsten Sprechanlagen-Funktionen sind physische Tasten am Gerät vorhanden.



App DOOR ENTRY for HOMETOUCH



Classe 100


X 1 6 E

Modern. **Smart.** Vernetzt.



Ist das Smartphone erst einmal mit der Classe 100 X16E verbunden, kann es, auch von unterwegs, viele zusätzliche Funktionen für Sie übernehmen, wie z. B. öffnen der Tür, Aktivieren der Kameras oder Gespräche von Besuchern, die am Eingang stehen.

Die ideale Lösung
für den modernen
Wohnbau. Durch die
funktionelle Vielfalt
der Classe 100
erfüllt diese alle
Anforderungen an
eine zukunftsweisende
Sprechanlage.

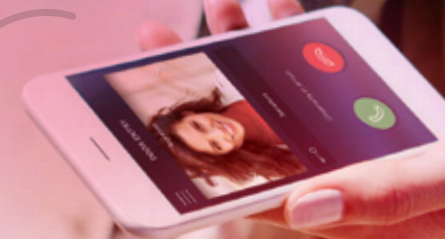

Die bewährte Classe 100

Ergonomie in neuer Dimension

Die Serie Classe 100 besticht durch hervorragende Ergonomie und zeitgemässes Design, welches durch die mattweiße Seidenoberfläche unterstrichen wird.

Classe 100
X16E



Komplette Funktionalität durch Zusatz Tasten und Smartphone-Anbindung.

Classe 100
V16E



Erweiterte Funktionalität durch zusätzliche Tasten.

Classe 100
V16B



Die puristische Lösung mit den wesentlichen Video-funktionen.

Classe 100
A16E



Die moderne Audio-Lösung mit Freisprech-Funktion.

Classe 100
A16M



Der Klassiker mit Handhörer.

Die zeitgemäße Video-Lösung



APP „Home + Security“



HOME+SECURITY



Ausgerichtet an den Funktionen und Anforderungen Ihres Alltags


Beantworten Sie den eingehenden Anruf bequem
vom Sofa Ihres Zuhauses.

Genießen Sie die Bewegungsfreiheit. Sie können
den Videotürruf von jedem Raum in Ihrer Wohnung
annehmen.



ALLEN ANTWORTEN AUS DER WELT

Beantworten Sie den Videotürruf, auch von unterwegs.

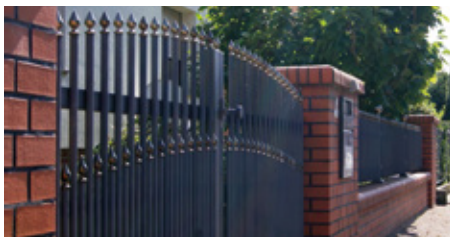


ÖFFNEN SIE DAS ZUFAHRTSTOR AUCH OHNE FERNBEDIENUNG

Ihr Smartphone öffnet das Tor über die Video-Sprechanlage.



SCHALTEN SIE DAS LICHT EIN UND BEWÄSSERN SIE IHREN GARTEN

Auch wenn Sie nicht Zuhause sind.

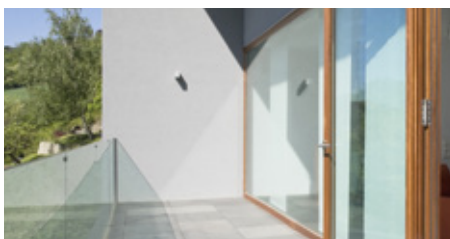

SEHEN SIE, WAS DRAUSSEN PASSIERT

Über das Smartphone können Sie die an Ihr Video-Türsprechanlage angeschlossenen Kameras aktivieren.



RUFEN SIE DIREKT ZU HAUSE AN

Das Smartphone wird zu Ihrer internen Gesprächszentrale über die Video-Innenstelle.

Video-Türsprechanlage und Sicherheit in Kombination mit der App Home + Security




HOME + SECURITY

Eine zentrale App mit einer intuitiven Startseite. Mit ihr können Sie Videotürrufe beantworten, das Türschloss aktivieren und sich Bilder von smarten Außen- und Innenkameras von Netatmo ansehen.

Verwalten Sie bis zu 20 Eigenheime mit einem einzigen Benutzerkonto.

Videosprechanlage ...

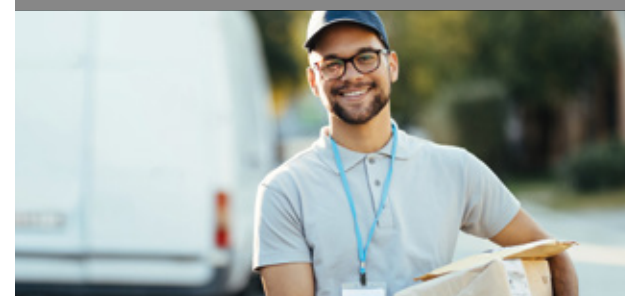

Haupteingang

Eingehender Ruf bei Betätigung der Klingeltaste.

Sicherheit ...

 


Nebeneingang und Innenräume

Außenkamera mit integrierter Alarmsirene und Bewegungserkennung. Innenkamera mit Gesichtserkennung.

Übersicht und Eigenschaften

TÜRSTATIONEN

	Linea 5000 	Sfera Aluminium 	Sfera Robur 	Sfera Luna 	Linea 3000 	Linea 2000 	Linea 300 
Audio	•	•	•	•	•	•	•
Farbvideo	•	•	•	•	•	-	•
Material/Farben	Aluminium, Black, Gold, Titan, Steel	Allmetal Allwhite Allstreet	Zamak Robur	Edelstahl Schwarz	Zamak Aluminium Zamak Schwarz	Aluminium	Edelstahl
Wandmontage	•	•	•	-	•	•	•
Unterputzmontage	•	•	•	•	•	-	•
Ruftasten	-	•	•	•	•	•	•
Ruf mit Zehnertastatur	•	•	•	-	-	-	•
Weitwinkelkamera (1)	•	•	•	•	•	-	Nur bei Version mit Grafikdisplay
Touchscreen	•	-	-	-	-	-	-
Induktionsschleife und Sprachausgabe (2)	•	•	•	-	-	-	-
Tür öffnen mit Tastatur	•	•	•	-	-	-	•
Tür öffnen mit Transponder	•	•	•	-	•	-	-
Tür öffnen mit Fingerprint	•	•	•	-	-	-	-
Schutzart	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 08	IK 08	IK 10	IK 10	IK 10	IK 07	IK 08
Max. Ruftastenzahl	3900	100 mit Ruftasten 3900 mit Zehnertastatur	100 mit Ruftasten 3900 mit Zehnertastatur	1	2	4	32 3900 mit Zehnertastatur
Smartphone-Anbindung	Home + Project (Konfiguration) Home + Security (Endnutzer)	-	-	-	-	-	-

(1) Der größere Aufnahmewinkel vereinfacht z. B. auch das Erfassen von Kindern oder Personen im Rollstuhl.

(2) Das Sprachausgabe-/Induktionsschleifenmodul unterstützt seh- und hörbehinderte Menschen bei der Bedienung der Sprechanlage.

Übersicht und Eigenschaften

AUDIO- UND VIDEO-INNENSTELLEN

	Classe 300EOS with Netatmo	Hometouch	Classe 300 X13E	Classe 100 X16E	Classe 100 V16E	Classe 100 V16B	Classe 100 A16E	Classe 100 A16M
								
Best.Nr.	344884 344842	3488 3488W	344643 344642	344932	344922	344912	344282	344292
Audio	•	•	•	•	•	•	•	•
Farbvideo	•	•	•	•	•	•	-	-
Hörerlos	•	•	•	•	•	•	•	-
Farben	Weiß Schwarz	Weiß Schwarz	Weiß Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Bildschirm	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD 5" (12,7 cm)	LCD 5" (12,7 cm)	LCD 5" (12,7 cm)	-	-
Memoryfunktion	•	•	•	-	-	-	-	-
Smartphone-Anbindung	Home + Security	Door Entry Hometouch	Door Entry Classe 300X	Home + Security	-	-	-	-
Hausautomation	•	•	-	-	-	-	-	-
Türöffner	•	•	•	•	•	•	•	•
Treppenhaus- beleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktivierung Türstation	•	•	•	•	•	•	•	•
Intern Sprechen (1)	•	•	•	•	•	-	•	•
Induktionsschleife (2)	-	•	•	-	-	-	-	-
Arztschaltung	•	-	•	•	•	-	•	•
Nachrichtenfunktion	•	•	•	-	-	-	-	-
Installationsart	Aufputz	Aufputz Unterputz	Aufputz	Aufputz Tischmontage	Aufputz Tischmontage	Aufputz Tischmontage	Aufputz Tischmontage	Aufputz Tischmontage

(1) Die Intern Sprechen-Funktion ermöglicht eine bis zu 3 Minuten lang andauernde Kommunikation zwischen den entsprechend konfigurierten Innenstellen.

(2) Zur direkten Übertragung des Gesprächs in das Hörgerät mittels Induktion.



FLEX'ONE

Die **flexiblen** Sprechanlagen-Sets



Individuelle Lösungen für
das Ein- & Zweifamilienhaus
2-Draht-Technik
Jederzeit erweiterbar
Smartphone-Anbindung
Zutrittssysteme
Internes Sprechen u.v.m.



ALLES IN EINEM SET

Nutzen Sie die Vorteile der Bticino-Produkte für die perfekte Systemlösung. Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, ob Audio- oder Videotürsprechanlagen, ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, Bticino liefert Ihnen immer das passende Set für Ihr Projekt.

Und das Set bietet Ihnen alle notwendigen Sprechanlagen-Bestandteile: Außen- und Innenstelle, Spannungsversorgung und Zubehör für die Inbetriebnahme.



Video-Set
SFERA Codelock und CLASSE 300EOS
with Netatmo



Audio-Set
LINEA 3000 und CLASSE 100 A16E

So ist eine Installation im Handumdrehen möglich und Sie bleiben immer flexibel. Ein nachträgliches Erweitern mit zusätzlichen Innenstellen für die hausinterne Kommunikation ist kein Problem. Ebenso wie zusätzliche Türstationen für weitere Zugänge. Auch interne und externe Kameras für die Überwachung können Sie jederzeit integrieren. Das Bticino Setprogramm bietet Ihnen außerdem auch Codelock oder Fingerprintsystem an.




Flex'ONE Sets

Die Flex'ONE Sets beinhalten eine komplette Einfamilienhaus-Sprechanlage inkl. Türstation, Innenstelle und allen benötigten Systemgeräten. Die Türstationen bei Flex'ONE besitzen bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer Innenstelle nach Wahl, einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.

Flex'ONE 2-Draht-Sets


Flex'ONE Flexible Audio- und Video-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser

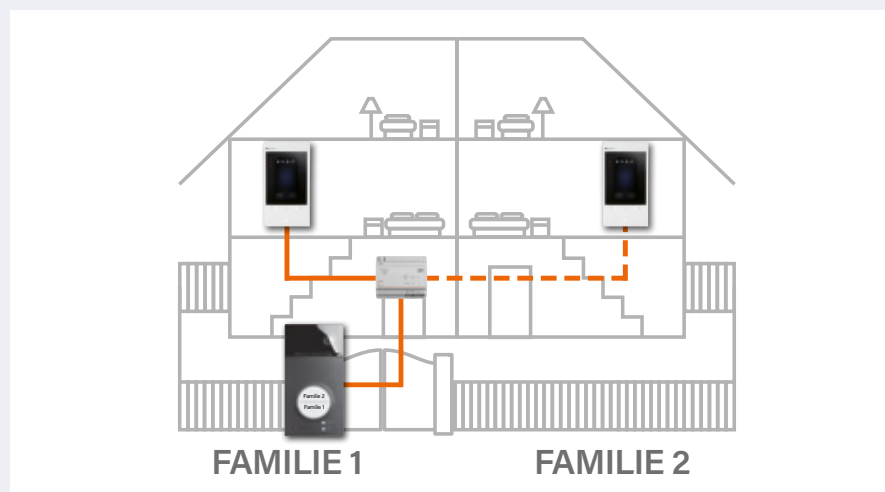

— 2-Draht-Bus – Flex'ONE-1-Familienhaus

- - - Optional: Erweiterung auf 2-Familienhaus

Installieren Sie einfach ein Flex'ONE-Set und eine zusätzliche Innenstelle nach Wahl

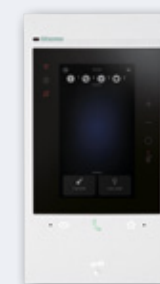

CLASSE 300EOS with Netatmo







Linea 3000 mit Namensschild für 1 bis 2 Familien

Flex'ONE Sets können jederzeit ohne großen Aufwand durch Sie erweitert werden. Überzeugen Sie sich selbst mit Unterstützung der nachfolgenden Tabellen-Übersichten, wie einfach und flexibel die Erweiterungen vorgenommen werden können. Wählen Sie das gewünschte Set aus und ergänzen Sie dieses ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die farblich unterlegten Zeilen in Hellblau (■) für Einfamilienhaus- bzw. in Hellorange (■) für Zweifamilienhausanlagen geben Ihnen hier eine weitere Hilfestellung. **ZUM BEISPIEL:** Für ein Zweifamilienhaus mit Unterputz-Türstation (LINEA 3000) und hörerloser Innenstelle (CLASSE 300EOS with Netatmo) benötigen Sie das Set 363915, die Innenstelle 344842¹⁾, 2 Stück von Zusatznetzgerät 346020 und das Zubehör 905198.

Flex'ONE Video-Sets									
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best.Nr.	Netzgerät Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo in der Farbe Weiß mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und vertikalem 5" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Black/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363915	-	-	-	
				2 Familien	363915	344842 ¹⁾	2 x 346020	-	
			Unterputz	1 Familie	363915	-	-	905198	
				2 Familien	363915	344842 ¹⁾	2 x 346020	905198	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo in der Farbe Schwarz mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und vertikalem 5" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Black/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363926	-	-	-	
				2 Familien	363926	344884 ¹⁾	2 x 346020	-	
			Unterputz	1 Familie	363926	-	-	905198	
				2 Familien	363926	344884 ¹⁾	2 x 346020	905198	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000, Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo und Outdoor-Kamera von Netatmo Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und Outdoor-Kamera von Netatmo. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Black/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363950	-	-	-	
				2 Familien	363950	344842 ¹⁾	2 x 346020	-	
			Unterputz	1 Familie	363950	-	-	905198	
				2 Familien	363950	344842 ¹⁾	2 x 346020	905198	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hometouch 7" Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, einen Hometouch mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	905210	-	-	-	
				2 Familien	905210	3488W ¹⁾	346020	-	
			Unterputz	1 Familie	905210	-	-	905199	
				2 Familien	905210	3488W ¹⁾	346020	905199	




1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Innenstelle verwendet werden.

Weitwinkelkamera Touchscreen

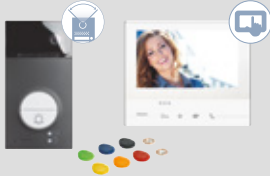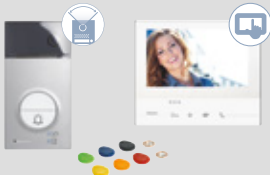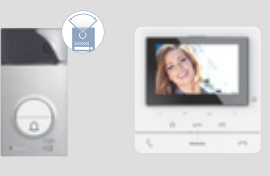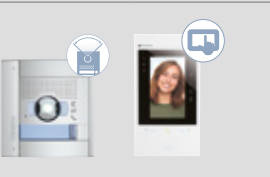Flex'ONE Video-Sets									
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best.Nr.	Netzgerät Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar. Siehe auch Nachfolge-Set Best.Nr. 363915	Black/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363910	-	-	-	
				2 Familien	363910	344642 ¹⁾	-		
			Unterputz	1 Familie	363910	-	-	905198	
				2 Familien	363910	344642 ¹⁾	-	905198	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar. Siehe auch Nachfolge-Set Best.Nr. 363915	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	363911	-	-	-	
				2 Familien	363911	344642 ¹⁾	-		
			Unterputz	1 Familie	363911	-	-	905199	
				2 Familien	363911	344642 ¹⁾	-	905199	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 100 X16E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 X16E mit 5" Bildschirm und Smartphone-Anbindung. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	364932	-	-	-	
				2 Familien	364932	344932 ¹⁾	-		
			Unterputz	1 Familie	364932	-	-	905199	
				2 Familien	364932	344932 ¹⁾	-	905199	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 100 V16E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 V16E mit Ruflautstärkereger, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner-, Licht- und Kameraeinschalttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	364922	-	-	-	
				2 Familien	364922	344922 ¹⁾	-		
			Unterputz	1 Familie	364922	-	-	905199	
				2 Familien	364922	344922 ¹⁾	-	905199	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und vertikalem 5" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	363518	-	-	-	
				2 Familien	363518	344842 ¹⁾	2 x 346020		


1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Innenstelle verwendet werden.

    Weitwinkelkamera  Touchscreen

Flex'ONE Video-Sets								
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best.Nr.	Netzgerät Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Hometouch 7" Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, ein Hometouch mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905227	-	-	-
				2 Familien	905227	3488W ¹⁾	346020	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Innenstelle Classe 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät und eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905216	-	-	-
				2 Familien	905216	344642 ¹⁾	-	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Innenstelle CLASSE 100 X16E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 X16E mit 5" Bildschirm und Smartphone-Anbindung. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	364650	-	-	-
				2 Familien	364650	344932 ¹⁾	-	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Innenstelle CLASSE 100 V16E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 V16E mit 5" Bildschirm. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	364651	-	-	-
				2 Familien	364651	344922 ¹⁾	-	
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Innenstelle CLASSE 300EOS with Netatmo Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock und HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300EOS with Netatmo mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und vertikalem 5" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	363520	-	-	-
				2 Familien	363520	344842 ¹⁾	2 x 346020	

1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Innenstelle verwendet werden.

  Weitwinkelkamera  Touchscreen

Flex'ONE Video-Sets								
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best.Nr.	Netzgerät Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.
 	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Innenstelle CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock und HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905217	-	-	-
				2 Familien	905217	344642 ¹⁾	-	
 	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Innenstelle CLASSE 300EOS with Netatmo Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300EOS with Netatmo mit Smartphone-Anbindung, Alexa-Sprachsteuerung und vertikalem 5" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905286	-	-	-
				2 Familien	905286	344842 ¹⁾	2 x 346020	
 	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Innenstelle CLASSE 300 X13E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Video-Netzgerät und eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung und Menüführung über den 7" Touchscreen. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905287	-	-	-
				2 Familien	905287	344642 ¹⁾	-	
 	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA zur Komplettierung mit Innenstellen nach Wahl Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder und ein Video-Netzgerät. Innenstellen sind nicht enthalten und können je nach Anforderung gewählt werden. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 bzw. 2 Ruftasten	905233	nach Wahl ¹⁾	-	-
 	Videofähiges Universal-Einbaulautsprecher-Kit für Briefkastenanlagen zur Komplettierung mit Innenstellen nach Wahl Das Set enthält: Einen Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 für den Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten, ein Video-Netzgerät, ein REG-Türöffnerrelais und ein Kamera-Interface zur Einbindung einer externen Kamera mit dem Standard-Video-Signal FBAS 1Vss an 75 Ohm. Externe Kamera und Innenstellen sind nicht enthalten und können je nach Anforderung gewählt werden (siehe Zubehör).	-	Einbau	Bis zu 8 Ruftasten	367911	nach Wahl ¹⁾	-	-

1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio- oder Video-Innenstelle verwendet werden.

 Weitwinkelkamera  Touchscreen

Flex'ONE Audio-Sets							
	Beschreibung	Farbe/Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best.Nr.	Zubehör Best.Nr.
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 100 A16E Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Audio-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 A16E mit Ruflautstärkeregler, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	364232	-	-
				2 Familien	364232	344282 ¹⁾	
			Unterputz	1 Familie	364232	-	905199
				2 Familien	364232	344282 ¹⁾	905199
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Innenstelle CLASSE 100 A16M Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild, ein Audio-Netzgerät, eine AP-Innenstelle CLASSE 100 A16M mit Handhörer, Ruflautstärkeregler, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Aluminium/ ZAMAK	Aufputz	1 Familie	364231	-	-
				2 Familien	364231	344292 ¹⁾	
			Unterputz	1 Familie	364231	-	905199
				2 Familien	364231	344292 ¹⁾	905199
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA in der Farbe Allmetal und Innenstelle CLASSE 100 A16E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 A16E mit Ruflautstärkeregler, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	364234	-	-
				2 Familien	364234	344282 ¹⁾	
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA in der Farbe Allwhite und Innenstelle CLASSE 100 A16E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allwhite, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 A16E mit Ruflautstärkeregler, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allwhite/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	905181	-	-
				2 Familien	905181	344282 ¹⁾	
	Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Innenstelle CLASSE 100 A16E Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock, LED-beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle CLASSE 100 A16E mit Ruflautstärkeregler, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner- und Lichttaste. Türstation wird mit 2 Abdeckungen (1 und 2 Ruftasten) geliefert.	Allmetal/ Aluminium	Unterputz	1 Familie	364235	-	-
				2 Familien	364235	344282 ¹⁾	

1) Die in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen sind nur Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht Audio-Innenstelle verwendet werden.

Übersicht

VIDEO-INNENSTELLEN FÜR FLEX'ONE SETS

Video	
	Beschreibung
 344842  344884	Classe 300EOS with Netatmo mit Smartphone und Smart Home-Anbindung Hörerlose Farbvideo-Innenstelle mit vertikalem 5" (12,7 cm) LCD-Touchscreen, integriertem Alexa-Sprachassistenten, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und Smartphone-Anbindung: Die dafür notwendige App „HOME + SECURITY“¹⁾ für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Video-Innenstelle (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.). Netzwerk-anbindung mittels WLAN 2,4 GHz oder durch entsprechendes Zubehör, auch mit LAN möglich. Integrierter Server für das Hausautomationssystem MyHOME. Hinweis: Zur Versorgung im Mehrfamilienhaus ist ein Netzgerät Best.Nr. 346020 notwendig.
 344642  344643	Classe 300 X13E Video-Innenstelle mit Smartphone-Anbindung Hörerlose Farbvideo-Innenstelle mit 7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones. Über die App „DOOR ENTRY Classe 300X“ kann die komplette Funktionalität der Innenstelle (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Anrufbeantworter-Funktion: ist diese bei Abwesenheit aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Audionachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert.
 3488W  3488	Hometouch 7" mit Smartphone-Anbindung Touchscreen mit 7" Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Video-Innenstelle mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App „DOOR ENTRY Hometouch“ für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen App-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Video-Innenstelle (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.

Video	
	Beschreibung
 344932	Classe 100 X16E Video-Innenstelle mit Smartphone-Anbindung Hörerlose Farbvideo-Innenstelle mit 5" (12,7) LCD-Bildschirm und WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones. Über die App „HOME + SECURITY“ kann die komplette Funktionalität der Innenstelle (Videobild, Gespräch, Tür öffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Verfügt über 2 physische Sprechtaeten, 3 Sensortasten für Standardfunktionen sowie 4 konfigurierbare Zusatztasten. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü geregelt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Tischmontage mittels Zubehör (Best.Nr. 344692) möglich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
 344922	CLASSE 100 V16E Video-Innenstelle Hörerlose AP-Innenstelle mit Zusatztasten, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), verfügt über 2 physische Sprechtaeten, 3 Sensortasten für Standardfunktionen sowie 4 konfigurierbare Zusatztasten. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü geregelt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Tischmontage mittels Zubehör (Best.Nr. 344692) möglich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.

1) Weitere Informationen zur Home + Security App siehe Seite 22.

Übersicht

AUDIO-INNENSTELLEN
FÜR FLEX'ONE SETS

Audio	
	Beschreibung
 344282	CLASSE 100 A16E Audio-Innenstelle hörerlos Hörerlose Audio-Innenstelle für Wand- oder Tischmontage (Tischzubehör separat erhältlich). Verfügt über 2 physische Sprechasten, 3 Sensortasten für Standardfunktionen und 4 Zusattasten. LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus, Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
 344292	CLASSE 100 A16M Audio-Innenstelle mit Handhörer Audio-Innenstelle mit Handhörer für Wand- oder Tischmontage (Tischzubehör separat erhältlich). Verfügt über 3 Sensortasten für Standardfunktionen und 4 Zusattasten. LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus, Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.




Übersicht

AUDIO-SETS MEHRDRAHT

MEHRDRAHT Audio-Sets					
	Beschreibung	Farbe/ Material	Aufputz/ Unterputz	Ruftasten	Set Best.Nr.
	Analoges Audio-Set mit AP-Türstation LINEA 2000 und Innenstelle SPRINT Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 2000 mit beleuchteten Namensschildern, ein Netzgerät, eine/zwei SPRINT-Innenstelle(n) mit Ruflautstärkeregler und Türöffnertaste.	Aluminium	Aufputz	1 Familie	363211
				2 Familien	363221

Übersicht und Eigenschaften




VIDEO-SETS

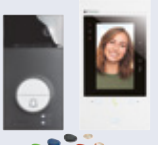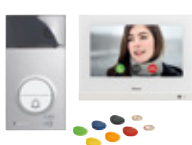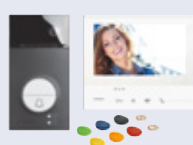	LINEA 3000 CLASSE 300EOS with Netatmo (Weiß)  Best.Nr. 363915	LINEA 3000 CLASSE 300EOS with Netatmo (Schwarz)  Best.Nr. 363926	LINEA 3000, CLASSE 300EOS with Netatmo und Outdoor-Kamera  Best.Nr. 363950	LINEA 3000 HOMETOUCH 7"  Best.Nr. 905210	LINEA 3000 CLASSE 300 X13E  Best.Nr. 363910	LINEA 3000 CLASSE 300 X13E  Best.Nr. 363911
Audio	●	●	●	●	●	●
Farbvideo	●	●	●	●	●	●
Material/Farbe Türstation	ZAMAK/ Schwarz	ZAMAK/ Schwarz	ZAMAK/ Schwarz	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Schwarz	ZAMAK/ Aluminium
Montageart	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾
Weitwinkelkamera ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●
Tür öffnen mit:	Transponder	Transponder	Transponder	Transponder	Transponder	Transponder
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
Hörerlos	●	●	●	●	●	●
Farbe Innenstelle	Weiß	Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Bildschirm	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)
Anrufbeantworter	●	●	●	●	●	●
Smartphone-Anbindung	mit App Home + Security	mit App Home + Security	mit App Home + Security	mit App Door Entry for Hometouch	mit App Door Entry CLASSE 300X	mit App Door Entry CLASSE 300X
Arztschaltung/Türomat	●	●	●	●	●	●
Nachrichtenfunktion	●	●	●	●	●	●
Einbindung Netamo-Ka- meras	●	●	●	●	●	●
Integrierter Server für MyHOME	●	●	●	-	-	-

(1) Der größere Aufnahmewinkel vereinfacht z. B. das Erfassen von Kindern oder Personen im Rollstuhl.
 (2) Unterputz-Montage mittels Zubehör Best.Nr. 905198 (Schwarz) oder Best.Nr. 905199 (Aluminium).

Übersicht und Eigenschaften


 
 
VIDEO-SETS

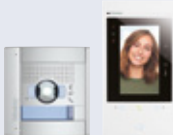	LINEA 3000 CLASSE 100 X16E	LINEA 3000 CLASSE 100 V16E	SFERA Allmetal CLASSE 300EOS with Netatmo	SFERA Allmetal HOMETOUCH 7"	SFERA Allmetal CLASSE 300 X13E	SFERA Allmetal CLASSE 100 X16E	SFERA Allmetal CLASSE 100 V16E
							
	Best.Nr. 364932	Best.Nr. 364922	Best.Nr. 363518	Best.Nr. 905227	Best.Nr. 905216	Best.Nr. 364650	Best.Nr. 364651
Audio	●	●	●	●	●	●	●
Farbvideo	●	●	●	●	●	●	●
Material/Farbe Türstation	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Aluminium	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allmetal
Montageart	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Weitwinkelkamera ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●
Tür öffnen mit:	Transponder	-	-	-	-	-	-
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Hörerlos	●	●	●	●	●	●	●
Farbe Innenstelle	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Bildschirm	LCD 5" (12,7 cm)	LCD 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD 5" (12,7 cm)	LCD 5" (12,7 cm)
Anrufbeantworter	-	-	●	●	●	-	-
Smartphone-Anbindung	mit App Home + Security	-	mit App Home + Security	mit App Door Entry for Hometouch	mit App Door Entry Classe 300X	mit App Home + Security	-
Arztschaltung/Türomat	●	●	●	●	●	●	●
Nachrichtenfunktion	-	-	●	●	●	-	-
Einbindung Netamo- Kameras	●	-	●	●	●	●	-
Integrierter Server für MyHOME	-	-	●	-	-	-	-

(1) Der größere Aufnahmewinkel vereinfacht z. B. das Erfassen von Kindern oder Personen im Rollstuhl.
 (2) Unterputz-Montage mittels Zubehör Best.Nr. 905198 (Schwarz) oder Best.Nr. 905199 (Aluminium).

Übersicht und Eigenschaften

 VIDEO-SETS

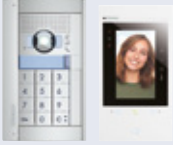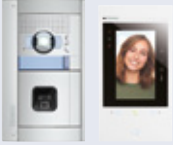	SFERA Allmetal + Code-lock + CLASSE 300EOS with Netatmo 	SFERA Allmetal + Code-lock + CLASSE 300 X13E 	SFERA Allmetal + Fingerprint + CLASSE 300EOS with Netatmo 	SFERA Allmetal + Fingerprint + CLASSE 300 X13E 	SFERA Allmetal OHNE Hausstation Frei wählbar 	Einbaulautsprecher-Set für Briefkastenanlagen 
	Best.Nr. 363520	Best.Nr. 905217	Best.Nr. 905286	Best.Nr. 905287	Best.Nr. 905233	Best.Nr. 367911
Audio	●	●	●	●	●	●
Farbvideo	●	●	●	●	●	Vorbereitet
Material/Farbe Türstation	Aluminium/Allmetal	Aluminium/Allmetal	Aluminium/Allmetal	Aluminium/Allmetal	Aluminium/Allmetal	(**)
Montageart	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Einbau
Weitwinkelkamera ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	(**)
Tür öffnen mit:	Tastatur	Tastatur	Fingerprint	Fingerprint	–	(**)
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	(**)
Schlagfestigkeit	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	(**)
Hörerlos	●	●	●	●	(*)	(*)
Farbe Innenstelle	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	(*)	(*)
Bildschirm	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	LCD Touchscreen 5" (12,7 cm)	LCD Touchscreen 7" (17,8 cm)	(*)	(*)
Anrufbeantworter	●	●	●	●	(*)	(*)
Smartphone-Anbindung	mit App Home + Security	mit App Door Entry Classe 300X	mit App Home + Security	mit App Door Entry Classe 300X	(*)	(*)
Arztschaltung/Türomat	●	●	●	●	(*)	(*)
Nachrichtenfunktion	●	●	●	●	(*)	(*)
Einbindung Netamo-Kameras	●	●	●	●	(*)	(*)
Integrierter Server für MyHOME	●	–	●	–	(*)	(*)

(*) Abhängig von der gewählten Hausstation

(**) Abhängig von der Türstation/Briefkastenanlage

Übersicht und Eigenschaften

AUDIO-SETS

	LINEA 3000 CLASSE 100 A16E	LINEA 3000 CLASSE 100 A16M	SFERA Allmetal CLASSE 100 A16E	SFERA Allwhite CLASSE 100 A16E	SFERA Allmetal + Codelock CLASSE 100 A16E
					
	Best.Nr. 364232	Best.Nr. 364231	Best.Nr. 364234	Best.Nr. 905181	Best.Nr. 364235
Audio	•	•	•	•	•
Farbvideo	-	-	-	-	-
Material/Farbe Türstation	ZAMAK/ Aluminium	ZAMAK/ Aluminium	Aluminium/ Allmetal	Aluminium/ Allwhite	Aluminium/ Allmetal
Montageart	Aufputz ⁽²⁾	Aufputz ⁽²⁾	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Weitwinkelkamera ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Tür öffnen mit:	-	-	-	-	Tastatur
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 10	IK 10	IK 08	IK 08	IK 08
Hörerlos	•	-	•	•	•
Farbe Hausstation	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Arztschaltung / Türomat	•	•	•	•	•

(1) Der größere Aufnahmewinkel vereinfacht z. B. das Erfassen von Kindern oder Personen im Rollstuhl.

(2) Unterputz-Montage mittels Zubehör Best.Nr. 905198 (Schwarz) oder 905199 (Aluminium).

Ideal für das Renovieren

DIE VORTEILE DER 2-DRAHT-LÖSUNG

Mit der 2-Draht-Technik von Bticino fällt es leicht, Ihre veraltete Türsprechanlage zu erneuern. Denn diese Technik ist einfach, zuverlässig, schnell umgesetzt und preiswert. Montagefreundlich und wartungsarm überzeugt Sie jeden Handwerker und spart somit Zeit und Kosten bei Planung und Umrüstung. Der Verbraucher profitiert von hochwertigen, multifunktionalen und ästhetisch überzeugenden Produkten und den geringen Kosten.

Nutzung vorhandener Kabel

Durch das Wiederverwenden vorhandener Kabel entfallen Entsorgung und Neuverlegung.



Einfaches Umrüsten von Audio- zu Videoanlagen

Alte, analoge Audiosysteme lassen sich mit der 2-Draht-Technik einfach auf neue Farbvideosysteme aufrüsten.




Kein Schlitzn erforderlich

Vorhandene Einbau-/Unterputzdosen werden wiederverwendet.



Modernisieren lohnt sich

Zeitgemässes Aussehen, scharfe Farbbilder und neue Funktionen. Video-Freisprechanlage mit Touchscreen, Weitwinkel-Kamera für die Zutrittskontrolle.

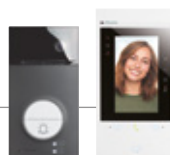

**Die 2-Draht-Technik:
Die einfache
Lösung für
preiswertes
Modernisieren.**



Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest
T 0 29 21 / 104 - 0
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Technischer Service

T 0 29 21 / 104 - 140
info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien
T 01 277 62
anfragen.austria@legrand.at
www.legrand.at

Technischer Service

T 01 277 62 - 2 10
legrand.technik@legrand.at

