

AC-5529

Klimagerät

9000 BTU - Energieklasse A


Dieses kompakte, mobile Klimagerät lässt sich auf Grund des schönen Designs überall aufstellen wo Kühlung notwendig ist. Es arbeitet mit niedrigem Energieverbrauch (Klasse A), der Kühleffekt tritt sofort ein.

Kühlleistung	2,6 kW
Energieklasse	A
Betriebsarten	Kühlen Trocknen Ventilator
Lüfterdrehzahl wählbar	Ja
Geräuschpegel	65 dB
Geeignet für Räume bis zu	80 m³
Wassertank Vollanzeige	Ja
Fernbedienung	Ja
Digitale Zeitschaltuhr	Ja
Kühlmittel	R290, 160g
Leistung	1000 W



9000
BTU

A

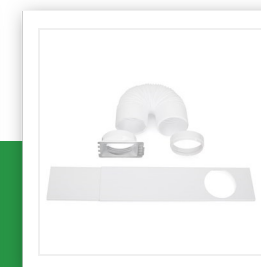

Logistische Daten - Intrastat Code: 8415820099

Verpackung: h x b x D (cm): 87,8 x 31,8 x 37,3 | 8713016042699 | Bruttogewicht (kg): 25,514 | Nettogewicht (kg): 23,455

Umkarton: h x b x D (cm): x x | Bruttogewicht (kg): 0

Stückzahlen: Per Umkarton: | Auf Palette: 12 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 2 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 216 / 452 / 674