

44423225	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MHB 17 CM	

Beschreibung

- Universalmodul für 17 Kontakte auf kleinstem Raum
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrations sichere Kontaktierung
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Michbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Buchse
Kontaktzahlen	17
Steckzyklen	500
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 – 2,50 mm ²
	EPIC® MH 6 Multirahmen
Passende Rahmen	EPIC® MH 10 Multirahmen
	EPIC® MH 16 Multirahmen
	EPIC® MH 24 Multirahmen
Passende Kontakte	EPIC® H-D 1,6 gedrehte Kontakte

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	160 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom	10 A


Normen/Zulassungen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen	nach EN 45545-2 Anforderungssatz R22 und R23 Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3
-----------------------------------	--

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423225DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

44423225	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MHB 17 CM	

Technische Zeichnungen

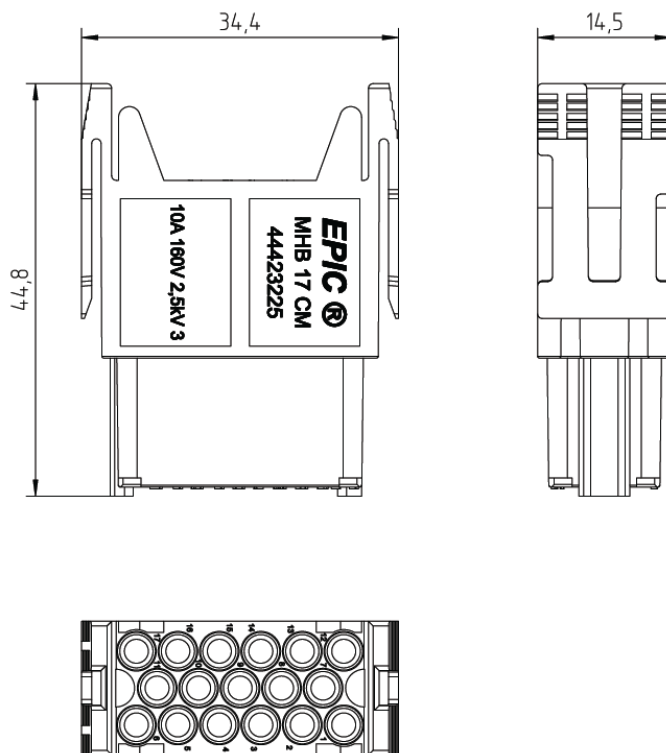

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423225DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------