


RJ45-CAT6A-STP

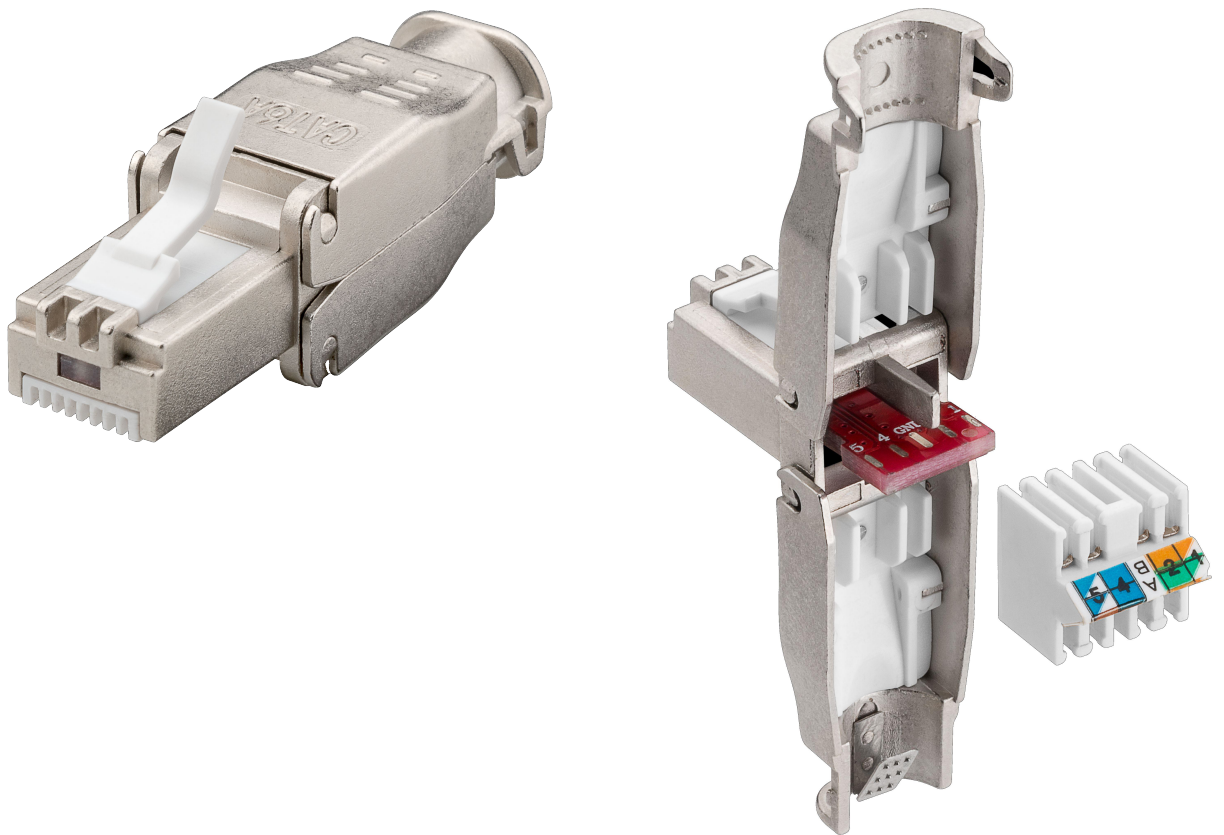

FEATURES

- passend für Rundkabel, max. Kabeldurchmesser: 9 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 24)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

Vergoldet: 3µ

Anschluss Typ: RJ45-Stecker (8P8C)

Anschluss2 : Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)

Schirmungsklasse: STP

Spezifikation: CAT6a