

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE Spot Square 8 W DG

ENDURA STYLE SPOT SQUARE | Leuchten mit drehbarem Kopf und direktem oder indirektem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Indirekte und direkte Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Einstellbarer Schwenkwinkel: 320°



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Mains voltage
Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	330 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

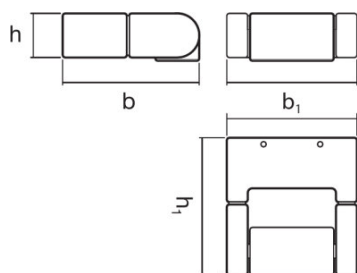

Länge	168,0 mm
Breite	160,0 mm
Höhe	54,0 mm
Produktgewicht	1300,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	DARK GRAY

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075033115	ENDURA STYLE Spot Square 8 W DG	Versandschachtel 4	390 mm x 240 mm x 210 mm	19.66 dm ³	6425.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.