



19" 8-fach IP-Steckdosenleiste / Smart PDU mit C13-Kaltgerätesteckdosen

Kontrolliert Strom, Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
C20-Stromeingang, 1 HE

Part No.: **163682**

Die 19" 8-fach IP-Steckdosenleiste / Smart PDU mit C13-Kaltgerätesteckdosen von Intellinet Network Solutions versorgt Ihre aktiven Netzwerkkomponenten nicht nur mit Strom, sondern überwacht auch in Echtzeit so wichtige Werte wie Spannung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Diese können sowohl an der integrierten LED-Anzeige als auch im Webbrowser abgelesen werden.

Merkmale:

- Steckdosenformat IEC320 C13 (8 Stk) mit 16 A Ausgangsstrom
- Erfasst Ausgangsstrom und Spannung (gesamter Eingangswert)
- Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kontrolliert die Umgebungsbedingungen
- Embedded Technology, unterstützt Java und Webbrowser
- Einstellbarer Alarm für Umgebungs- und Überladungswerte
- Steckdosen-Verzögerungszeit einstellbar zur Verhinderung einer Stromspitze in der Stromhauptversorgung
- LED-Anzeigen für den Leistungszustand jeder Steckdose
- Digitales Display zeigt in Echtzeit die Werte Strom, Spannung und IP-Adresse oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Schutz vor Überspannung durch Blitzschlag und andere Spannungsspitzen
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Zertifikate

- FCC
- CE

Allgemein

- **Stromeingang: 1 x IEC320 C20 Kaltgeräte**
- **Stromausgang: 8 x IEC320 C13 Kaltgeräte**
- **LAN-Anschluss: 1 x RJ45-Port**

Technische Details

- Spannungseingang: 110-240 V 50/60 Hz
- Spannungsausgang: 110-240 V 50/60 Hz
- Spannungsmessbereich: 90-264 V in 1 V-Stufen
- Strommessbereich: 0-20 A in 0,1 A-Stufen
- Temperaturmessbereich: 0° - 50°C in 1°-Stufen
- Luftfeuchtheitsmessbereich: 20% - 90% in 1%-Stufen

Gehäuse


- Metall

Lieferumfang:

- 19" 8-fach IP-Steckdosenleiste / Smart PDU mit C13-Kaltgerätesteckdosen
- 19"-Montagewinkel
- Stromkabel
- Handbuch auf CD



C13 Output

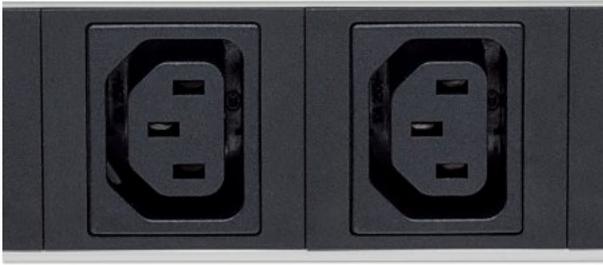

C20 Input

