

Anbindung ist das A und O



star **TSP143III** ^{USB}
futurePRNT



Einzigartige Plug & Print Lösung für das iPad 'Daten & Aufladen'

Laden und Datentransfer zwischen iPad und Drucker mittels des USB-Lightning Kabels. WiFi/Bluetooth wird **NICHT** benötigt

iOS
Linux
Windows

Star revolutioniert Geräteauswahl bei Kassenterminals durch DIREKTEN Belegdruck vom iPad/iPhone/iPod über USB-Lightning-Kabel

Einzelhändler und Gastronomen haben heute die Wahl zwischen herkömmlichen Kassenterminals und neuen, innovativen Tablet-basierten Kassensystemen, die die Flexibilität und Mobilität bieten, die in Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen zunehmend erforderlich sind. Bedenken im Zusammenhang mit Kommunikations- und Anbindungsproblemen haben dazu geführt, dass Einzelhändler bisher kaum bereit waren, mobile Tablet-Kassensysteme einzusetzen, um von deren Kosteneinsparungen zu profitieren.

Bei der Verwaltung einer großen Zahl von Tablets und Bluetooth-Geräten, die miteinander gekoppelt sind, ist es häufig schwierig, die richtige Verbindung zwischen den einzelnen Peripherie- und anderen Geräten aufrechtzuerhalten. Mit dem TSP143IIIU ändert sich das alles. Dieser Drucker kann nicht nur mit herkömmlichen POS-Terminals eingesetzt werden, sondern mit Hilfe eines Apple Lightning-Kabels zur zuverlässigen USB-Kommunikation direkt an ein iPad oder iPhone angeschlossen werden. Somit werden die üblichen Bluetooth/WLAN/LAN-Konfigurationsprobleme im Hinblick auf Kopplung, Netzwerkinfrastruktur, Anbindung usw. eliminiert. **Dies ermöglicht derzeit kein anderer unabhängiger POS-Drucker!**

star

www.Star-EMEA.com



➔ TSP143III USB


TSP143III USB – technische Daten



58/80-mm-Belege



USB-Datenübertragung und -Geräteaufladung (max. 2,4 A) über Drucker

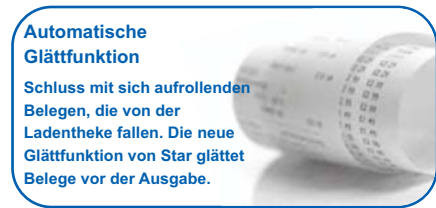

Automatische Glättfunktion
Schluss mit sich aufrrollenden Belegen, die von der Ladentheke fallen. Die neue Glättfunktion von Star glättet Belege vor der Ausgabe.



STAR CLOUD SERVICES
star AllReceipts

Der neue TSP143III USB funktioniert reibungslos mit dem neuen digitalen Belegservice AllReceipts von Star. Der Drucker lädt umgehend ein Bild des gedruckten Belegs (mit farbigem Werbebild oder allgemeinen Geschäftsbedingungen) zur Cloud hoch, wo es der Kunde anonym abrufen kann – es ist keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich. Einzelhändler sind nun in der Lage, umgehend Feedback bezüglich der Kundenzufriedenheit zu erhalten und Werbematerial auf dem Smartphone des Kunden zu präsentieren. Der Kunde wiederum verfügt über eine neue mobile App zur digitalen Verwaltung seiner Belege nach Datum, Typ oder Einzelhändler, inklusive Backup- und Druckmöglichkeit. Die Online-Geräteverwaltung in Echtzeit ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
www.Star-EMEA.com/products/starcloudservices

Druckmethode/Auflösung	Thermodirekt/203 dpi
Druckgeschwindigkeit	250 mm/Sekunde
Papierbreite	80 mm (58 mm mit Papierführung)
Druckbreite	72 mm (80 mm breit), 51 mm (58 mm breit)
Papierstärke	0,053–0,085 mm
Papierrollendurchmesser	Bis zu 83 mm
Autom. Schneidvorrichtung	Teilschnitt mit Guillotine (Lebensdauer 2 Mio. Schnitte)
Netzteil	Intern – EU- und UK-Kabel im Lieferumfang Energy Star-zertifiziert
Schnittstellen und Anbindung	USB 2.0 und direkter Anschluss an iPad/iPhone/iPod über Apple Lightning-Kabel für Datenübertragung und gleichzeitiges Aufladen Unterstützt Star Line- und ESC/POS™-Modus über futurePRNT software
Sensoren	Papierende, Abdeckung geöffnet
Abmessungen	142 (B) x 204 (H) x 132 (T) mm; 1,68 kg
Zuverlässigkeit (Drucker-MCBF)	60 Mio. Zeilen/autom. Schneidvorrichtung 2 Mio. Schnitte
ECO -Funktionen	Oberer Rand 11 mm Drucken auf Abruf (Windows); 25 % und 50 % Beleglängenreduzierung/horizontale Belegkomprimierung von 80 mm zu 58 mm Breite (Windows)
Treiber	Windows 7, 8, 10, OPOS, JavaPOS SDK-Unterstützung für iOS, Android und Windows Star IO SDK für iOS und Android, CUPS-Treiber (Linux, Mac OS)
Lieferumfang	Drucker, 1,8-m- Netzkabel, Halterung zur vertikalen Wandmontage, Muster-Papierrolle, 58-mm-Papierführung, Stromschalterabdeckung, Anleitung zur Einrichtung, 1-m-USB-Kabel (Apple Lightning-Kabel mit Gerät geliefert)
Optionen	Spritzwasserschutz – SPC-T100 / 650 Tischständer – VS-T650/100 (Standfuß) Integrierter Alarmgeber – BU01-24-A
BEREIT für Star Cloud Services	
Digitale Belege	AllReceipts mit Kunden-App (www.SMCS.io)
Geräteverwaltungstool	Zur Echtzeit-Statusüberwachung installierter Drucker. Ein umfangreiches Cloud-basiertes Dashboard zeigt stets aktuelle Fehlermeldungen an.
Umfrage zur Kundenzufriedenheit	In App für umgehendes Feedback integriert
Engage Now	Logo-Link zu Einzelhändler-URL zur Schließung der Kommunikationsschleife
Receipt Flip (Receipt Reverse)	Möglichkeit zum Hochladen von vierfarbigen Werbeaktionen/allgemeinen Geschäftsbedingungen auf das Smartphone des Kunden
futurePRNT Software	Erweiterte Belegdesigntools für Windows, die über die Software des Einzelhändlers funktionieren. Fortschrittliche, benutzerfreundliche Tools, z. B. für den Bildimport, die Belegvorschau, Coupon-Marketing, das Drucken mit Stichwort-Auslösung, Auto-Text Reversal für die vertikale Nutzung oder Journal- und Mehrfachkopien, können alle auf einem Terminal konfiguriert und an alle anderen Terminals der Einrichtung mithilfe einer XML-Datei gesendet werden. Somit muss nicht jeder Drucker vor der Installation einzeln konfiguriert werden, was sowohl Zeit als auch Geld spart.
Garantie	4 Jahre, einschließlich des Druckkopfs und der Schneidvorrichtung (Europa)
Artikelnummern	EU & UK TSP143IIIU GR E+U DRUCKER USB Grau 39472390 EU & UK TSP143IIIU WE E+U DRUCKER USB Ultraweiß 39472490
Weitere Informationen	
Verkauf	+44 (0) 1494 471111 oder E-Mail an Sales@Star-EMEA.com
Technischer Support	+44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Internet	www.Star-EMEA.com / www.futurePRNT.com 10.17

Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1494 471111 • Fax: +44 (0) 1494 473333 • Email: Sales@Star-EMEA.com



www.Star-EMEA.com