

## Produktinformation

### Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	30
Spannung [in V]	6-42

### Design-Merkmale

Dichtungsart	Dichtstopfen
--------------	--------------

### Material


Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Standard (CuZn)

### Konnektivität

Anzahl der Pole	02
Kabelausgang	PG-Verschraubung
Kontaktanschluss	Schraubkontakt

### Maße und Abmessungen

Für Kabeldurchmesser	6,00mm - 10,00mm
Gewindegröße	PG16

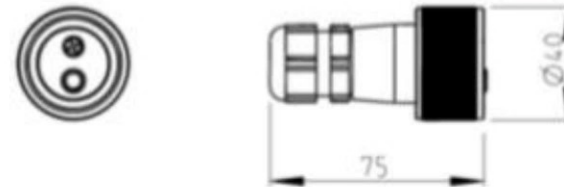

	Datum: 03.12.2019	
	Bezeichnung: <b>2-poliger Stecker C, DIN 14 690 mit Überwurfmutter, Schraubanschluss M3, mit Kabelverschraubung 6-10 mm</b>	
Dokument unterliegt <b>nicht</b> dem Änderungsdienst. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. (Vorlage: 03.11.2017)		Seite: - 1 -