



Abmessung
51.0 x 45.0 x 45.0 cm

**Wechselbarer
Türanschlag**

A+++ Energieeffizient



Kühlbox
KB 340.1

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 45 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Abtauteilautomatik
- 2 Gitterablagen, herausnehmbar
- 2 Türfächer
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 38 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0.22 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 1060/2010)

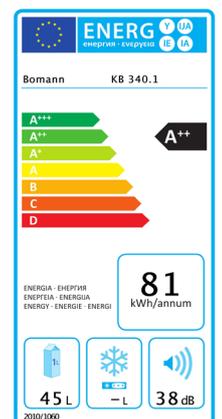

Farbe: weiß
Artikel Nr.: 734 000
Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 003
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 734 070
Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 072

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 51.0 x 45.0 x 45.0 cm; 15.0 kg
Verkaufskarton: 53.0 x 49.5 x 46.5 cm; 17.0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 580

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen