


Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 4A-Batterieladegerät.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

- **Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah**, eine Erhaltungsladung ist bis 130Ah möglich.
- **Winter-Spezial Modus ❄️ / AGM-Batterien :**
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (*weniger als 5°C*).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
- Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse geladen werden.
- **Verbesserte Ladungserhaltung:** das Ladegerät kann an der Batterie während der Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die «Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt ihn automatisch wieder fort.

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

- Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery 🔄).

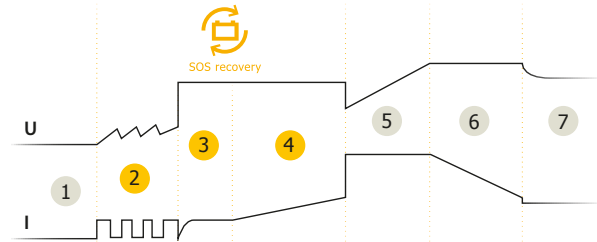

- 1 Analyse
- 2 Wiederherstellung
- 3 Test
- 4 Desulfatierung
- 5 Ladung
- 6 Aufnahme
- 7 Erhaltungsladung



Geliefert mit:

- Klemmen (45 cm)
- Ösen - M6 (45 cm)
- Außengewinde (145 cm)

ULTRA-SICHER

- **Schutz der Geräteelektronik :** Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funkenflug-System.
- Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
- Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik vermeidet.
- Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung.

ERGONOMISCH

- Kompaktes Design, leicht und tragbar.
- Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
- Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
- Optionale Wandbefestigung

ZUBEHÖR



Verlängerungskabel
2.5 m - 029057



Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439



Ladeanzeige
56 cm



M6
029200



Öse-Stecker
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 70 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	