



SW200/SW250

Bringen Sie Ihre Reinigung auf ein völlig neues Niveau

und kehren Sie schnell und einfach Ihre Innen- und Außenbereiche

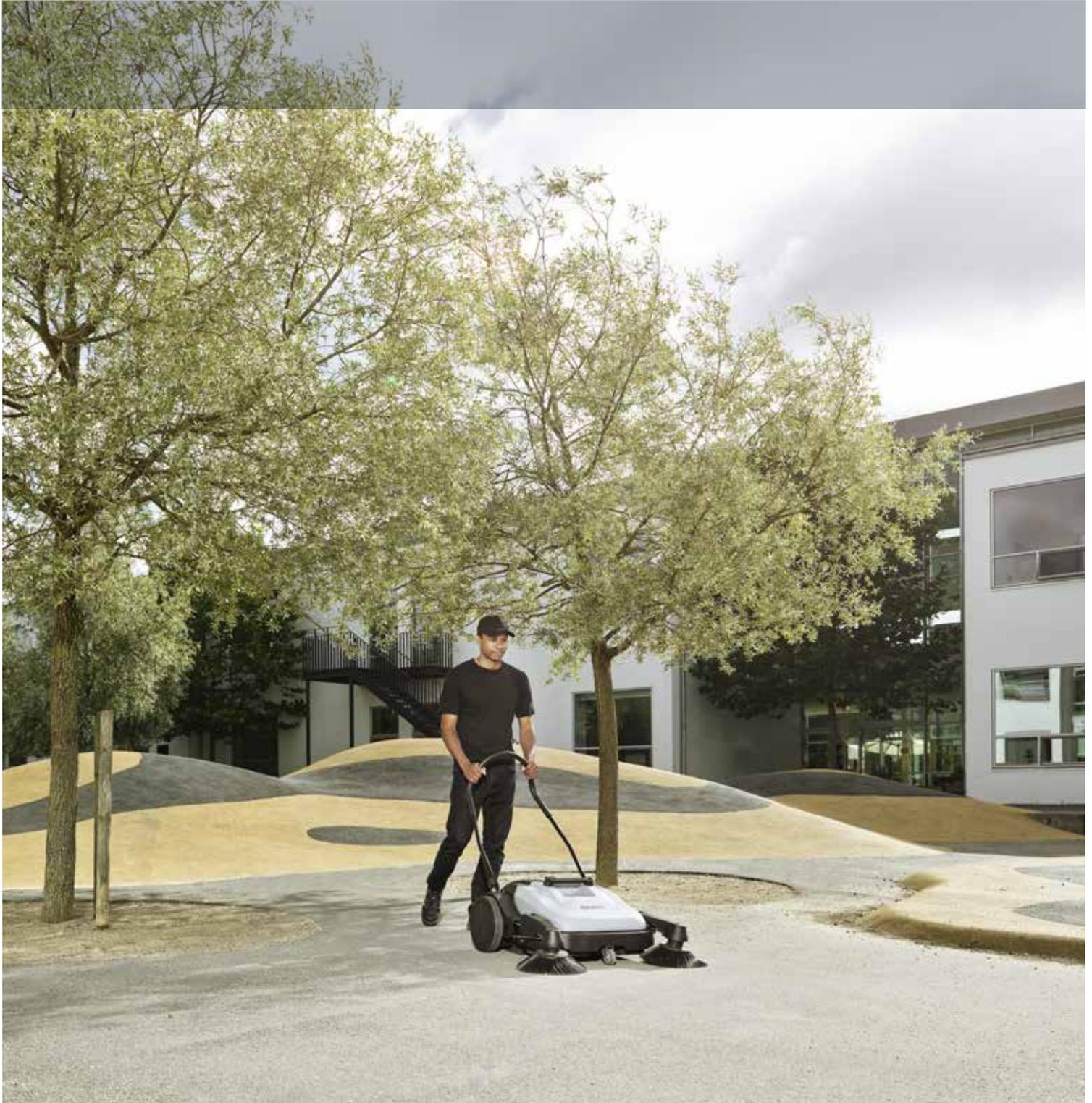

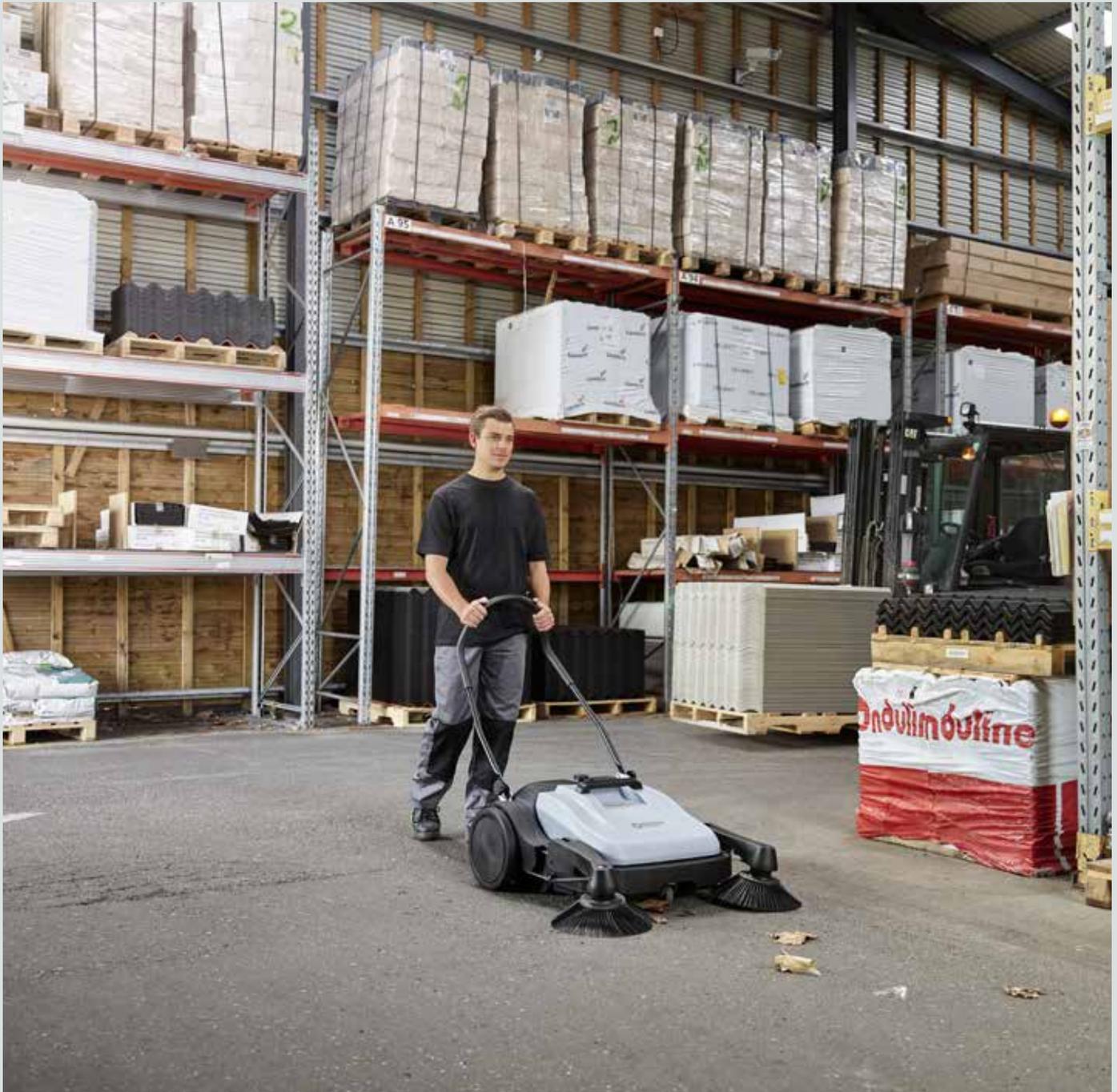

Der Schmutzbehälter kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hinein zu werfen oder Abfallbehälter zu Entleeren.



Die Hauptkehrwalze und die Seitenbesen können ohne Werkzeug eingestellt werden.



Der Griff kann auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt oder auch komplett eingeklappt (für eine platzsparende Aufbewahrung) werden. Insgesamt sind 3 Einstellungen möglich.

Schneller und einfache Reinigung von Innenböden und Außenbereichen

Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehrmaschine bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innenböden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller und sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

Da das Gerät kompakt und leicht ist, können Sie die Handkehrmaschine auch in engen Bereichen einsetzen oder dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Hauptkehrwalze ist mit einem beidseitigen Zahnradantrieb versehen und der Seitenbesenantrieb erfolgt mittels Riemen. Wenn die Maschine vom Benutzer nach vorne geschoben wird, entsteht nur ein sehr geringes Geräusch. Die SW200 und SW250 stellen eine attraktive und kostensparende Möglichkeit der Tagesreinigung dar.

Das Gerät ist äußerst benutzerfreundlich, etwa durch den weich ummantelten Griff, der einstellbar ist, um immer eine angenehme Arbeitshaltung zu gewährleisten. Der eingebaute Filter hält den Staub zurück und der große Kehrgutbehälter lässt sich leicht entleeren.

Diese schnelle und produktive Nilfisk Kehrmaschine ist eine ideale Wahl für Anwendungen wie die Reinigung von kleinen Produktionsstätten, Parkplätzen, Einkaufszentren, Schulen, Werkstätten, Busstationen und Bahnhöfen sowie in Außenbereiche von Bürogebäuden.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offengehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuworfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- Einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- Keine Staubbelästigung: Eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung und Bedienkomfort
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosionsfreier Rahmen
- Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie.



SW200 mit einem Seitenbesen und SW250 mit zwei Seitenbesen bieten Arbeitsbreiten von 70 cm bzw. 90 cm.



Der Kehrgutbehälter bleibt an Ort und Stelle, auch wenn die Kehrmaschine in einer aufrechten Position aufbewahrt oder an die Wand gehängt wird.



Verstellbarer Griff
(3 Einstellungen möglich)

Große Räder, die keine Spuren
hinterlassen für leichtes
Manövrieren

Zum Einstellen der
Hauptkehrwalze ist
kein Werkzeug erforderlich

Leichte Aufbewahrung und
Transport durch einklappbaren
Schubbügel

Ergonomisch verstellbarer Griff
mit SoftGrip-Ummantelung

Großer 38 Liter Kehrgutbehälter

Seitenbesen können einzeln
durch einfache Knopfdrehung
eingestellt werden

Der korrosionsfreie Rahmen
macht diese Handkehrmaschine
sehr robust

Technische Daten

Beschreibung	Einheit	SW200	SW250
Artikelnummer		50000493	50000494
Antriebsart		manuell	manuell
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt.	m ² /h	1920/960	1920/960
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt.	m ² /h	2800/1400	2800/1400
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt.	m ² /h	-	3680/1840
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen	mm	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	-	920
Breite Hauptkehrwalze	mm	480	480
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters	l	38	38
Gewicht	kg	19,5	20

Änderungen der technischen Daten und anderen Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
www.nilfisk.ch

