



HAILO S60 PROFISTEP UNO


Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

DIE KEY-FEATURES


- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007 / 7115-007 / 7118-007)
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg

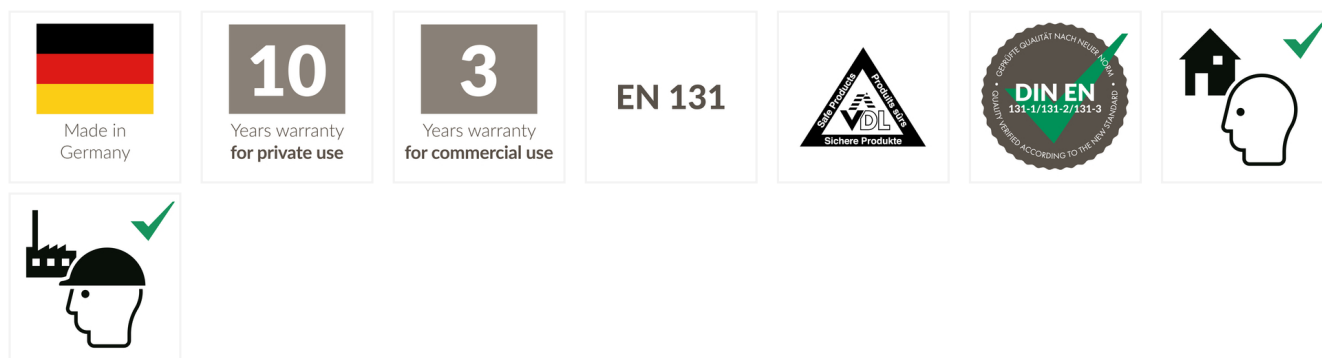

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 85 cm, B = 88 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		430 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		430 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 339 cm, B = 34 cm, C = 11 cm
Gewicht		6,6 kg
Belastbarkeit		150 kg