



## HAILO S60 PROFISTEP UNO

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.


### DIE KEY-FEATURES

- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007 / 7115-007 / 7118-007)
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

---

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg

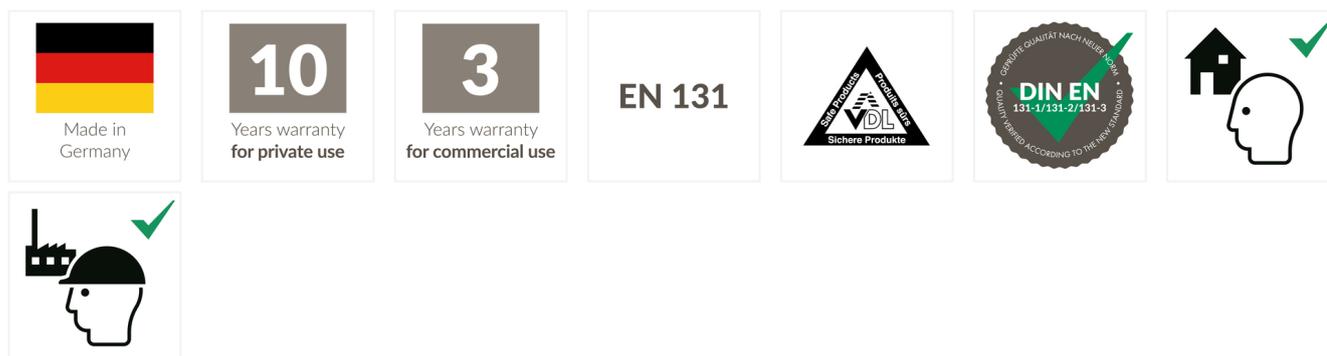

## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		15
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 85 cm, B = 110 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		515 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		515 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 423 cm, B = 34 cm, C = 11 cm
Gewicht		7,9 kg
Belastbarkeit		150 kg