



HAILO S80 PROFISTEP DUO


Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise höhenverstellbar.

DIE KEY-FEATURES

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Bis 150 kg belastbar

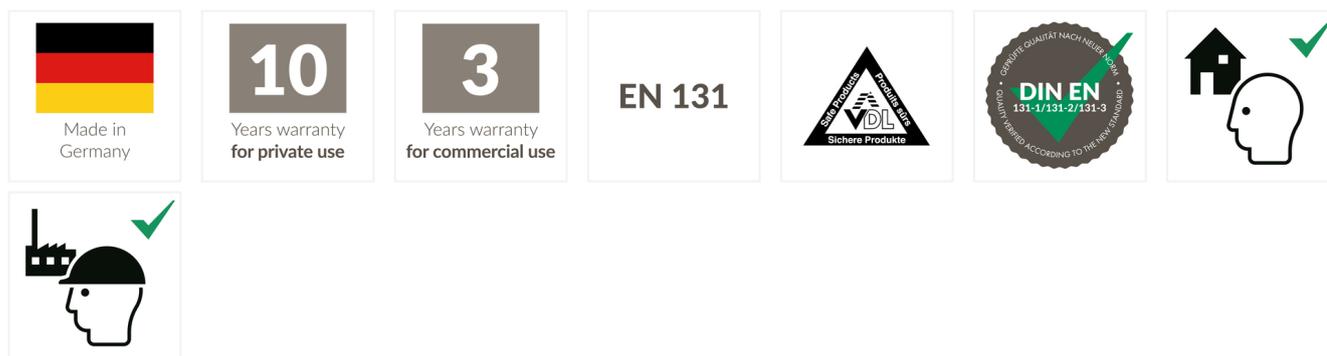

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		2 x 18
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 127 cm, B = 227 cm
Höhe Schiebeleiter		846 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		947 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		947 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 512 cm, B = 41 cm, C = 16 cm
Gewicht		25,6 kg
Belastbarkeit		150 kg