


# HSSV Wellenschlauch-Verschraubung - gewinkelt 90°

Außengewinde aus Kunststoff

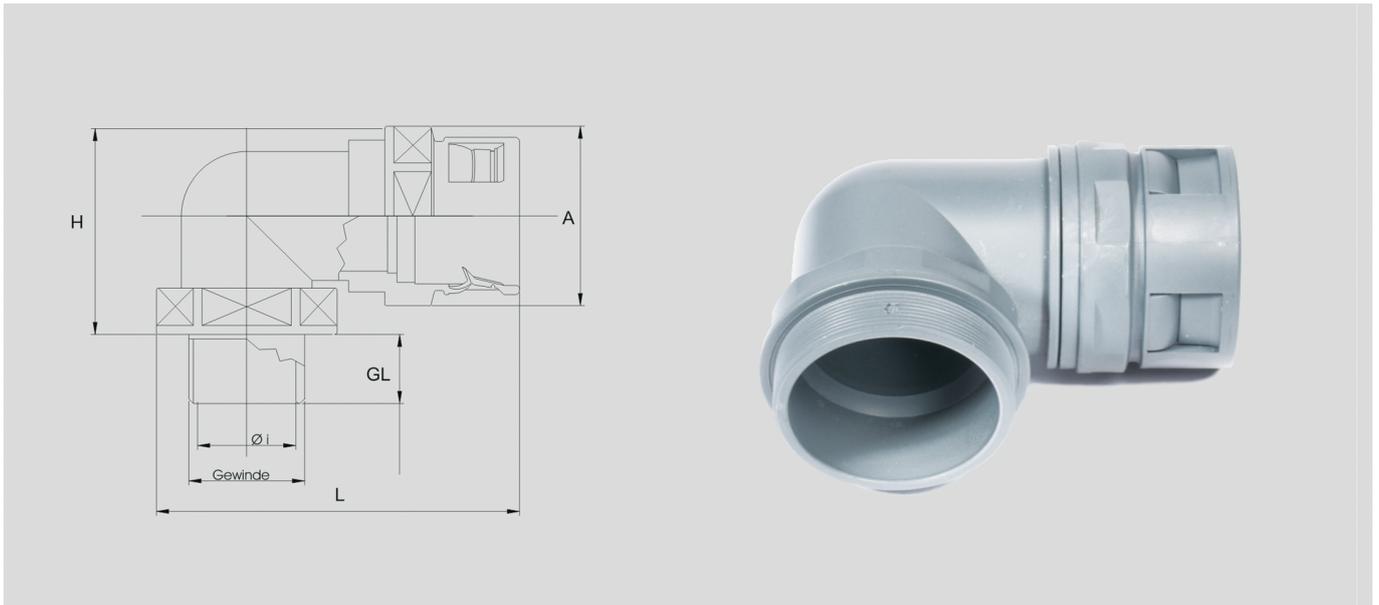

## HSSV Verschraubung 90°

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.  
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

### Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei
- cadmiumfrei

## Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

## Hinweise

- UR geprüft
- Schutzart:
- IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde:  
metrisch nach EN 60423  
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

## Technische Daten

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

### metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
94200	94210	M12 x 1,5	10,0	9,5	-	50	214,70	193,40	182,60
98983	920190	M16 x 1,5	10,0	9,0	-	50	216,30	194,70	184,00
94201	94211	M16 x 1,5	12,0	8,0	-	50	216,80	195,30	184,40
94202	94212	M20 x 1,5	16,0 / 17,0	10,5	-	50	217,40	195,60	184,80
94203	94213	M25 x 1,5	21,0 / 23,0	14,8	-	50	365,20	328,80	310,50
94204	94214	M32 x 1,5	29,0	13,8	-	25	532,60	479,30	452,80
94205	94215	M40 x 1,5	36,0 / 37,0	15,6	-	25	862,90	776,70	733,50
94206	94216	M50 x 1,5	48,0 / 50,0	16,0	-	10	995,50	896,00	846,20
920191	920192	M63 x 1,5	48,0 / 50,0	15,5	-	5	1075,90	968,40	914,60

### PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe PG	Passend zu NW	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
98440	98363	9	10,0	9,0	-	50	223,10	211,90	200,80
98441	97382	11	12,0	7,7	-	50	245,40	233,10	220,90
98442	98435	13,5	16,0 / 17,0	10,0	-	50	254,40	241,70	229,00
98443	97944	16	16,0 / 17,0	10,0	-	50	258,80	245,90	232,90
98444	98436	21	21,0 / 23,0	11,8	-	50	357,80	323,10	305,70
98445	98437	29	29,0	11,5	-	25	507,20	456,50	431,20
98446	98438	36	36,0 / 37,0	15,5	-	25	821,80	739,70	698,60
98447	98439	48	48,0 / 50,0	16,0	-	10	948,10	853,30	805,90

Technische Änderungen vorbehalten.