


HSSV Wellenschlauch-Verschraubung - gerade

Außengewinde aus Metall

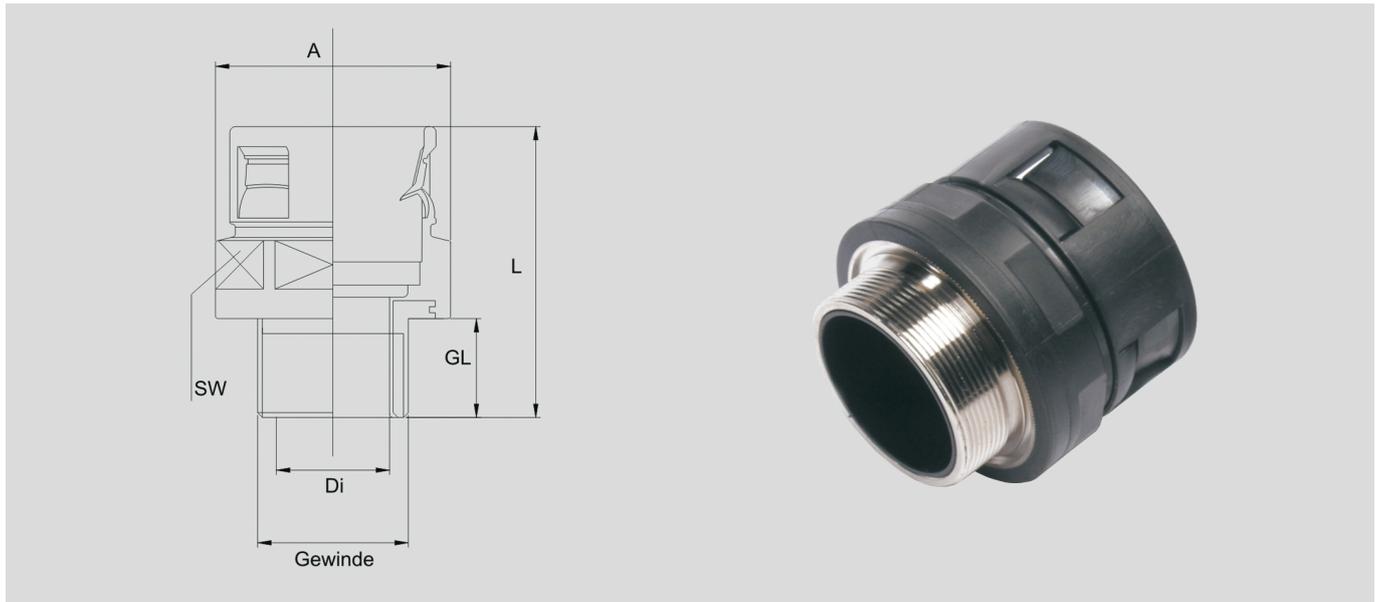

HSSV Verschraubung gerade

Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

Hinweise

Schutzart:

- IP 66 mit Außendichtung

Anschlussgewinde:

metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Technische Daten

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
920229	920238	M12 x 1,5	10,0	10,0	19,0	50	509,90	479,30	448,70
920230	920239	M16 x 1,5	10,0	10,5	19,0	50	556,20	522,80	489,50
920231	920240	M16 x 1,5	12,0	10,5	21,0	50	556,20	522,80	489,50
920232	920241	M20 x 1,5	16,0 / 17,0	12,0	27,0	50	602,60	566,40	530,30
920233	920242	M25 x 1,5	21,0 / 23,0	15,0	36,0	50	741,60	697,10	652,60
920234	920243	M32 x 1,5	29,0	15,0	40,0	25	927,00	871,40	815,80
920235	920244	M40 x 1,5	36,0 / 37,0	16,0	50,0	25	1112,40	1045,70	978,90
920236	920245	M50 x 1,5	48,0 / 50,0	16,0	65,0	10	1529,60	1437,80	1346,00

Technische Änderungen vorbehalten.