

# COS Wellenschlauch-Halter

für teilbare Wellenschläuche



## COS

Schlauchhalter für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO

- schnelle Befestigung mit integrierter Rippe, die den Schutzschlauch auch in axialer Richtung fixiert

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94

- halogenfrei
- cadmiumfrei


## Eigenschaften

- beständig gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen, Mineralölen, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

## Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Temperaturbereich kurzzeitig bis +140°C

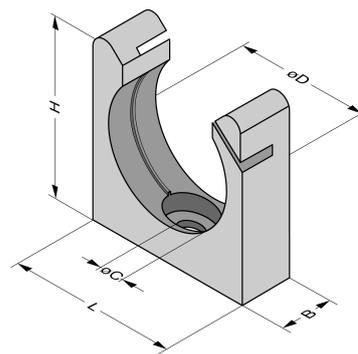

Artikel-Nr. schwarz	Passend zu Wellenschlauch NW mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
920375	10,0	20,0	23,0	100	63,80	57,60	54,40
920357	14,0	20,0	27,0	100	69,40	62,50	59,10
920358	20,0	20,0	40,0	50	114,40	103,00	97,30
920359	23,0	20,0	45,0	50	139,90	126,00	119,00
920360	37,0	20,0	52,0	20	183,80	165,50	156,30
920361	45,0	20,0	66,0	20	342,20	308,00	291,00

Technische Änderungen vorbehalten.