


S Kabelschutzschlauch

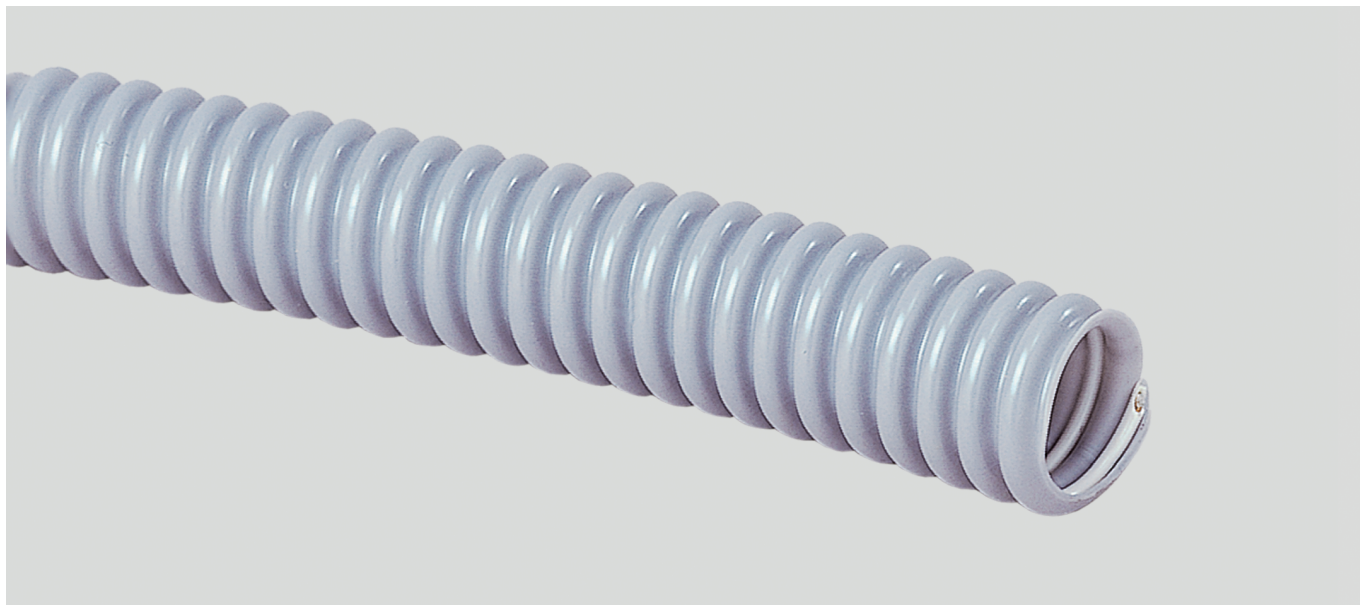

mit innenliegender kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel



Typ S

Kabelschutzschlauch Typ S mit eingearbeitetem Federstahldraht, extrem flexibel, dehn- und stauchbar.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

PVC

- silikonfrei
- cadmiumfrei

Hinweise

Passende Schlauchverschraubungen:
USK, LK-I, US und LI

Technische Daten

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +100°C

grau

Artikel-Nr. grau	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
91219	7,0	10,0	50	194,00	185,10	176,30
91220	10,0	14,0	50	249,40	238,00	226,60
91221	13,0	17,0	50	286,50	273,50	260,50
91222	15,0	19,0	50	325,80	310,90	296,00
91223	16,0	21,0	50	353,70	337,60	321,50
91224	22,0	27,0	50	383,70	366,30	348,80
91225	29,0	36,0	25	577,50	551,30	524,90
91226	38,0	45,0	25	825,20	787,80	750,20
91228	48,0	56,0	25	1228,00	1172,20	1116,30

grau - Kleinverpackung

Artikel-Nr. grau	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
91270	7,0	10,0	10	252,10	240,80	229,30
91271	10,0	14,0	10	324,00	309,20	294,40
91272	13,0	17,0	10	372,30	355,50	338,50
91273	15,0	19,0	10	423,50	404,20	384,80
91274	16,0	21,0	10	459,90	438,90	417,90
91275	22,0	27,0	10	498,90	476,20	453,40
91276	29,0	36,0	10	750,80	716,60	682,30
91277	38,0	45,0	10	1072,50	1023,90	975,30
91279	48,0	56,0	10	1596,30	1523,70	1451,00

Technische Änderungen vorbehalten.