


M Metallschutzschlauch

mit Agraff-Profil

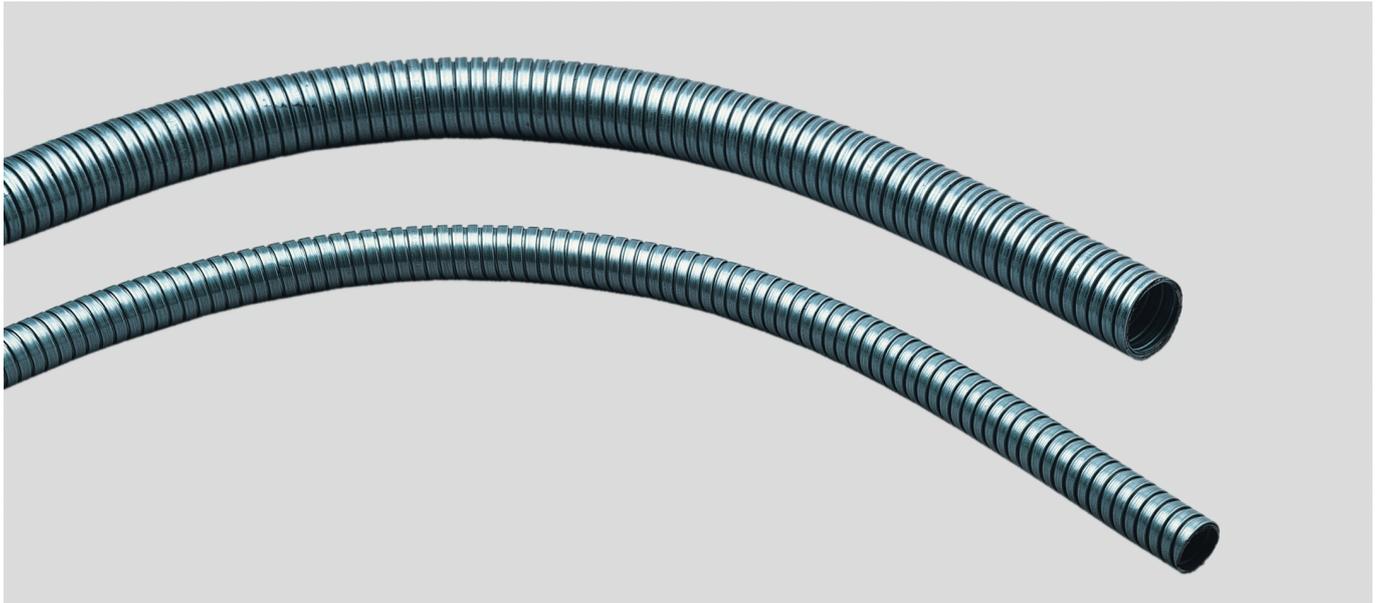

Typ M

Wendelgewickelter Metallschlauch mit doppelt gefalzttem Profil (Agraff-Profil).
Hohe Zug- und Verdrehfestigkeit.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Kaltband St 2 nach DIN 1624, verzinkt,
Fe/Zn 3
UV-beständig

Hinweise

Passende Schlauchverschraubungen:
US, LI

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +220°C

Artikel-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
97014	8,0	10,0	50	310,20	296,10	281,90
97015	12,0	14,0	50	346,80	331,10	315,30
97016	14,0	17,0	50	404,70	386,30	367,80
97017	16,0	19,0	50	434,20	414,70	394,80
97018	18,0	21,0	50	542,20	517,60	492,90
97019	24,0	27,0	50	706,60	674,50	642,40
97020	31,0	36,0	25	914,10	872,50	830,90
97021	40,0	45,0	25	1131,50	1080,00	1028,50
97022	51,0	56,0	25	1402,30	1338,60	1274,80

Technische Änderungen vorbehalten.