


SPR-AS Metallschutzschlauch

mit eingehaktem Profil

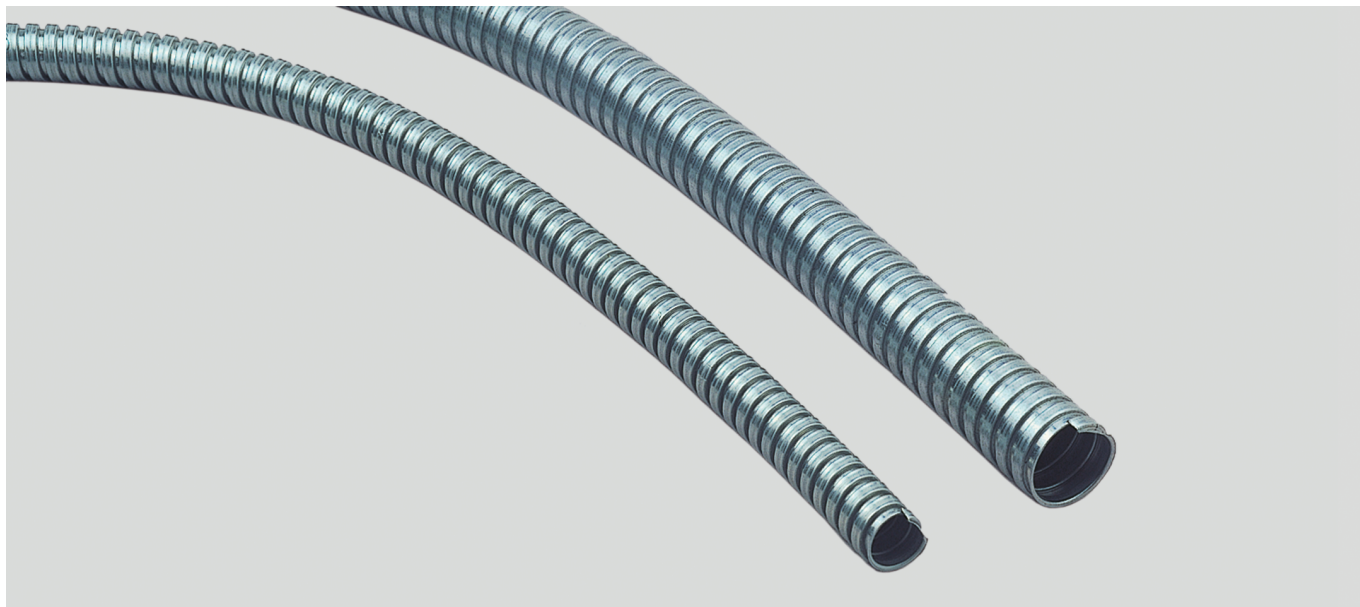

Typ SPR-AS

Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil.
Hohe Zug- und Querdrukbelastbarkeit.

Material

Kaltband St 2 nach DIN 1624, verzinkt,
Fe/Zn 3
UV-beständig

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +220°C

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungs- und Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Hinweise

Passende Schlauchverschraubungen:
US, LI

Artikel-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
97023	8,0	10,0	50	124,10	109,00	99,00
97024	11,0	14,0	50	147,30	129,50	117,80
97025	14,0	17,0	50	166,00	146,10	133,00
97026	16,0	19,0	50	189,50	166,40	151,50
97027	18,0	21,0	50	219,80	193,00	175,70
97028	23,0	27,0	50	287,40	252,40	230,10
97029	31,0	36,0	25	455,90	400,50	364,70
97030	40,0	45,0	25	533,30	468,50	426,70
97031	51,0	56,0	25	767,60	674,00	614,00

Kleinverpackung

Artikel-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
94880	8,0	10,0	10	161,20	141,50	128,90
94881	11,0	14,0	10	191,60	168,20	153,10
94882	14,0	17,0	10	216,20	189,80	172,80
94883	16,0	19,0	10	246,20	216,30	196,90
94884	18,0	21,0	10	285,60	250,70	228,40
94885	23,0	27,0	10	373,40	328,10	293,00
94886	31,0	36,0	10	592,50	520,40	474,10
94887	40,0	45,0	10	693,20	608,90	554,80
94888	51,0	56,0	10	997,70	875,00	798,20

Technische Änderungen vorbehalten.