


LT-CNP-E Schlauchverschraubung aus Edelstahl

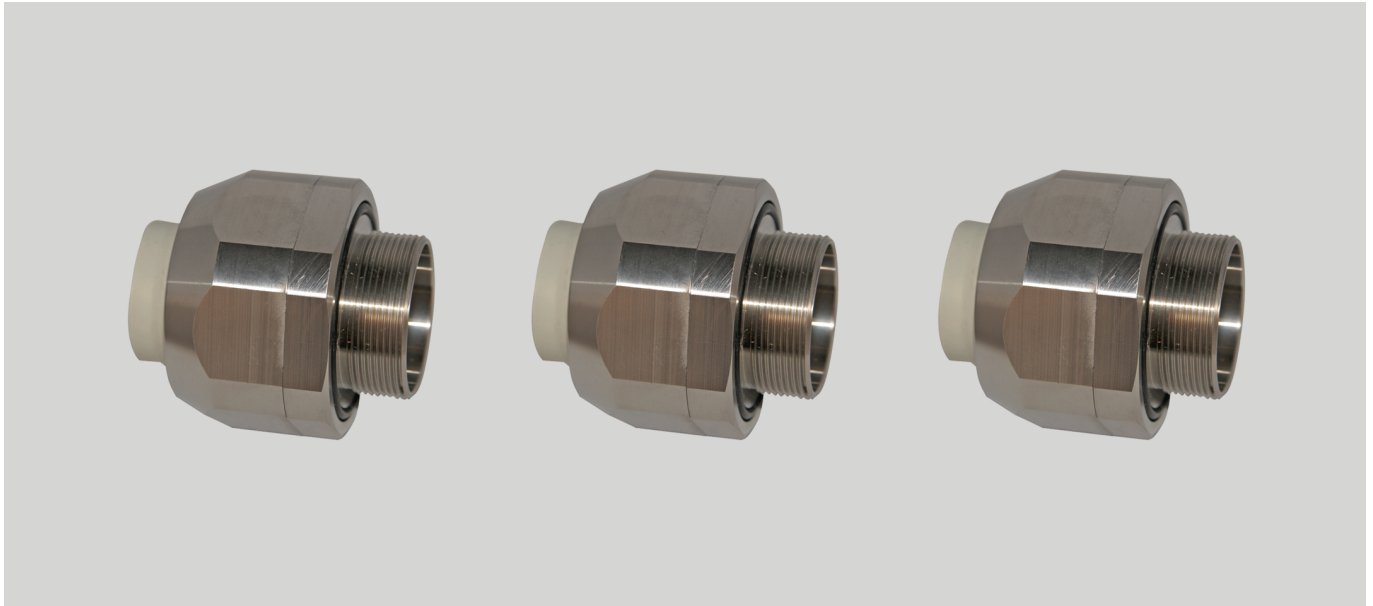

für Anaconda Sealtite® CNP



Schlauchverschraubung LT-CNP-E gerade

LIQUIDTIGHT Verschraubung aus Edelstahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Edelstahl

Hinweise

Einschraubhülse aus PA 6.

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
905913	-	M16 x 1,5	3/8	19,4	13,0	30,0	50	3510,00	3120,00	2925,00
905914	-	M20 x 1,5	1/2	23,4	13,0	36,0	50	4455,00	3960,00	3712,50
905058	-	M25 x 1,5	3/4	29,5	15,0	41,0	25	4860,00	4320,00	4050,00
905059	-	M32 x 1,5	1	36,3	15,0	50,0	10	7290,00	6480,00	6075,00
905060	-	M40 x 1,5	1 1/4	46,0	16,0	60,0	5	8775,00	7800,00	7312,50
905061	-	M50 x 1,5	1 1/2	52,4	19,0	66,0	5	13500,00	12000,00	11250,00
905062	-	M63 x 1,5	1 1/2	52,4	19,0	81,0	4	15255,00	13560,00	12712,50
905063	-	M63 x 1,5	2	66,6	19,0	81,0	4	16200,00	14400,00	13500,00

Technische Änderungen vorbehalten.