

Produkttitel	Funk-Stick	Artikelnummer	21009
für ...	Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0, Speedport Smart	Produktprogramm	SH


Produktfoto	Lieferumfang									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Menge</th> <th>Einheit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>St.</td> <td>Funk-Stick</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>St.</td> <td>Montageanleitung</td> </tr> </tbody> </table>	Menge	Einheit		1	St.	Funk-Stick	1	St.	Montageanleitung
Menge	Einheit									
1	St.	Funk-Stick								
1	St.	Montageanleitung								

Technische Daten	Anwendungsbereich														
<table border="1"> <tr> <td>Spannungsversorgung</td> <td>USB (5V)</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>IP 20, nur für trockene Innenräume</td> </tr> <tr> <td>Funk-Frequenz</td> <td>868,4 MHz</td> </tr> <tr> <td>Reichweite Freifeld</td> <td>Max. 100 m</td> </tr> <tr> <td>Reichweite Gebäude*</td> <td>Max. 20 m</td> </tr> <tr> <td>Umgebungstemperatur</td> <td>0° - 50° Celsius</td> </tr> <tr> <td>Sendeleistung</td> <td>Max. +10 dBm / 10 mW</td> </tr> </table> <p>* Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in die Nähe von Störquellen wie große metallische Gegenstände, Elektrogeräte mit Metallgehäuse o.Ä.</p>	Spannungsversorgung	USB (5V)	Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume	Funk-Frequenz	868,4 MHz	Reichweite Freifeld	Max. 100 m	Reichweite Gebäude*	Max. 20 m	Umgebungstemperatur	0° - 50° Celsius	Sendeleistung	Max. +10 dBm / 10 mW	<p>Der Schellenberg Funk-Stick ist ausschließlich zum Anschluss an den vorgesehenen USB-Steckplatz der Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0 sowie des Speedports Smart für die Steuerung von Qivicon kompatiblen Schellenberg Produkten geeignet.</p>
Spannungsversorgung	USB (5V)														
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume														
Funk-Frequenz	868,4 MHz														
Reichweite Freifeld	Max. 100 m														
Reichweite Gebäude*	Max. 20 m														
Umgebungstemperatur	0° - 50° Celsius														
Sendeleistung	Max. +10 dBm / 10 mW														


Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> - Plug & Play Produkt - Schellenberg Funk-Stick an den vorgesehenen USB-Steckplatz der Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0 sowie des Speedports Smart stecken - Öffnen der Smart Home App (bspw. Magenta SmartHome) und starten des Pairing-Vorgangs - Beispiel Magenta SmartHome: <ul style="list-style-type: none"> ➔ Magenta SmartHome App öffnen und in den Einstellungen auf „Gerät hinzufügen“ gehen ➔ in der Anbieterliste „Schellenberg“ auswählen und das zu koppelnde Schellenberg Produkt aussuchen Hinweis: Der Schellenberg Funk-Stick wird im Rahmen der ersten Kopplung eines Schellenberg Produktes automatisch mitgekoppelt bzw. freigeschaltet. - Nur in trockenen Innenräumen verbauen (IP 20)

Produkttitel	Funk-Stick	Artikelnummer	21009
für ...	Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0, Speedport Smart	Produktprogramm	SH

Montage Qivicon HomeBase 1.0

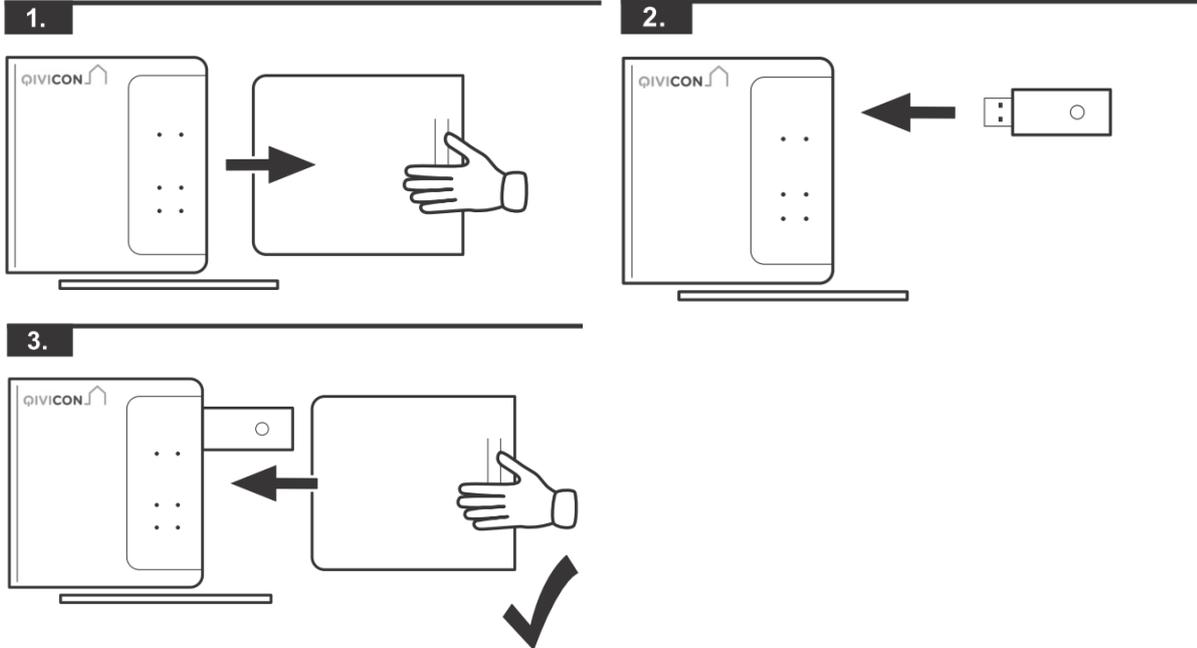


Montage Qivicon HomeBase 2.0

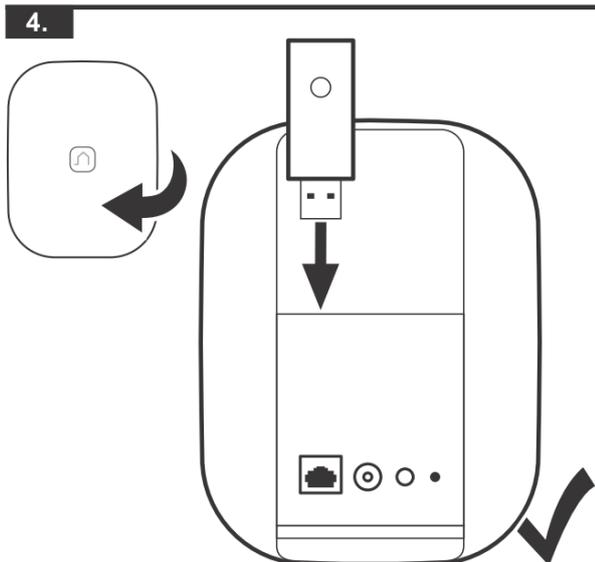

Produkttitel	Funk-Stick	Artikelnummer	21009
für ...	Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0, Speedport Smart	Produktprogramm	SH

Montage Speedport Smart

5.

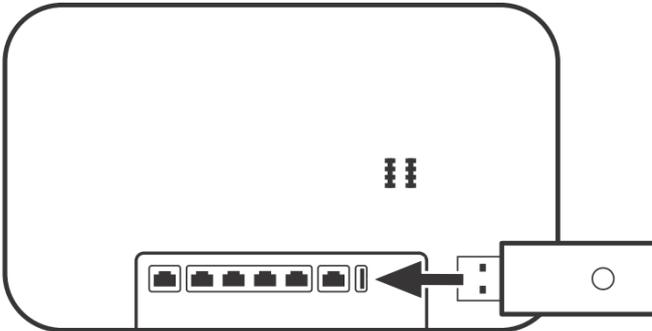

Hinweis:

Für eine verbesserte Funkausrichtung wird die Nutzung eines für den Speedport Smart ausgelegten USB-Hubs empfohlen.


Verpackungsbeschreibung + Packshot

Verpackungsart	Faltkarton
Bedruckung	4-farbig
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungshöhe (mm)	145
Verpackungstiefe (mm)	60
Sprachen Verpackung	DE
Sprachen MA	DE
Zolltarifnummer	85176200
Nettogewicht	10 gr.



Produkttitel	Funk-Stick	Artikelnummer	21009
für ...	Qivicon HomeBase 1.0 und 2.0, Speedport Smart	Produktprogramm	SH

Technische Abmessungen

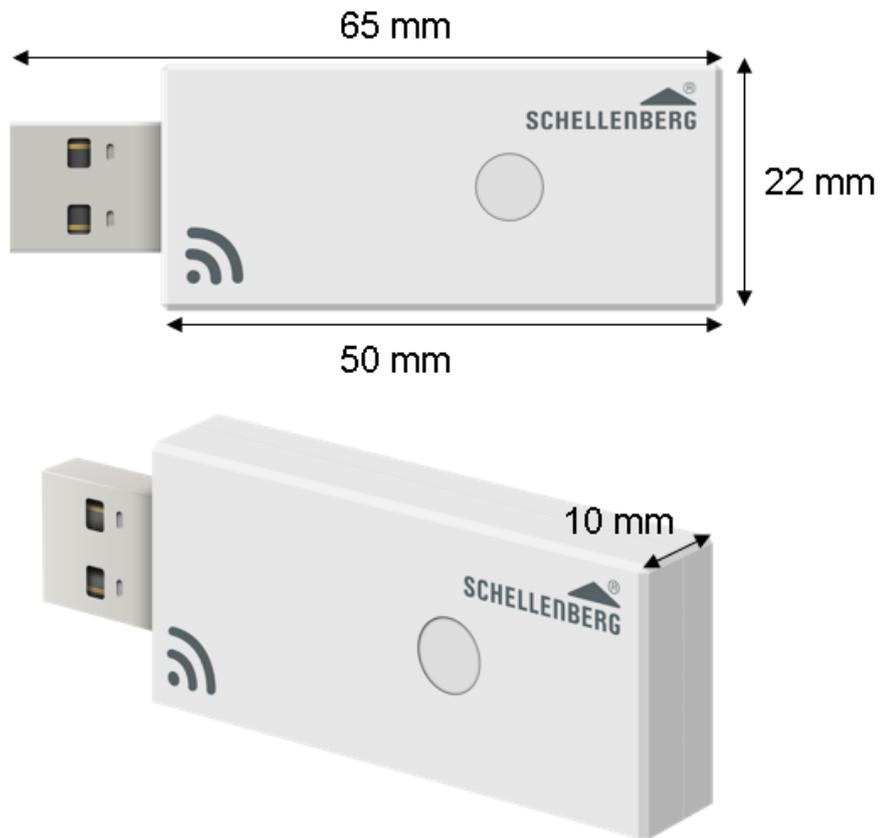

Nettogewicht: 10 gr.