



**TECHNISCHER NAME**


UK 4AA eLED ET11P

**EX-ZERTIFIZIERUNG**

SEV 17 ATEX 0158 X  
II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
II 1D Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 135°C Da



**KOMPONENTEN**

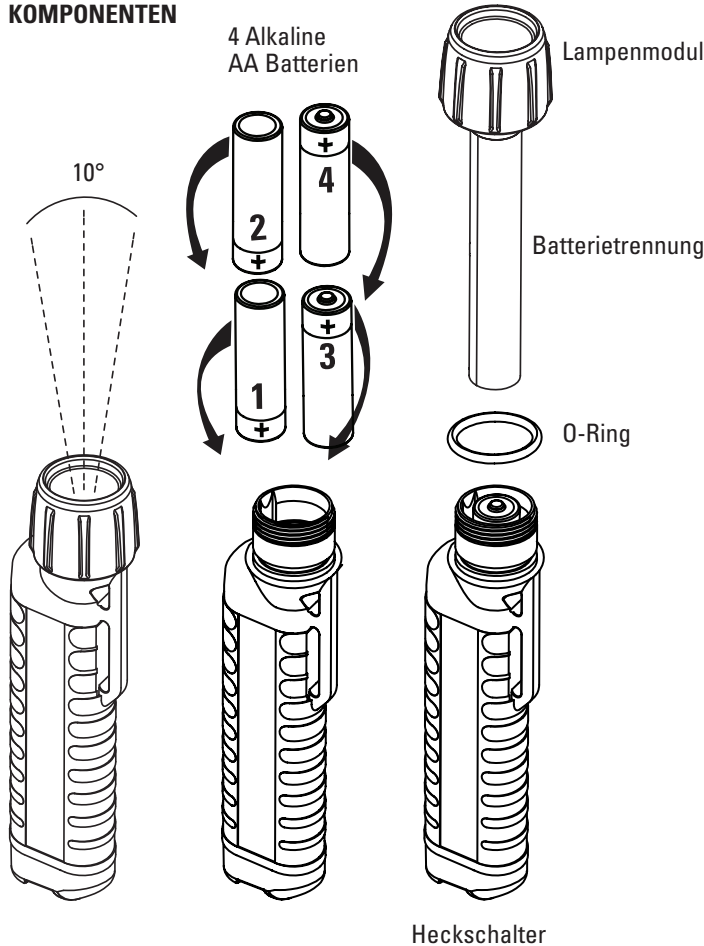

**Eigensicher:** Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

**Batterien:** (4) 1.5 V Alkaline AA / LR6 / Mignon - DURACELL OEM (duralock) LR6/AA, DURACELL INDUSTRIAL LR6/AA, DURACELL PLUS POWER LR6/AA, Energizer INDUSTRIAL LR6/AA, Energizer ULTIMATE LITHIUM L91, RAYOVAC AA (4006), VARTA LONGLIFE LR6/AA (4106), VARTA HIGH ENERGY LR6/AA (4906), VARTA LONGLIFE Power LR6/AA (4906)

**Zulässiger Temperaturbereich:** -20°C bis +40°C außer bei Verwendung mit Energizer INDUSTRIAL (-20°C - +30°C)

**TECHNISCHE DATEN**

**Modell:** 4AA eLED RFL

**LEISTUNGSANGABEN**

**Lichtquelle:** eLED  
**Lumen:** 225  
**Leuchtwerte:** 121 m  
**Gewicht:** 158 g inkl. Batterien  
**Wasserdicht:** 1 m

**Farbtemperatur:** 5000K-5700K  
**Strahlungswinkel:** 10°  
**Betriebszeit:** 5,5 Std.  
**Größe:** 15,75 x 4,06 x 3,56 cm  
**IP-Schutzgrad:** IP67

**Materialien:** ABS/Polycarbonat, Lexan, Polyurethan Mix  
**Ursprung:** USA

**LAMPEN / ART.-NR.**  
**UK 4AA eLED RFL:**

514603F safety gelb, inkl. Batterien, Einzelverpackung  
514607 safety gelb, ohne Batterien, lose

**ZUBEHÖR**

14816 Nylon Gürteltasche für 3AA / 4AA Lampen  
14819 Universelle Helmhalterung für 2AA / 3AA / 4AA Lampen  
14877 Warnaufsatz für 2AA / 3AA / 4AA Lampen

