


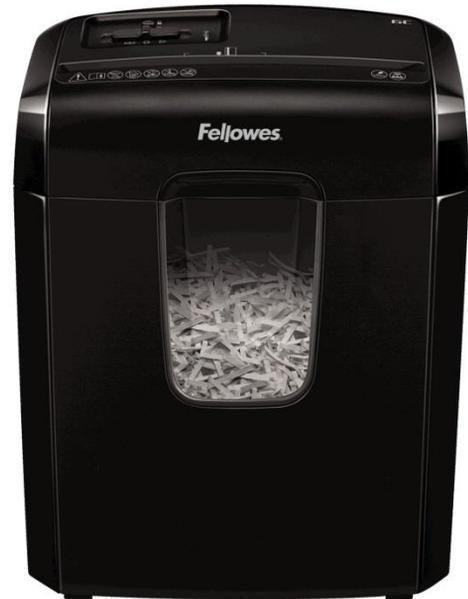

- Kraftvoller Aktenvernichter für die Verwendung Zuhause
- Vernichtet 6 Blatt pro Arbeitsgang in 4x35mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- Patentierter **Sicherheitsstopp Schalter** sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten
- Läuft bis zu 3 Minuten ohne Unterbrechung
- Leicht abnehmbarer Schneidaufsatz ermöglicht eine einfache Entleerung des 11 Liter Auffangbehälters
- Vernichtet auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern



Schneidleistung 70gr/80gr	Schnittart	Schnittgröße (mm)	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
6/6	Partikel	4x35	P-4	220	3m/Min.	11 Liter	3 Min.		1/3 Jahr/e

## SPEZIFIKATIONEN

6C

Artikelnummer	4686601
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	2
Retail Barcode	043859724598
Barcode Außenverpackung	50043859724598
Produktmaße (HxTxB in mm)	365 x 299 x 168
Maße Retailverpackung (HxTxB in mm)	333 x 299 x 172
Maße Umverpackung (HxTxB in mm)	359 x 318 x 362
Produktgewicht (in kg)	3,6
Gewicht Retailverpackung (in kg)	4
Gewicht Umverpackung (in kg)	8,2

### Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	-
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

### Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	X
Schutzklasse 3	X

### Zubehör

Abfallbeutel:

- Öl 355ml: 35250
- Öl 120ml: 3505006