


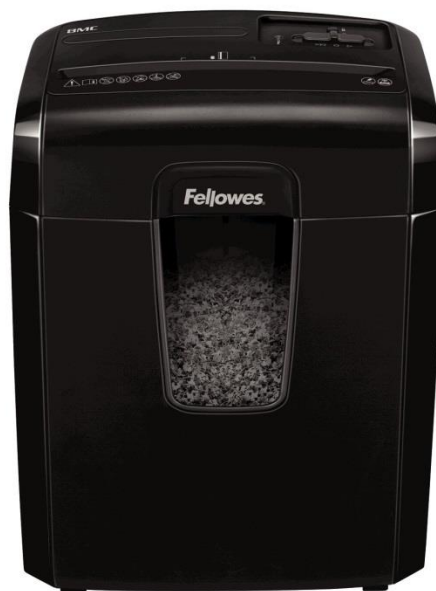

- Kraftvoller Aktenvernichter für die Verwendung Zuhause oder im Heimbüro
- Vernichtet 8 Blatt pro Arbeitsgang in 3x10mm Mikropartikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- **Patentierter Sicherheitsstopp Schalter** sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten
- Leicht abnehmbarer Schneidaufsatz ermöglicht eine einfache Entleerung des 14 Liter Auffangbehälters



Schneidleistung 70gr/80gr	Schnittart	Schnittgröße (mm)	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/Schneidmesser
8/8	Micro Cut	3x10	P-4	220	2m/Min.	14 Liter	5 Min.		2/3 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

8MC	
Artikelnummer	4692501
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	2
Retail Barcode	043859724697
Barcode Außenverpackung	50043859724692
Produktmaße (HxTxB in mm)	384 x 305 x 200
Maße Retailverpackung (HxTxB in mm)	349 x 308 x 203
Maße Umverpackung (HxTxB in mm)	356 x 325 x 416
Produktgewicht (in kg)	4,1
Gewicht Retailverpackung (in kg)	4,6
Gewicht Umverpackung (in kg)	9,8

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	-
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	X
Schutzklasse 3	X

Zubehör
Abfallbeutel:

- Öl 355ml: 35250
- Öl 120ml: 3505006