

# THIN 425 ExtraThin Schwenkbare TV-Wandhalterung

Artikelnummer 73202572  
 Farbe Schwarz

## Key benefits


- Montieren Sie Ihren Fernseher so flach wie möglich an der Wand
- Montieren Sie Ihren Fernseher nur 3,5 cm von der Wand entfernt
- Drehen Sie Ihren Fernseher ohne Mühe um bis zu 120°
- Richten Sie Ihren Fernseher selbst nach der Installation noch ganz einfach aus

## Eine dünne TV-Wandhalterung mit Dreh- und Neigefunktion

Die voll bewegliche TV-Wandhalterung THIN 425 trägt Fernseher mit einem Gewicht von bis zu 18 kg. Mit der THIN 425 lässt sich nahezu jeder Fernseher zwischen 26" und 55" (66-140 cm) flach an der Wand montieren. Der maximale Drehwinkel beträgt 120°, und der max. Neigewinkel beträgt 20°. Der Abstand zur Wand beträgt nur 35 mm.

## Ihr Fernseher bewegt sich in alle Richtungen

Mit der ultradünnen, voll beweglichen TV-Wandhalterung aus der THIN-Serie haben Sie von überall im Raum den besten Blick auf Ihren Fernseher. Drehen Sie den Fernseher einfach zu sich, und Sie müssen sich nie wieder Gedanken um störende Spiegelungen machen. Mit dieser voll beweglichen Wandhalterung aus der THIN-Serie können Sie Ihren Fernseher in jede beliebige Position drehen und neigen.

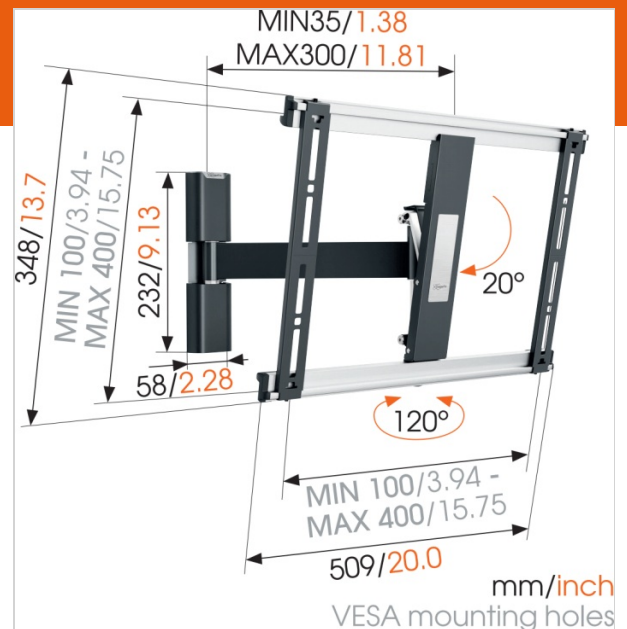

Vertrieb durch: **SCHNEPEL**



# THIN 425 ExtraThin Schwenkbare TV-Wandhalterung

www.vogels.com

VOGEL'S HOLDING BV 2017 (c) All rights reserved  
Subject to printing errors, technical and price  
amendments  
Date: 25-07-2017

## Specifications

### Product specifications

Produkttyp-Nummer	THIN 425
Artikelnummer (SKU)	8394250
Farbe	Schwarz
EAN-Einzelbox	8712285334924
Produktgröße	M
TÜV-zertifiziert	Ja
Neigbar	Bis zu 20° neigbar
Drehbar	Bis zu 120°
Garantie	Lebensdauer
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	26
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55
Max. Gewichtslast (kg)	18
Min. hole pattern	100mm x 100mm
Max. hole pattern	400mm x 400mm
Max. Schraubengröße	M8
Max. Schnittstellenhöhe (mm)	348
Max. Breite der Schnittstelle (mm)	526

### Features

Funktionalität	Schwenkbar
Anzahl der Arme	1
Anzahl der Drehpunkte	2

### Technical specifications and dimensions

Min. Abstand zur Wand (mm)	35
Max. Abstand zur Wand (mm)	300

