



# GC-EG 1410

## Elektrischer Fugenreiniger

Art.-Nr.: 3424002

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825627411

Mit dem elektrischen Fugenreiniger GC-EG 1410 wird das Säubern von Zwischenräumen bei Gehwegplatten, Pflaster, Bordsteinen und vielem mehr zum Vergnügen. Sein ergonomischer Führungsholm, der zusätzliche zweite Handgriff sowie das Führungsrads sorgen für genaues und müheloses Arbeiten in bequemer, aufrechter Körperhaltung.

### Ausstattung


- Wechselbare Bürsten (je 1x Stahl und 1x Nylon im Lieferumfang)
- Zusatzhandgriff für bequemes Arbeiten
- Kabelzugentlastung
- Führungsrads
- Ergonomischer Führungsholm
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter

### Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V   50 Hz
- Leistung	140 W
- Leerlaufdrehzahl	1200 min <sup>-1</sup>
- Bürstendurchmesser	100 mm

### Logistische Daten


- Produktgewicht	1.53 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.3 kg
- Maße Einzelverpackung	125 x 250 x 655 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.7 kg
- Maße Exportkarton	650 x 520 x 280 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2304   2592   1152

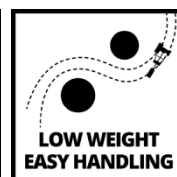

## Als Sonderzubehör erhältlich



 Ersatzbuerste Stahl BG-EG 1410  
Fugenreiniger-Zubehör  
Art.-Nr.: 3424100  
EAN-Code: 4006825569919  
Einhell Grey



Ersatzbuerste Nylon BG-EG 1410  
Fugenreiniger-Zubehör  
Art.-Nr.: 3424110  
EAN-Code: 4006825569926  
Einhell Grey