


Bezeichnung	Push-Pull Kabelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe	Push-Pull Serie 440
Bestellnummer	99 4809 00 04


Abbildung



Maßzeichnung

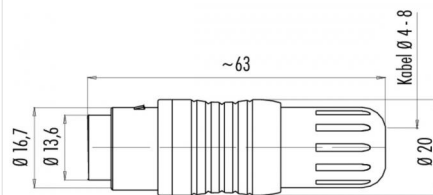

Polbild

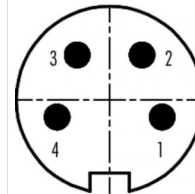

	X	Y
1	3,32	-1,08
2	2,05	2,83
3	-2,05	2,83
4	-3,32	-1,08

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	Push-Pull
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Kabeldurchlass	4.0 - 8.0 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	50

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	6 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Gehäuse	PA GF 25

Bezeichnung **Push-Pull Kabelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67**


Produktgruppe **Push-Pull Serie 440**
Bestellnummer **99 4809 00 04**

Einzelteildarstellung

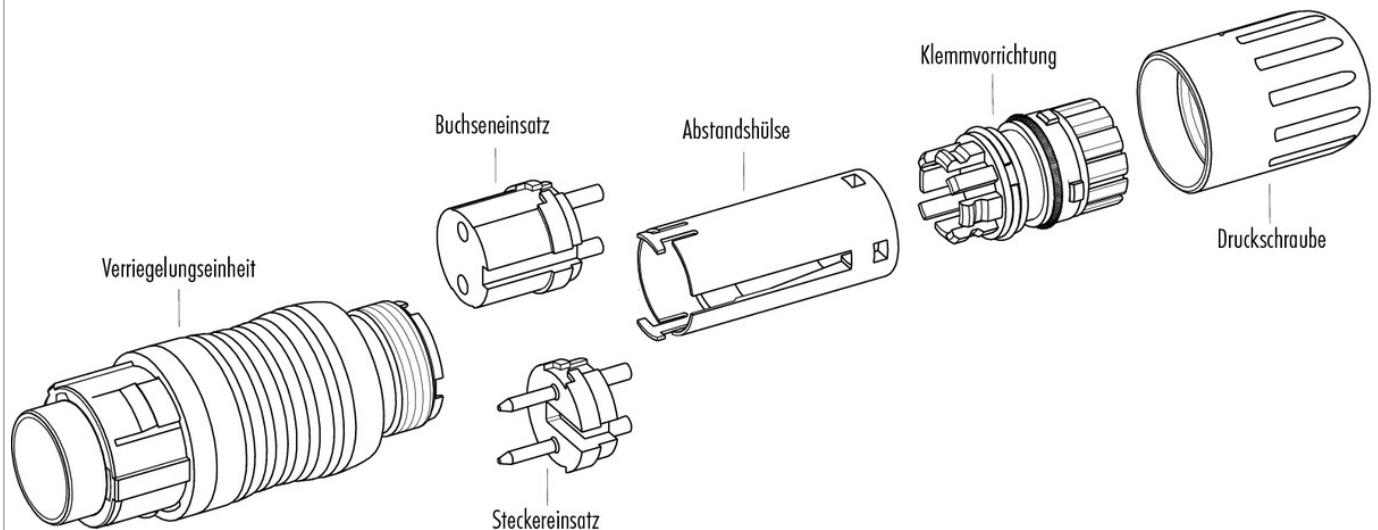

Montageanleitung / Montageausschnitt

1. Abmontele auf L = 33mm.
Umarmleitung nicht abstecken.
2. Druckschraube und Klemmvorrichtung aufstecken. Umarmleitung aufstecken.
3. Litzen abisolieren und verzinnen.
4. Abschirmung aufschneiden und ausklappen. Die Abschirmung in der Mitte durchdringen und einlöten.
5. Abstandshülse und Klemmvorrichtung verstellen.
6. Gesteckte Einheit nach hinten über Kabel schieben (ca. 10mm).
7. Einsätze anlöten.
8. Gesteckte Einheit nach vorne schieben bis sie in den Kontaktpunkte einrastet.
9. Abschirmung in Richtung Abschirmung abstreifen und kürzen.
zu lang: Litzen auf Richtung - undicht
zu kurz: kein Kontakt zu Wellenleitung
10. Montierte Einheit in Folgehülse stecken und Druckschraube festziehen.

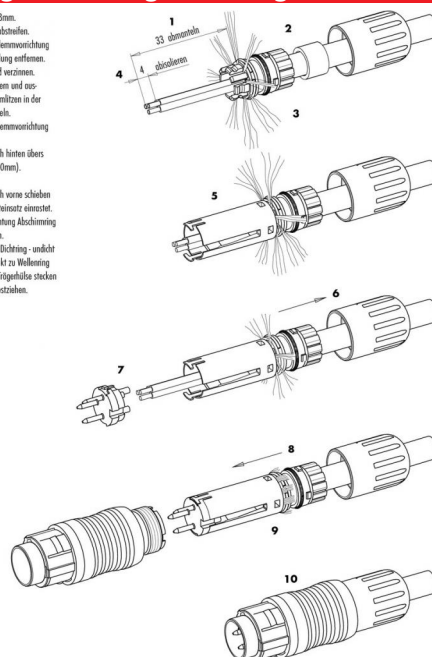

Bezeichnung	Push-Pull Kabelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe	Push-Pull Serie 440
Bestellnummer	99 4809 00 04

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Der Steckverbinder ist nicht für Netzspannungen geeignet. Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.