


Bezeichnung **Bauform C - Flachdichtung, DIN, Silicon; Serie 230**
 Bestellnummer **16 8107 001**

Abbildung



Maßzeichnung

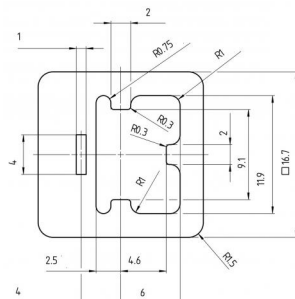

Technische Daten

Temperaturbereich **-60°C bis +250°C**

Passende Produkte

- 34 5734 300 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 34 5734 500 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 34 5737 300 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED, Schaltung Z20
- 34 5737 500 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED, Schaltung Z20
- 43 1900 000 03 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, mit VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1900 004 03 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12, mit VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1902 000 04 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, mit VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)
- 43 1902 004 04 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12, mit VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 4 – 6 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8106-071)