


KUZ-VO

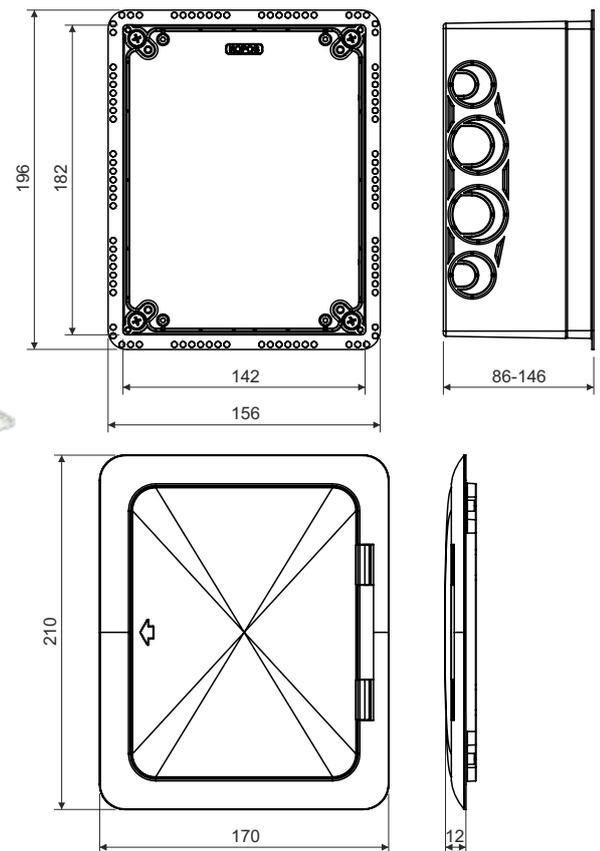

Produktbeschreibung: entwickelt für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V

zur Installation in wärmedämmte Fassaden mit einer Stärke von 80-140 mm, ggf. als Unterputzdose

Verwendung als Abzweigdose, Geräteträger, für Blitzschutz-Messklemmen und andere Kundenanwendungen

einstellbare Dostentiefe

Lieferumfang: Dose mit klappbarem Deckel VO 180, innere Montageplatte und Edelstahlschrauben

bei Installation auf Außenputz ist eine Abdichtung mit Silikon bzw. Fensterdichtstoff auf Gummibasis empfehlenswert (IP 44)

robuste Konstruktion

geschützt durch europäisches Industriedesign

Montagevideo auf www.koposelektro.de

Material: PC ABS halogenfrei

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzart: IP 30

Schutzart: IP 44 - Dichtung unter dem Deckel, Rauputz bis 2 mm

Gewicht: 555 g

Zertifizierung: ČSN EN 60 670-1

Lagerung: ČSN 64 0090



Konfiguration: KB - Dosen einzeln im Karton verpackt

Zubehör: schraublose Klemmen TYP015; TYP016; TYP017; TYP018

Geräteträger PN KUZ

Tragschiene TS35