

Bedienungsanleitung

1. Einführung


Dieser Presenter unterstützt Sie bei der Steuerung Ihres Computers während einer Präsentation. Dank digitaler Funktechnologie können Sie sich während der Präsentation frei bewegen, Die Nutzung ist denkbar einfach: Dank Plug & Play ist auch keine Treiberinstallation erforderlich.

Das Gerät ermöglicht Ihnen die kabellose Steuerung des Computers aus bis zu 15 Metern Entfernung. Sie müssen keine direkte Sichtverbindung zwischen Presenter und Computer einhalten, da die Übertragung per Radiofrequenz erfolgt. Mit dem integrierten Laserpointer ist der LP200 ideal für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Reden geeignet.

2. Main Features

- Plug & Play für Computer Power Point Präsentationen
- Seite vorwärts / Seite rückwärts Tasten sowie Shortcut Tasten
- Roter Laserpointer
- Intern gelagerter USB Empfänger
- Reichweite der Fernbedienung: bis zu 15m
- Kompatibel mit Windows 8, 7, Vista, XP, 2000,98, Mac OS & Linux

3. Teile und Funktionen

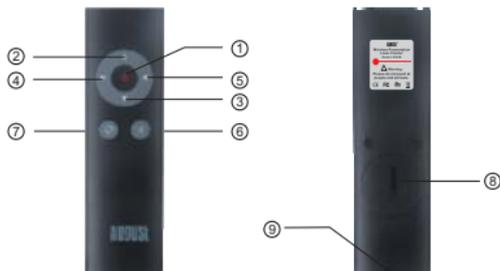

1. Laser
2. Seite zurück
3. Seite vorwärts
4. Start / Ende der Präsentation
5. Blank Screen On / Off
6. Fenster schließen
7. Anwendung wechseln (ALT+TAB)
8. Batteriefach
9. USB Receiver

4. Batterie einlegen


- Das Gerät wird mit 1 x CR2032 Batterie betrieben.
- Nutzen Sie eine Münze, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen und entfernen Sie diese.



- Legen Sie 1 x CR2032 Batterie mit der "+" Seite nach oben in das Fach ein.



- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder mit Hilfe einer Münze.

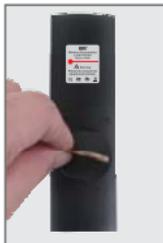

Hinweis:

- 1) Beachten Sie die Polarität beim Einlegen der Batterie.
- 2) Nehmen Sie leere Batterie umgehend aus dem Presenter heraus.
- 3) Um potenzielle Schäden durch Batteriekorrosion zu vermeiden, nehmen Sie bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes bitte die Batterie heraus.
- 4) Sollte der Presenter nicht korrekt funktionieren oder die Reichweite geringer werden, tauschen Sie bitte die Batterie aus.

5. Spezifikationen

| Presenter | |
|-------------------|---------------------|
| Technologie | Radiofrequenz |
| Frequenz | 2,4GHz |
| Reichweite | Bis zu 15m |
| Reichweite Laser | Bis zu 200m |
| Energieversorgung | 1 x CR2032 Batterie |
| Spannung | 2,4 – 3V |
| Laser Wellenlänge | 650nm |
| Laser Leistung | <1mW |
| Abmessungen | 102 x 30 x 9 mm |
| Gewicht | 18g |

| USB Receiver | |
|-----------------|--|
| Betriebssysteme | Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux and Mac OS |
| USB Version | USB 1.1 kompatibel mit USB 2.0 and USB 3.0 |
| Spannung | 4,5 – 5V |
| Abmessungen | 22 x 14,5 x 5,7mm |
| Gewicht | 2g |

Warnung:

Laserstrahlung

Klasse 2 Laserprodukt

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl

Zeigen Sie nicht auf Menschen oder Tiere

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Hinweis:

Diese Anleitungen sind lediglich Hinweise. August International Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Features und Design des Gerätes im Sinne der Produktverbesserung ohne Information zu ändern.