



Einhell

ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1

Art.-Nr.: 4512042

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825613704

Das Einhell 18V 4,0 Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich

Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
 - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
 - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
 - Ermöglicht kabellose Freiheit: Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
 - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
 - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
 - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
 - Hoher Stoßschutz und gute Griffbarkeit durch gummiertes Gehäuse
 - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
 - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
 - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
 - Extrem platzsparend durch kompaktes Design
 - Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
 - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
 - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
 - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
 - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
 - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen




Volks.Akku



Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-250 V 50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	20 V
- Ladezeit	75min
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	4 Ah
- Max. Power	900 W
- Anzahl Akkus	1 STK

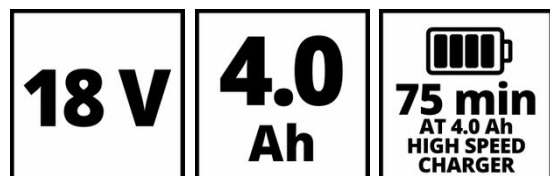

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.325
- Bruttogewicht (kg)	1.12
- Dimensions single packaging	182 x 87 x 173 mm
- Stück pro Exportkarton	12 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14.5 kg
- Maße Exportkarton	380 x 305 x 300 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	8604