

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,8 Zoll / 60,45 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / 4x USB / VGA
Besonderheit	Client-Mount-Funktion, ergonomischen Standfuß mit Tragegriff, Edge 4 Edge-Design – Ultradünne Rahmenbreite



 
250 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



Client-Mount-Funktion
NETZWERK



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VG2448 ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Multimedia-Monitor mit fortschrittlicher Konnektivität und ergonomischem Standfuß, ideal für Unternehmen, Behörden und Schulen. Der Monitor liefert dank SuperClear® IPS-Technologie kristallklare Bilder mit lebensechter Bildqualität aus praktisch jedem Blickwinkel. Ausgestattet mit HDMI, DisplayPort, VGA und USB-Schnittstellen ermöglicht der VG2448 eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte. Dank seiner ultradünnen Rahmenbreite, sowie dem ergonomischen Design, ist der VG2448 ideal für Multi-Monitor-Setups. Höhenverstellbarkeit, Neigungsvorrichtungen sowie eine intelligente Kabelführung gewährleisten ergonomisches und bequemes Arbeiten für viele Stunden. Zudem lässt sich der Monitor auf Grund seiner Client-Mount-Funktion in Cloud-basierten Umgebungen bereitstellen und garantiert somit einen modernen Arbeitsplatz. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Darüber hinaus bietet eine 4-jährige Vorab-Austausch-Garantie entsprechende Sicherheit.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	23,8" / 60,45 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

HDMI (1.4)	1
DisplayPort (1.2)	1
VGA	1
USB Typ A (3.0)	4

AUSGÄNGE

USB Typ B (3.0)	1
-----------------	---

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

FEATURES

Für Multidisplay-Setups geeignet	Ja
Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	130 mm
Neigungswinkel	40 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	180 Grad
Drehbarkeit	120 Grad

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	549 x 517 x 202 mm
Monitor ohne Fuß	549 x 326 x 50 mm
Verpackung	604 x 385 x 224 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	5,5 kg
Monitor ohne Fuß	3,4 kg
Verpackung	8,7 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	25 Watt
Verbrauch (jährlich)	31 kWh
Verbrauch (eco)	14 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN


Normen	TCO 7.0, EPEAT, Energy Star, TUV-GS, CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, EuP, CU, CB,
--------	--

GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service	
---------------------------------	--

LIEFERUMFANG

1. Integrierte Lautsprecher	1
2. Handgriff des Standfußes	1
3. VESA®-Halterung 100 x 100 mm	1
4. Client-Mount-Funktion	1
5. Netzkabel-Anschluss	1
6. DisplayPort-Eingang	1
7. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)	1
8. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)	1
9. USB-Ausgang Typ B (3.0)	1
10. VGA-Eingang	1
11. HDMI-Eingang	1

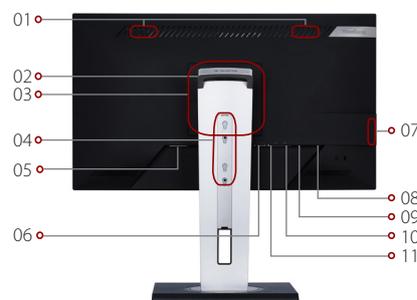

- Integrierte Lautsprecher
- Handgriff des Standfußes
- VESA®-Halterung 100 x 100 mm

- Client-Mount-Funktion
- Netzkabel-Anschluss
- DisplayPort-Eingang

- 2x USB-Eingang Typ A (3.0)
- 2x USB-Eingang Typ A (3.0)
- USB-Ausgang Typ B (3.0)

- VGA-Eingang
- HDMI-Eingang