

Bewegungsmelder

IS 360-3

schwarz

EAN 4007841 006525

STEINEL[®]
Intelligent technology



infrared sensor
360°



max. 12 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Das Multitalent für innen und außen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 360-3, ideal für die Deckenmontage unter Dachüberständen, Carports, große Hausfronten und Einfahrten, 3 Pyro-Sensoren für 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich, unauffällig dank eingefärbter Linse.


Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 121 x 57 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Außenbereich, Innenbereich |
| Anwendung, Ort, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Innenbereich |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Aufputz |
| Schaltzonen | 972 Schaltzonen |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Montagehöhe | 2,50 – 6,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Reichweite Radial | Ø 6 m (28 m²) |
| Reichweite Tangential | Ø 24 m (452 m²) |

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 2000 W |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk. |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe, RAL | 9005 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Variante | schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841006525 |

<https://www.steinell.de>

Sensorerfassungsbereich

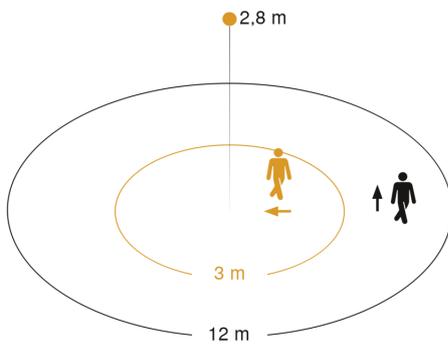


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

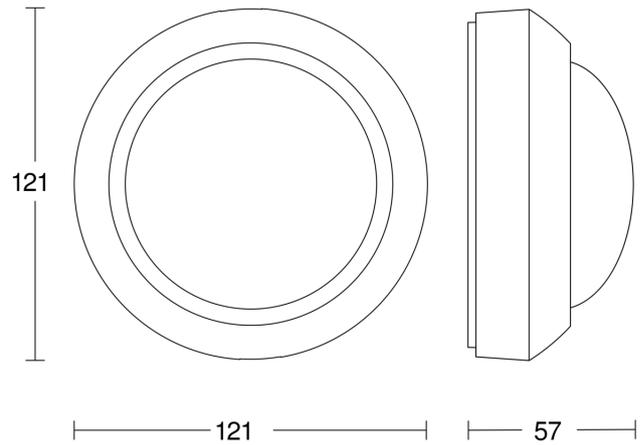


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

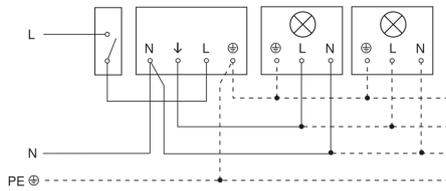

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

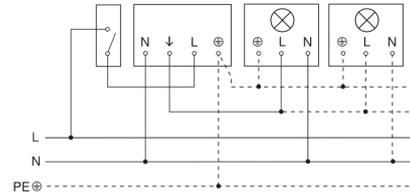

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

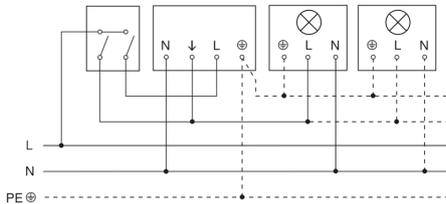

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

